

Produktinformation

92 72 45

Universalpinzette




- Universalpinzetten eignen sich für anspruchsvolle Standardanwendungen und Präzisionsarbeiten
- Große Modellpalette: gerade, gewinkelt, Greifflächen und Griffe glatt oder gezahnt, mit nadelspitzen, spitzen oder stumpfen Spitzen, sowie unterschiedliche Längen
- Für Elektronikindustrie, Uhrenhersteller und Juweliere
- Hochwertiger Edelstahl: hohe Zähigkeit und sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber einer Vielzahl von atmosphärischen Umgebungen und vielen korrosiven Materialien
- Edelstahl

Allgemein

Artikel-Nr.	92 72 45
EAN	4003773054962
Material	Edelstahl
Greifflächen	gezahnte Greifflächen
Griffe	Geriffelt
Gewicht	24 g
Abmessungen	145 x 11 x 15 mm
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute

Oberfläche	Mattiert
Ausführung	Gerade
Spitzenbreite (A)	1,3 mm
Spitzenbreite (B)	2,7 mm
Ausführung Pinzettenspitze	Stumpf
Korrosionsbeständig	Ja
Säurebeständigkeit	Sehr gut
ESD-geprüft	Nein
VDE-geprüft	Nein
Branchen	Industrie Elektronik Uhrenhersteller Juwelier
Magnetisch	Nicht magnetisierbar (80%)
Verhalten	Leitfähig

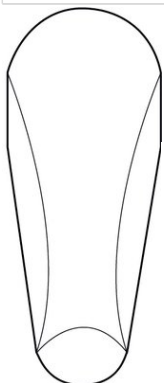

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019
UNSPSC 13.1	27112105

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten