

Zamki z uchwytem kasetowym

Zamykanie kluczem uniwersalnym/patentowym

SPECYFIKACJA

Wersje z wkładką pod klucz patentowy

Wykonania

- Typ **SC**: zamykanie kluczem patentowym (zamki o tym samym numerze)
- Typ **SU**: zamykanie kluczem patentowym (zamki o różnych numerach)

Nr identyfikacyjny

- Nr **1**: zamek w lewym górnym rogu uchwyty
- Nr **2**: zamek w prawym górnym rogu uchwyty

Płyta czołowa, odlew z cynku, powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Kolor srebrny RAL 9006, wykończony na mat **SR**

Kaseta, tworzywo

- Kolor czarno-szary dla wersji SW
- Kolor jasnoszary dla wersji SR

Klucz

Niklowany, z rękojeścią z tworzywa

Pozostałe elementy

Stal ocynkowana, pasywacja niebieska

Wersje z wkładką pod klucz uniwersalny

Wykonania

- Typ **DK**: wkładka pod klucz o profilu trójkątnym (DK7)
- Typ **VK7**: wkładka pod klucz o profilu kwadratowym A/F7
- Typ **VK8**: wkładka pod klucz o profilu kwadratowym A/F8
- Typ **SCH**: wkładka z nacięciem pod wkrętak płaski
- Typ **VDE**: wkładka pod klucz o profilu dwuskrzydłowym

Nr identyfikacyjny

- Nr **1**: zamek w lewym górnym rogu uchwyty
- Nr **2**: zamek w prawym górnym rogu uchwyty

Płyta czołowa, odlew z cynku, powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Kolor srebrny RAL 9006, wykończony na mat **SR**

Kaseta, tworzywo

- Kolor czarno-szary dla wersji SW
- Kolor jasnoszary dla wersji SR

Wkładka

Odlew z cynku

- Pokryta warstwą żywicy epoksydowej, kolor czarny dla wersji SW
- Chromowana dla wersji SR

Pozostałe elementy

Stal ocynkowana, pasywacja niebieska

INFORMACJE

Zamki z uchwytem kasetowym GN 115.10 są stosowane w aplikacjach o ograniczonej przestrzeni. Zamki te pozwalają zaoszczędzić miejsce oraz nie posiadają elementów wystających.

Obracając zamek o 90°, rygiel zachodzi na ramę drzwiczek, zabezpieczając je przed otwarciem. Rygiel ma specjalnie wyprofilowany kształt w celu łatwiejszego zamykania.

Możliwość wyboru spośród wielu rodzajów odgiętych rygli w zakresie od 4 do 50 mm wymiaru A.

Zamki o różnych numerach są dostępne w ponad 200 wariantach. Na kluczach znajduje się oznaczenie kodu zamka.

Zakres dostawy obejmuje zamek, niezamontowany rygiel oraz dwa klucze wyjmowane w obu położeniach krańcowych.

AKCESORIA


- Klucze GN 119.2 (patrz strona 1530)



BUDOWA I SPOSÓB MONTAŻU

Przed montażem należy wyciąć otwór w drzwiach zgodnie z rysunkiem.



Aby zamek działał prawidłowo, krawędź otworu drzwi powinna znajdować się 16,5 mm od ramy, na którą ma zachodzić rygiel.

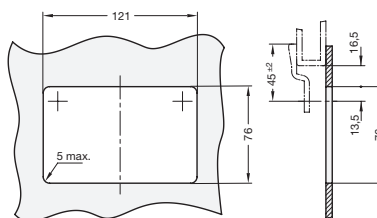


Aby zamontować uchwyt, należy wsunąć płytę czołową z przymocowanym zamkiem w wycięty otwór.

Od tyłu należy zamocować kasetę, trafiając jej otworami w występy płyty czołowej.

Następnie dokręcić wkręty M4x12 (dostarczane w komplecie), które na stałe połączą oba elementy uchwyty. Maksymalna grubość ścianki drzwi wynosi 7 mm, co zapewni minimalną głębokość wkręcania śrub.

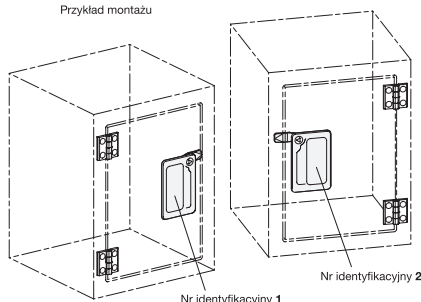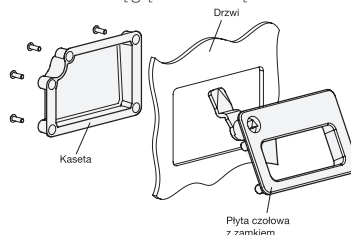

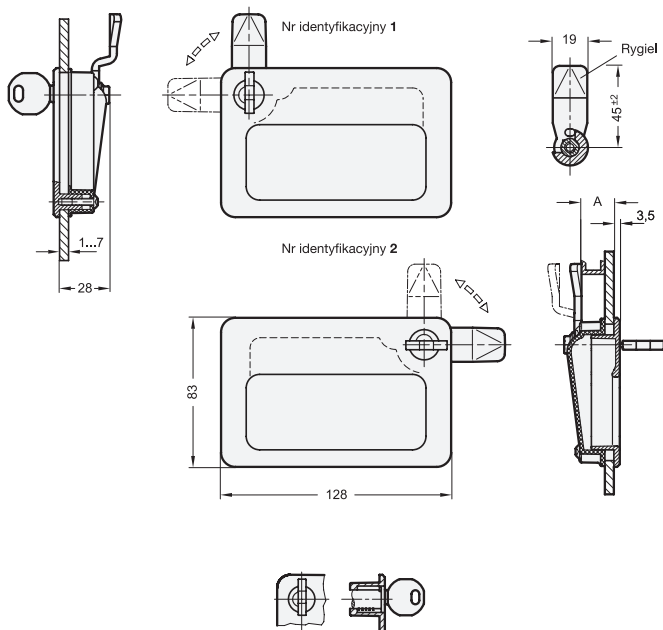

* Uzupełnić oznaczenie zamka o typ wykonania

SC SU

GN 115.10 - Zamykanie kluczem patentowym

Oznaczenie	Odległość rygla A	
GN 115.10.*-4-1-SR	4	300
GN 115.10.*-4-1-SW	4	300
GN 115.10.*-4-2-SR	4	300
GN 115.10.*-4-2-SW	4	300
GN 115.10.*-6-1-SR	6	307
GN 115.10.*-6-1-SW	6	307
GN 115.10.*-6-2-SR	6	307
GN 115.10.*-6-2-SW	6	307
GN 115.10.*-8-1-SR	8	308
GN 115.10.*-8-1-SW	8	308
GN 115.10.*-8-2-SR	8	308
GN 115.10.*-8-2-SW	8	308
GN 115.10.*-10-1-SR	10	309
GN 115.10.*-10-1-SW	10	309
GN 115.10.*-10-2-SR	10	309
GN 115.10.*-10-2-SW	10	309
GN 115.10.*-13-1-SR	13	310
GN 115.10.*-13-1-SW	13	310
GN 115.10.*-13-2-SR	13	310
GN 115.10.*-13-2-SW	13	310
GN 115.10.*-14-1-SR	14	311
GN 115.10.*-14-1-SW	14	311
GN 115.10.*-14-2-SR	14	311
GN 115.10.*-14-2-SW	14	311
GN 115.10.*-16-1-SR	16	312
GN 115.10.*-16-1-SW	16	312
GN 115.10.*-16-2-SR	16	312
GN 115.10.*-16-2-SW	16	312
GN 115.10.*-18-1-SR	18	305
GN 115.10.*-18-1-SW	18	305


GN 115.10 - Zamykanie kluczem patentowym

Oznaczenie	Odległość rygla A	
GN 115.10-*.18-2-SR	18	305
GN 115.10-*.18-2-SW	18	305
GN 115.10-*.20-1-SR	20	306
GN 115.10-*.20-1-SW	20	306
GN 115.10-*.20-2-SR	20	306
GN 115.10-*.20-2-SW	20	306
GN 115.10-*.22-1-SR	22	306
GN 115.10-*.22-2-SR	22	306
GN 115.10-*.22-2-SW	22	306
GN 115.10-*.24-1-SR	24	306
GN 115.10-*.24-1-SW	24	306
GN 115.10-*.24-2-SR	24	306
GN 115.10-*.24-2-SW	24	306
GN 115.10-*.26-1-SR	26	308
GN 115.10-*.26-1-SW	26	308
GN 115.10-*.26-2-SR	26	308
GN 115.10-*.26-2-SW	26	308
GN 115.10-*.28-1-SR	28	308
GN 115.10-*.28-1-SW	28	308
GN 115.10-*.28-2-SR	28	308
GN 115.10-*.28-2-SW	28	308
GN 115.10-*.30-1-SR	30	309
GN 115.10-*.30-1-SW	30	309
GN 115.10-*.30-2-SR	30	309
GN 115.10-*.30-2-SW	30	309
GN 115.10-*.32-1-SR	32	310
GN 115.10-*.32-1-SW	32	310
GN 115.10-*.32-2-SR	32	310
GN 115.10-*.32-2-SW	32	310

GN 115.10 - Zamykanie kluczem patentowym

Oznaczenie	Odległość rygla A	
GN 115.10.*-34-1-SR	34	312
GN 115.10.*-34-1-SW	34	312
GN 115.10.*-34-2-SR	34	312
GN 115.10.*-34-2-SW	34	312
GN 115.10.*-36-1-SR	36	313
GN 115.10.*-36-1-SW	36	313
GN 115.10.*-36-2-SR	36	313
GN 115.10.*-36-2-SW	36	313
GN 115.10.*-38-1-SR	38	315
GN 115.10.*-38-1-SW	38	315
GN 115.10.*-38-2-SR	38	315
GN 115.10.*-38-2-SW	38	315
GN 115.10.*-40-1-SR	40	315
GN 115.10.*-40-1-SW	40	315
GN 115.10.*-40-2-SR	40	315
GN 115.10.*-40-2-SW	40	315
GN 115.10.*-42-1-SR	42	317
GN 115.10.*-42-1-SW	42	317
GN 115.10.*-42-2-SR	42	317
GN 115.10.*-42-2-SW	42	317
GN 115.10.*-45-1-SR	45	319
GN 115.10.*-45-1-SW	45	319
GN 115.10.*-45-2-SR	45	319
GN 115.10.*-45-2-SW	45	319
GN 115.10.*-50-1-SR	50	322
GN 115.10.*-50-1-SW	50	322
GN 115.10.*-50-2-SR	50	322
GN 115.10.*-50-2-SW	50	322

Waga dla typu SC

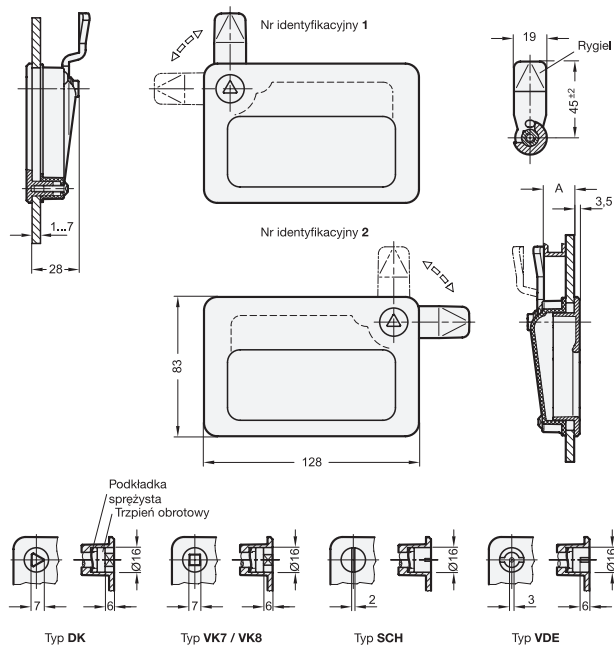

* Uzupełnić oznaczenie zamka o typ wykonania
DK VK7 VK8 SCH VDE

GN 115.10 - Zamykanie kluczem uniwersalnym

Oznaczenie	Odległość rygla A	Waga
GN 115.10.*-4-1-SW	4	310
GN 115.10.*-4-1-SR	4	310
GN 115.10.*-4-2-SW	4	310
GN 115.10.*-4-2-SR	4	310
GN 115.10.*-6-1-SW	6	307
GN 115.10.*-6-1-SR	6	307
GN 115.10.*-6-2-SW	6	307
GN 115.10.*-6-2-SR	6	307
GN 115.10.*-8-1-SW	8	308
GN 115.10.*-8-1-SR	8	308
GN 115.10.*-8-2-SW	8	308
GN 115.10.*-8-2-SR	8	308
GN 115.10.*-10-1-SW	10	307
GN 115.10.*-10-1-SR	10	307
GN 115.10.*-10-2-SW	10	307
GN 115.10.*-10-2-SR	10	307
GN 115.10.*-13-1-SW	13	307
GN 115.10.*-13-1-SR	13	307
GN 115.10.*-13-2-SW	13	307
GN 115.10.*-13-2-SR	13	307
GN 115.10.*-14-1-SW	14	307
GN 115.10.*-14-1-SR	14	307
GN 115.10.*-14-2-SW	14	307
GN 115.10.*-14-2-SR	14	307
GN 115.10.*-16-1-SW	16	300
GN 115.10.*-16-1-SR	16	300
GN 115.10.*-16-2-SW	16	300
GN 115.10.*-16-2-SR	16	300
GN 115.10.*-18-1-SW	18	305
GN 115.10.*-18-1-SR	18	305

GN 115.10 - Zamykanie kluczem uniwersalnym

Oznaczenie	Odległość rygla A	Waga
GN 115.10.*-18-2-SW	18	305
GN 115.10.*-18-2-SR	18	305
GN 115.10.*-20-1-SW	20	200
GN 115.10.*-20-1-SR	20	306
GN 115.10.*-20-2-SW	20	306
GN 115.10.*-20-2-SR	20	306
GN 115.10.*-22-1-SW	22	306
GN 115.10.*-22-1-SR	22	306
GN 115.10.*-22-2-SW	22	306
GN 115.10.*-22-2-SR	22	306
GN 115.10.*-24-1-SW	24	300
GN 115.10.*-24-1-SR	24	306
GN 115.10.*-24-2-SW	24	306
GN 115.10.*-24-2-SR	24	306
GN 115.10.*-26-1-SW	26	308
GN 115.10.*-26-1-SR	26	308
GN 115.10.*-26-2-SW	26	308
GN 115.10.*-26-2-SR	26	308
GN 115.10.*-28-1-SW	28	308
GN 115.10.*-28-1-SR	28	308
GN 115.10.*-28-2-SW	28	308
GN 115.10.*-28-2-SR	28	308
GN 115.10.*-30-1-SW	30	309
GN 115.10.*-30-1-SR	30	309
GN 115.10.*-30-2-SW	30	309
GN 115.10.*-30-2-SR	30	309
GN 115.10.*-32-1-SW	32	310
GN 115.10.*-32-1-SR	32	310
GN 115.10.*-32-2-SW	32	310
GN 115.10.*-32-2-SR	32	310

GN 115.10 - Zamykanie kluczem uniwersalnym

Oznaczenie	Odległość rygla A	Waga
GN 115.10.*-34-1-SW	34	312
GN 115.10.*-34-1-SR	34	312
GN 115.10.*-34-2-SW	34	312
GN 115.10.*-34-2-SR	34	312
GN 115.10.*-36-1-SW	36	313
GN 115.10.*-36-1-SR	36	313
GN 115.10.*-36-2-SW	36	313
GN 115.10.*-36-2-SR	36	313
GN 115.10.*-38-1-SW	38	315
GN 115.10.*-38-1-SR	38	315
GN 115.10.*-38-2-SW	38	315
GN 115.10.*-38-2-SR	38	315
GN 115.10.*-40-1-SW	40	318
GN 115.10.*-40-1-SR	40	318
GN 115.10.*-40-2-SW	40	318
GN 115.10.*-40-2-SR	40	318
GN 115.10.*-42-1-SW	42	317
GN 115.10.*-42-1-SR	42	317
GN 115.10.*-42-2-SW	42	317
GN 115.10.*-42-2-SR	42	317
GN 115.10.*-45-1-SW	45	318
GN 115.10.*-45-1-SR	45	318
GN 115.10.*-45-2-SW	45	318
GN 115.10.*-45-2-SR	45	31
GN 115.10.*-50-1-SW	50	322
GN 115.10.*-50-1-SR	50	322
GN 115.10.*-50-2-SW	50	322
GN 115.10.*-50-2-SR	50	322

Waga dla typu DK