


Steckschlüsseleinsätze

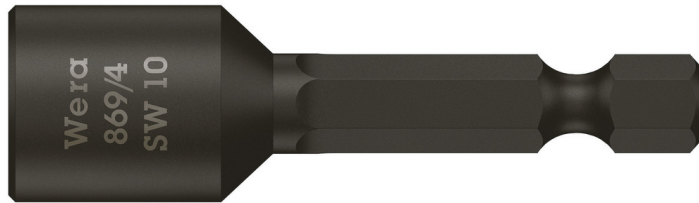

|                    |               |                       |             |
|--------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288101051 | <b>Abmessung:</b>     | 50x14x14 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05060411001   | <b>Gewicht:</b>       | 23 g        |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 869/4         | <b>Ursprungsland:</b> | CZ          |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82042000    |

- Steckschlüsseleinsatz für Außensechskantschrauben
- Mit 1/4" Sechskant-Antrieb
- Unmagnetische Ausführung
- Zöllig

Unmagnetische Ausführung. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_steckschluesseleinsaetze\\_869\\_4.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_steckschluesseleinsaetze_869_4.html)

Wera - 869/4  
05060411001 - 4013288101051

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Steckschlüsseinsätze

### Unmagnetische Ausführung



Steckschlüsseinsätze in unmagnetischer Ausführung zur Verhinderung des ungewollten Anziehens von Metallspänen.

#### Weblink

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_steckschluesseleinsaetze\\_869\\_4.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_steckschluesseleinsaetze_869_4.html)

Wera - 869/4  
05060411001 - 4013288101051

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Steckschlüsseinsätze

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                    |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | mm                                                                                | inch                                                                              | mm                                                                                  | mm                                                                                  |
| 05060400001        | 5,5                                                                               |                                                                                   | 50,0                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05060272001        | 5,5                                                                               |                                                                                   | 65,0                                                                                | 9,5                                                                                 |
| 05060401001        | 6,0                                                                               |                                                                                   | 50,0                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05060274001        | 6,0                                                                               |                                                                                   | 65,0                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05060402001        | 7,0                                                                               |                                                                                   | 50,0                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05060276001        | 7,0                                                                               |                                                                                   | 65,0                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05060403001        | 8,0                                                                               |                                                                                   | 50,0                                                                                | 12,5                                                                                |
| 05060278001        | 8,0                                                                               |                                                                                   | 65,0                                                                                | 12,5                                                                                |
| 05060404001        | 9,0                                                                               |                                                                                   | 50,0                                                                                | 14,0                                                                                |
| 05060280001        | 9,0                                                                               |                                                                                   | 65,0                                                                                | 14,0                                                                                |
| 05060405001        | 10,0                                                                              |                                                                                   | 50,0                                                                                | 14,0                                                                                |
| 05060282001        | 10,0                                                                              |                                                                                   | 65,0                                                                                | 14,0                                                                                |
| 05060406001        | 11,0                                                                              |                                                                                   | 50,0                                                                                | 16,0                                                                                |
| 05060281001        | 11,0                                                                              |                                                                                   | 65,0                                                                                | 16,0                                                                                |
| 05060407001        | 12,0                                                                              |                                                                                   | 50,0                                                                                | 18,0                                                                                |
| 05060283001        | 12,0                                                                              |                                                                                   | 65,0                                                                                | 17,0                                                                                |
| 05060408001        | 13,0                                                                              |                                                                                   | 50,0                                                                                | 18,0                                                                                |
| 05060284001        | 13,0                                                                              |                                                                                   | 65,0                                                                                | 19,0                                                                                |
| 05060409001        |                                                                                   | 1/4"                                                                              | 50,0                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05060286001        |                                                                                   | 1/4"                                                                              | 65,0                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05060410001        |                                                                                   | 5/16"                                                                             | 50,0                                                                                | 12,5                                                                                |
| 05060290001        |                                                                                   | 5/16"                                                                             | 65,0                                                                                | 12,5                                                                                |
| <b>05060411001</b> |                                                                                   | <b>3/8"</b>                                                                       | <b>50,0</b>                                                                         | <b>14,0</b>                                                                         |
| 05060288001        |                                                                                   | 3/8"                                                                              | 65,0                                                                                | 14,0                                                                                |
| 05060412001        |                                                                                   | 7/16"                                                                             | 50,0                                                                                | 16,0                                                                                |

## Weblink

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_steckschluesseleinsaetze\\_869\\_4.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_steckschluesseleinsaetze_869_4.html)

Wera - 869/4

05060411001 - 4013288101051

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)