


Bits für Innenvielzahn-Schrauben

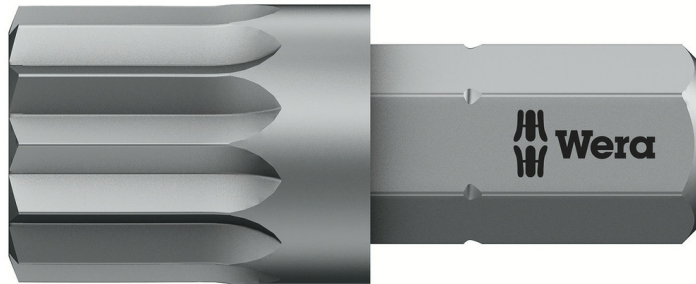

EAN:	4013288034991	Abmessung:	25x10x10 mm
Teilenr:	05066170001	Gewicht:	10 g
Artikel-Nr:	860/1 XZN	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Für Innenvielzahn-Schrauben
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
- Passend für Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo
- Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze

Hochwertige Bits für Innenvielzahn-Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_innenvielzahn-schrauben_860_1_xzn.html

Wera - 860/1 XZN
05066170001 - 4013288034991

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits für Innenvielzahn-Schrauben

Zähnharte Bits



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

		 mm	 inch	 mm
05066150001	M 4	25	1	4,17
05066155001	M 5	25	1	5,14
05066160001	M 6	25	1	-
05066165001	M 8	25	1	8,0
05066170001	M 10	25	1	10,0

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_innenvielzahn-schrauben_860_1_xzn.html

Wera - 860/1 XZN
 05066170001 - 4013288034991

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de