



EAN:	4013288112804	Abmessung:	40x5x4 mm
Teilenr:	05135280001	Gewicht:	14 g
Artikel-Nr:	851/21 J	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
- Harte Ausführung
- Optimiert für asiatische PH-Schrauben
- HIOS-Antrieb 4 mm (Wera Anschluss-Reihe 21)
- Passend für BL-5000, CL-2000, CL-3000, CL-4000, SS-3000, SS-4000 u.a.

Hochwertige Bits mit HIOS 4 mm-Antrieb. Optimiert für japanische PH-Schrauben. Harte Ausführung.


Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_phillips-schrauben_851_21_j.html

Wera - 851/21 J
05135280001 - 4013288112804

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Mit 4 mm HIOS-Antrieb

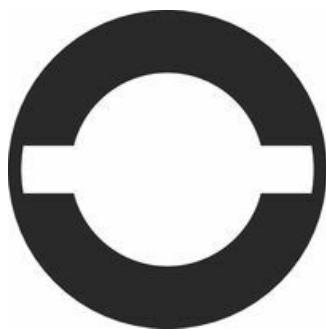

HIOS, 4mm, Wera Anschluss-Reihe 21. Anschluss: Direkter Maschinenanschluss. Passend für: BL-5000, CL-2000, CL-3000, CL-4000, SS-3000, SS-4000, L-4500, L-5000, CD-4000, CD-5000, VZ-1510 (inkl. PS-Typ).

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

		 mm	 inch	 mm
05135280001¹⁾	PH 00	40	1 9/16	1,8
05135281001 ¹⁾	PH 00	60	2 3/8	1,8
05135282001	PH 0	40	1 9/16	1,8
05135283001 ²⁾	PH 0	60	2 3/8	1,8
05135284001 ²⁾	PH 0	40	1 9/16	1,8
05135285001 ²⁾	PH 0	60	2 3/8	1,8
05135286001 ²⁾	PH 0	40	1 9/16	2,0
05135287001 ²⁾	PH 0	60	2 3/8	2,0
05135288001 ²⁾	PH 0	40	1 9/16	2,5
05135289001 ²⁾	PH 0	60	2 3/8	2,5
05135290001	PH 1	40	1 9/16	3,0
05135291001	PH 1	60	2 3/8	3,0
05135292001	PH 2	40	1 9/16	-

1) Größe 00 entsprechend JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

2) Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_phillips-schrauben_851_21_j.html

Wera - 851/21 J

05135280001 - 4013288112804

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de