



EAN:	4013288112941	Abmessung:	20x6x5 mm
Teilenr:	05135384001	Gewicht:	13 g
Artikel-Nr:	851/22	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
- Harte Ausführung
- Optimiert für asiatische PH-Schrauben
- HIOS-Antrieb 5 mm (Wera Anschluss-Reihe 22)
- Passend für CL-6000, CL-6500, CL-7000, SS-6500, SS-7000, L-6500 u.a.

Hochwertige Bits mit HIOS 5 mm-Antrieb. Optimiert für japanische PH-Schrauben. Harte Ausführung.


Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_phillips-schrauben_851_22.html

Wera - 851/22
05135384001 - 4013288112941

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Mit 5 mm HIOS-Antrieb

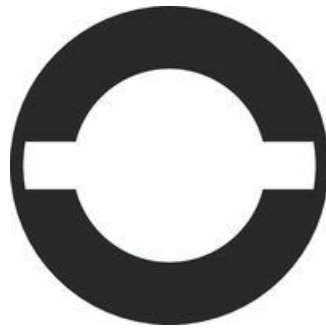

HIOS, 5mm, Wera Anschluss-Reihe 22. Anschluss: Direkter Maschinenanschluss. Passend für: CL-6000, CL-6500, CL-7000, SS-6500, SS-7000, L-6500, CD-6000, CD-7000, VZ-1820 (100 V), VZ-3012 (100 V) (inkl. PS-Typ)

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

						
		mm	inch	mm	mm	inch
05135380001 ¹⁾	PH 00	60	2 3/8	2,0	20	25/32
05135381001 ²⁾	PH 0	60	2 3/8	2,0	20	25/32
05135382001 ²⁾	PH 0	80	3 1/8	2,0	20	25/32
05135383001 ²⁾	PH 0	60	2 3/8	2,5	20	25/32
05135384001²⁾	PH 0	80	3 1/8	2,5	20	25/32
05135385001	PH 1	60	2 3/8	3,0	20	25/32
05135386001	PH 1	80	3 1/8	3,0	20	25/32
05135387001	PH 1	100	4	3,0	20	25/32

1) Größe 00 entsprechend JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

2) Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_phillips-schrauben_851_22.html

Wera - 851/22

05135384001 - 4013288112941

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de