
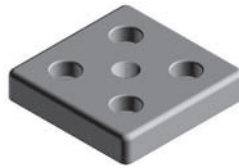



Transport- und Fußplatte 90x90

Zinkdruckguss

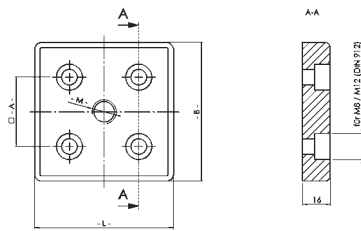

Transport and Base Plate 90x90

Die-cast Zinc

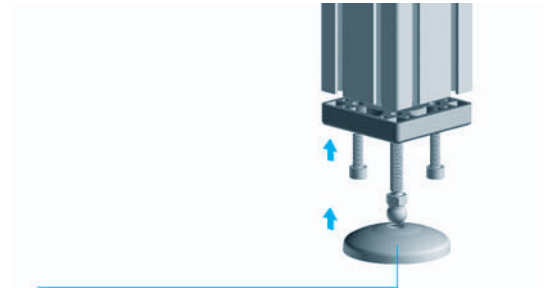

Anwendung Application

Beschreibung zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Haken oder ähnlichen Bauteilen. Stirnseitig mit den Profilen verschraubbar

Material Zinkdruckguss

Oberfläche schwarz pulverbeschichtet / verzinkt

Liefereinheit 10 Stück

Description To mount leveling feet, rollers, hooks or similar components. Connects to the profile sideways

Material Die-cast zinc

Surface Black powder coated / zinc plated

Pack Quantity 10 pieces

Bohrungen [D] Holes [D]	Maße Dimensions	Lochabstand [mm] Hole Spacing [mm]	Gewinde Thread	Gewicht [g] Weight [g]	Pulverbeschichtet Powder Coated	Verzinkt Zinc Plated
D=14,5 (M12)	LxB = 90x90	A=45	M10	482.0	093T90901012S	093T90901012V
			M12	480.0	093T90901212S	093T90901212V
			M14	475.0	093T90901412S	093T90901412V
			M16	471.0	093T90901612S	093T90901612V
			M20	463.0	093T90902012S	093T90902012V