

EN

Extrem is a series of extension blocks intended for operation in the most demanding conditions. High degree of splash-proofing ensures protection against the penetration of dust, dirt, sand and a stream of water from any direction. These products are resistant to impact, mechanical damage and pressure-resistant. High quality technical materials used for the manufacture of these products guarantee their durability and reliability, regardless of the place in which they will be used. Many applications of Extrem products include their use in the industry, on construction sites, ships, in factories, as well as in every other place, in which a solid connection and safe connector is necessary.

DE

Extrem ist eine Reihe von Verteilern, die für den Einsatz unter schwierigsten Bedingungen entwickelt wurden. Die hohe Spritzwasserfestigkeit bietet Schutz gegen das Eindringen von Staub, Schmutz, Sand und Wasser aus allen Richtungen. Die Produkte sind resistent gegen Stöße, mechanische Beschädigungen und Druck. Hochwertige technische Kunststoffe, die bei der Herstellung der Produkte verwendet werden, garantieren ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, unabhängig davon, wo sie eingesetzt werden. Extrem-Produkte werden in der Industrie, auf Baustellen, auf Schiffen, in Fabriken, überall dort eingesetzt, wo eine solide Verbindung und eine sichere Verbindung erforderlich ist.

FR

Extrem est une série de fiches multiples destinées à un travail dans les situations les plus exigeantes. La haute résistance aux éclaboussures offre une protection contre la pénétration de poussière, de saleté et de sable, ainsi que contre les jets d'eau provenant de toutes les directions. Les produits sont résistants aux chocs, aux dommages mécaniques et à la pression. Les matériaux techniques de haute qualité utilisés dans la fabrication des produits garantissent la durabilité et la fiabilité quel que soit le lieu où ils seront utilisés. Les produits Extrem peuvent être largement utilisés dans l'industrie, sur les chantiers de construction, dans les navires, dans les usines, partout où une connexion solide et un connecteur sécurisé sont nécessaires.

NL

De stekkerdozen in de Extrem serie zijn ontworpen om te werken in de meest veeleisende omstandigheden. De hoge spatbestendigheid biedt bescherming tegen het binnendringen van stof, vuil en zand en waterstralen vanuit elke richting. producten zijn bestand tegen schokken, mechanische schade en drukbestendig. De technisch hoogwaardige materialen die worden gebruikt bij de productie garanderen duurzaamheid en betrouwbaarheid, ongeacht de plaats waar ze zullen worden gebruikt. Extrem-producten kunnen op grote schaal worden gebruikt in de industrie, op bouwplaatsen, in schepen, in fabrieken, waar solide en veilige verbindingen nodig zijn.



French type / Französischer Typ
Type français / Type F



German type / Deutscher Typ
Type allemand / Type G (randaarde)



R-X3/54 Extrem



EN: Portable splitter 3xSocket with hermetic and ground flap, grey with red flaps
DE: Tragbarer Verteiler 3xSteckdose mit hermetischer Klappe und Erdung, grau mit roten Klappen
FR: Fiche de dérivation déplaçable 3xFiche femelle avec clapet hermétique et mise à la terre, grise avec clapets rouges / NL: 3x draagbare splitter, hermetische klep met aarding, grijs met rode kleppen



#ID W-01151
EAN 5906197302208



R-X3/54 Extrem



EN: Portable splitter 3xSocket with hermetic and ground flap, black with red nuts
DE: Tragbarer Verteiler 3xSteckdose mit hermetischer Klappe und Erdung, schwarz mit roten Klappen
FR: Fiche de dérivation déplaçable 3xFiche femelle avec clapet hermétique et mise à la terre, noire avec clapets rouges / NL: 3x draagbare splitter, hermetische klep met aarding, zwart met rode kleppen



#ID W-01152
EAN 5906197302253



R-X3/54 Extrem



EN: Portable splitter 3xSocket with hermetic and ground flap, grey with blue flaps
DE: Tragbarer Verteiler 3xSteckdose mit hermetischer Klappe und Erdung, grau mit blauen Klappen
FR: Fiche de dérivation déplaçable 3xFiche femelle avec clapet hermétique et mise à la terre, gris z avec clapets bleus / NL: 3x draagbare splitter, hermetische klep met aarding, grijs met blauwe kleppen



#ID W-01153
EAN 5906197302260



R-X3/54 Extrem



EN: Portable splitter 3xSocket with hermetic and ground flap, black with black flaps
DE: Tragbarer Verteiler 3xSteckdose mit hermetischer Klappe und Erdung, grau mit blauen Klappen
FR: Fiche de dérivation déplaçable 3xFiche femelle avec clapet hermétique et mise à la terre, noire avec clapets noirs / NL: 3x draagbare splitter, hermetische klep met aarding, zwart met zwarte kleppen



#ID W-01154
EAN 5906197302291



GN-X3/54 Extrem



EN: Portable socket, 3xSocket with flap, hermetic with earth, grey with red flaps for cable mounting
DE: Tragbare Steckdose, 3xSteckdose mit Klappe, hermetisch mit Erdung, grau mit roter Klappe für Kabelmontage / FR: Fiche femelle déplaçable, 3xFiche femelle avec clapet, hermétique avec mise à la terre, grise avec clapets rouges sous le montage du câble / NL: Draagbaar stopcontact, 3x stopcontact met klep, hermetisch met aarding, grijs met rode kleppen voor kabelmontage



#ID W-01155
EAN 5906197302307



GN-X3/54 Extrem



EN: Portable socket, 3xSocket with flap, hermetic with earth, black with red flaps for cable mounting
DE: Tragbare Steckdose, 3xSteckdose mit Klappe, hermetisch mit Erdung, schwarz mit roten Klappen für Kabelmontage / FR: Fiche femelle déplaçable, 3xFiche femelle avec clapet, hermétique noire avec à la rouges, noire avec clapets rouges sous le montage du câble / NL: Draagbaar stopcontact, 3x stopcontact met klep, hermetisch met aarding, zwart met rode kleppen voor kabelmontage



#ID W-01156
EAN 5906197302338



GN-X3/54 Extrem


EN: Portable socket, 3xSocket with flap, hermetic with earth, grey with blue flaps for cable mounting
DE: Tragbare Steckdose, 3xSteckdose mit Klappe, hermetisch mit Erdung, grau mit blauen Klappen für Kabelmontage / **FR:** Fiche femelle déplaçable, 3xFiche femelle avec clapet, hermétique avec mise à la terre, grise avec clapets bleus sous le montage du câble / **NL:** Draagbaar stopcontact, 3x stopcontact met klep, hermetisch met aarding, grijs met blauwe kleppen voor kabelmontage



#ID W-01157

5906197302352


GN-X3/54 Extrem


EN: Portable socket, 3xSocket with flap, hermetic with earth, black with black flaps for cable mounting / **DE:** Tragbare Steckdose, 3xSteckdose mit Klappe, hermetisch mit Erdung, schwarz mit schwarzen Klappen für Kabelmontage / **FR:** Fiche femelle déplaçable, 3xFiche femelle avec clapet, hermétique avec mise à la terre, noire avec clapets noirs sous le montage du câble / **NL:** Draagbaar stopcontact, 3x stopcontact met klep, hermetisch met aarding, zwart met zwarte kleppen voor kabelmontage




#ID W-01158

5906197302369


R-X3/44S Extrem


EN: Portable splitter 3xSocket with hermetic and ground flap, grey with red flaps
DE: Tragbarer Verteiler 3xSteckdose mit hermetischer Klappe und Erdung, grau mit roten Klappen
FR: Fiche de dérivation déplaçable 3xFiche femelle avec clapet hermétique et mise à la terre, grise avec clapets rouges / **NL:** 3x draagbare splitter, hermetische klep met aarding, grijs met rode kleppen

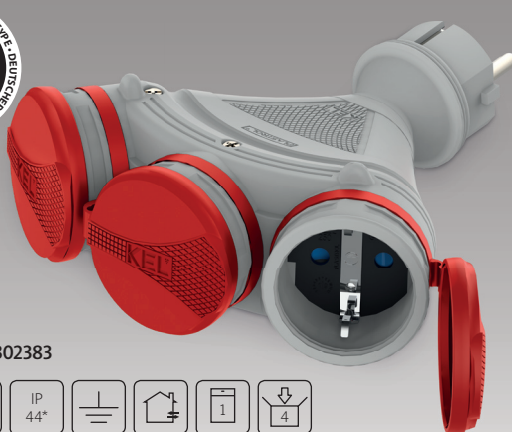

#ID W-01159

5906197302383


R-X3/44S Extrem


EN: Portable splitter 3xSocket with hermetic and ground flap, black with red nuts
DE: Tragbarer Verteiler 3xSteckdose mit hermetischer Klappe und Erdung, schwarz mit roten Klappen
FR: Fiche de dérivation déplaçable 3xFiche femelle avec clapet hermétique et mise à la terre, noire avec clapets rouges / **NL:** 3x draagbare splitter, hermetische klep met aarding, zwart met rode kleppen



#ID W-01160

5906197302390


R-X3/44S Extrem


EN: Portable splitter 3xSocket with hermetic and ground flap, grey with blue flaps
DE: Tragbarer Verteiler 3xSteckdose mit hermetischer Klappe und Erdung, grau mit blauen Klappen
FR: Fiche de dérivation déplaçable 3xFiche femelle avec clapet hermétique et mise à la terre, gris z avec clapets bleus / **NL:** 3x draagbare splitter, hermetische klep met aarding, grijs met blauwe kleppen



#ID W-01161

5906197302406


R-X3/44S Extrem


EN: Portable splitter 3xSocket with hermetic and ground flap, black with black flaps
DE: Tragbarer Verteiler 3xSteckdose mit hermetischer Klappe und Erdung, grau mit blauen Klappen
FR: Fiche de dérivation déplaçable 3xFiche femelle avec clapet hermétique et mise à la terre, noire avec clapets noirs / **NL:** 3x draagbare splitter, hermetische klep met aarding, zwart met zwarte kleppen



#ID W-01162


5906197302437



GN-X3/44S Extrem



EN: Portable socket, 3xSocket with flap, hermetic with earth, grey with red flaps for cable mounting
DE: Tragbare Steckdose, 3xSteckdose mit Klappe, hermetisch mit Erdung, grau mit roter Klappe für Kabelmontage / **FR:** Fiche femelle déplaçable, 3xFiche femelle avec clapet, hermétique avec mise à la terre, grise avec clapets rouges sous le montage du câble / **NL:** Draagbaar stopcontact, 3x stopcontact met klep, hermetisch met aarding, grijs met rode kleppen voor kabelmontage

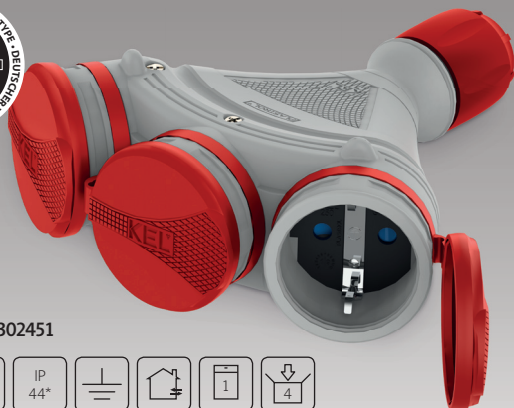

#ID W-01163

5906197302451



GN-X3/44S Extrem



EN: Portable socket, 3xSocket with flap, hermetic with earth, black with red flaps for cable mounting
DE: Tragbare Steckdose, 3xSteckdose mit Klappe, hermetisch mit Erdung, schwarz mit roten Klappe für Kabelmontage / **FR:** Fiche femelle déplaçable, 3xFiche femelle avec clapet, hermétique noire avec à la rouges, noire avec clapets rouges sous le montage du câble / **NL:** Draagbaar stopcontact, 3x stopcontact met klep, hermetisch met aarding, zwart met rode kleppen voor kabelmontage



#ID W-01164


5906197302468



GN-X3/44S Extrem



EN: Portable socket, 3xSocket with flap, hermetic with earth, grey with blue flaps for cable mounting
DE: Tragbare Steckdose, 3xSteckdose mit Klappe, hermetisch mit Erdung, grau mit blauen Klappe für Kabelmontage / **FR:** Fiche femelle déplaçable, 3xFiche femelle avec clapet, hermétique avec mise à la terre, grise avec clapets bleus sous le montage du câble / **NL:** Draagbaar stopcontact, 3x stopcontact met klep, hermetisch met aarding, grijs met blauwe kleppen voor kabelmontage

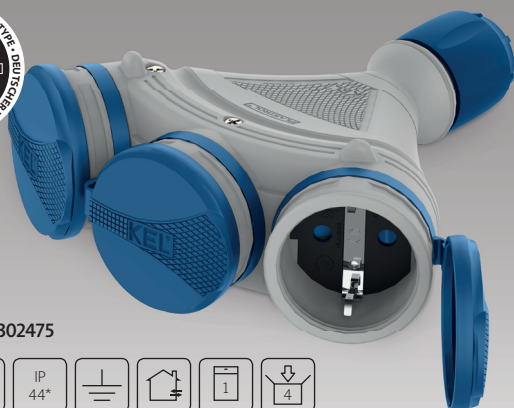

#ID W-01165

5906197302475



GN-X3/44S Extrem



EN: Portable socket, 3xSocket with flap, hermetic with earth, black with black flaps for cable mounting
DE: Tragbare Steckdose, 3xSteckdose mit Klappe, hermetisch mit Erdung, schwarz mit schwarzen Klappe für Kabelmontage / **FR:** Fiche femelle déplaçable, 3xFiche femelle avec clapet, hermétique avec mise à la terre, noire avec clapets noirs sous le montage du câble / **NL:** Draagbaar stopcontact, 3x stopcontact met klep, hermetisch met aarding, zwart met zwarte kleppen voor kabelmontage



#ID W-01166

5906197302499



EN

Extrem is a series of extension cords intended for operation in the most demanding conditions. High degree of splash-proofing ensures protection against the penetration of dust, dirt, sand and a stream of water from any direction. These products are resistant to impact, mechanical damage and pressure-resistant. High quality technical materials used for the manufacture of these products guarantee their durability and reliability, regardless of the place in which they will be used. Many applications of Extrem products include their use in the industry, on construction sites, ships, in factories, as well as in every other place, in which a solid connection and safe connector is necessary.

DE

Extrem ist eine Reihe von Verlängerungskabeln, die für den Einsatz unter schwierigsten Bedingungen entwickelt wurden. Die hohe Spritzwasserfestigkeit bietet Schutz gegen das Eindringen von Staub, Schmutz, Sand und Wasser aus allen Richtungen. Die Produkte sind resistent gegen Stöße, mechanische Beschädigungen und Druck. Hochwertige technische Kunststoffe, die bei der Herstellung der Produkte verwendet werden, garantieren ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, unabhängig davon, wo sie eingesetzt werden. Extrem-Produkte werden in der Industrie, auf Baustellen, auf Schiffen, in Fabriken, überall dort eingesetzt, wo eine solide Verbindung und eine sichere Verbindung erforderlich ist.

FR

Extrem est une série de rallonges destinées à un travail dans les situations les plus exigeantes. La haute résistance aux éclaboussures offre une protection contre la pénétration de poussière, de saleté et de sable, ainsi que contre les jets d'eau provenant de toutes les directions. Les produits sont résistants aux chocs, aux dommages mécaniques et à la pression. Les matériaux techniques de haute qualité utilisés dans la fabrication des produits garantissent la durabilité et la fiabilité quel que soit le lieu où ils seront utilisés. Les produits Extrem peuvent être largement utilisés dans l'industrie, sur les chantiers de construction, dans les navires, dans les usines, partout où une connexion solide et un connecteur sécurisé sont nécessaires.

NL

De verlengsnoeren uit de Extrem serie zijn ontworpen om te werken in de meest veeleisende omstandigheden. De hoge spatbestendigheid biedt bescherming tegen het binnendringen van stof, vuil en zand en waterstralen vanuit elke richting. De producten zijn bestand tegen schokken, mechanische schade en drukbestendig. De technisch hoogwaardige materialen die worden gebruikt bij de productie garanderen duurzaamheid en betrouwbaarheid, ongeacht de plaats waar ze zullen worden gebruikt. Extrem-producten kunnen op grote schaal worden gebruikt in de industrie, op bouwplaatsen, in schepen, in fabrieken, waar solide en veilige verbindingen nodig zijn.

Extension cable components Komponenten des Verlängerungskabels Composantes de l'allonge Onderdelen van verlengsnoeren



French type / Französischer Typ
Type français / Type F



German type / Deutscher Typ
Type allemand / Type G (randaarde)



H05RR-FW wire in black colour
Kabel H05RR-FW schwarz
Cable H05RR-FW de couleur noir
Zwarte kabel H05RR-FW

H07BQ-F polyurethane cable
PUR-Kabel H07BQ-F
Câble en polyuréthane H07BQ-F
H07BQ-F polyurethaan kabel



Triple socket for extension cable
Dreifachsteckdose für Verlängerungskabel
Fiche femelle d'allonge triple
Verlengsnoer met drievoudige aansluiting

PS-X3/54/5m/3x1,5/H05RR-F Extrem



EN: Extension cable X3, cable in rubber tyre H05RR-F black 3x1,5 mm², IP 54, plug and socket black, cable black / **DE:** Bau-Verlängerungskabel X3, Kabel im Gummireifen H05RR-F schwarz 3x1,5 mm², IP 54, Stecker und Steckdose schwarz, Kabel schwarz / **FR:** Allonge de bâtiment X3, conducteur dans le pneu en caoutchouc H05RR-F noire 3x1,5 mm², IP 54, fiche mâle et fiche femelle en couleur noire, conducteur couleur noire / **NL:** Verlengsnoer X3, kabel in rubberen mantel H05RR-F zwart 3x1,5 mm², IP 54, zwarte stekker, stopcontact en kabel

PS-X3/54/10m/3x1,5/H05RR-F Extrem



EN: Extension cable X3, cable in rubber tyre H05RR-F black 3x1,5 mm², IP 54, plug and socket black, cable black / **DE:** Bau-Verlängerungskabel X3, Kabel im Gummireifen H05RR-F schwarz 3x1,5 mm², IP 54, Stecker und Steckdose schwarz, Kabel schwarz / **FR:** Allonge de bâtiment X3, conducteur dans le pneu en caoutchouc H05RR-F noire 3x1,5 mm², IP 54, fiche mâle et fiche femelle en couleur noire, conducteur couleur noire / **NL:** Verlengsnoer X3, kabel in rubberen mantel H05RR-F zwart 3x1,5 mm², IP 54, zwarte stekker, stopcontact en kabel

PS-X3/54/25m/3x1,5/H05RR-F Extrem



EN: Extension cable X3, cable in rubber tyre H05RR-F black 3x1,5 mm², IP 54, plug and socket black, cable black / **DE:** Bau-Verlängerungskabel X3, Kabel im Gummireifen H05RR-F schwarz 3x1,5 mm², IP 54, Stecker und Steckdose schwarz, Kabel schwarz / **FR:** Allonge de bâtiment X3, conducteur dans le pneu en caoutchouc H05RR-F noire 3x1,5 mm², IP 54, fiche mâle et fiche femelle en couleur noire, conducteur couleur noire / **NL:** Verlengsnoer X3, kabel in rubberen mantel H05RR-F zwart 3x1,5 mm², IP 54, zwarte stekker, stopcontact en kabel

PS-X3/54/5m/3x2,5/H05RR-F Extrem



EN: Extension cable X3, cable in rubber tyre H05RR-F black 3x2,5 mm², IP 54, plug and socket black, cable black / **DE:** Bau-Verlängerungskabel X3, Kabel im Gummireifen H05RR-F schwarz 3x2,5 mm², IP 54, Stecker und Steckdose schwarz, Kabel schwarz / **FR:** Allonge de bâtiment X3, conducteur dans le pneu en caoutchouc H05RR-F noire 3x2,5 mm², IP 54, fiche mâle et fiche femelle en couleur noire, conducteur couleur noire / **NL:** Verlengsnoer X3, kabel in rubberen mantel H05RR-F zwart 3x2,5 mm², IP 54, zwarte stekker, stopcontact en kabel



EN: Extension cable X3, cable in rubber tyre H05RRF-F black 3x2,5 mm², IP 54, plug and socket black, cable black / **DE:** Bau-Verlängerungskabel X3, Kabel im Gummireifen H05RRF-F schwarz 3x2,5 mm², IP 54, Stecker und Steckdose schwarz, Kabel schwarz / **FR:** Allonge de bâtiment X3, conducteur dans le pneu en caoutchouc H05RRF-F noire 3x2,5 mm², IP 54, fiche mâle et fiche femelle en couleur noire, conducteur couleur noire / **NL:** Verlengsnoer X3, kabel in rubberen mantel H05RRF-F zwart 3x2,5 mm², IP 54, zwarte stekker, stopcontact en kabel



EN: Extension cable X3, cable in rubber tyre H05RRR-F black 3x2,5 mm², IP 54, plug and socket black, cable black / **DE:** Bau-Verlängerungskabel X3, Kabel im Gummireifen H05RRR-F schwarz 3x2,5 mm², IP 54, Stecker und Steckdose schwarz, Kabel schwarz / **FR:** Allonge de bâtiment X3, conducteur dans le pneu en caoutchouc H05RRR-F noire 3x2,5 mm², IP 54, fiche mâle et fiche femelle en couleur noire, conducteur couleur noire / **NL:** Verlengsnoer X3, kabel in rubberen mantel H05RRR-F zwart 3x2,5 mm², IP 54, zwarte stekker, stopcontact en kabel



EN: Extension cable X3, cable in rubber tyre H05RRR-F black 3x1,5 mm², IP 54, plug and socket black with red flaps, cable black / **DE:** Bau-Verlängerungskabel X3, Kabel im Gummireifen H05RRR-F schwarz 3x1,5 mm², IP 54, Stecker und Steckdose schwarz mit roten Klappe, Kabel schwarz / **FR:** Allonge de bâtiment X3, conducteur dans le pneu en caoutchouc H05RRR-F noire 3x1,5 mm², IP 54, fiche mâle et fiche femelle en couleur noire avec clapets rouges, conducteur couleur noir / **NL:** Verlengingsnoer X3, kabel in rubberen mantel H05RRR-F zwart 3x1,5 mm², zware stekker zwart met rode kleppen, stopcontact en kabel



EN: Extension cable X3, cable in rubber tyre H05RRR-F black 3x1,5 mm², IP 54, plug and socket black with red flaps, cable black / **DE:** Bau-Verlängerungskabel X3, Kabel im Gummireifen H05RRR-F schwarz 3x1,5 mm², IP 54, Stecker und Steckdose schwarz mit roten Klappe, Kabel schwarz / **FR:** Allonge de bâtiment X3, conducteur dans le pneu en caoutchouc H05RRR-F noire 3x1,5 mm², IP 54, fiche mâle et fiche femelle en couleur noire avec clapets rouges, conducteur couleur noir / **NL:** Verlengsnoer X3, kabel in rubberen mantel H05RRR-F zwart 3x1,5 mm², IP 54, zwarte stekker zwart met rode kleppen, stopcontact en kabel

PS-X3/54/25m/3x1,5/H05RR-F Extrem



EN: Extension cable X3, cable in rubber tyre H05RR-F black 3x1,5 mm², IP 54, plug and socket black with red flaps, cable black / **DE:** Bau-Verlängerungskabel X3, Kabel im Gummireifen H05RR-F schwarz 3x1,5 mm², IP 54, Stecker und Steckdose schwarz mit roten Klappe, Kabel schwarz / **FR:** Allonge de bâtiment X3, conducteur dans le pneu en caoutchouc H05RR-F noire 3x1,5 mm², IP 54, fiche mâle et fiche femelle en couleur noire avec clapets rouges, conducteur couleur noire / **NL:** Verlengsnoer X3, kabel in rubberen mantel H05RR-F zwart 3x1,5 mm², IP 54, zwarte stekker zwart met rode kleppen, stopcontact en kabel

PS-X3/54/5m/3x2,5/H05RR-F Extrem



EN: Extension cable X3, cable in rubber tyre H05RR-F black 3x2,5 mm², IP 54, plug and socket black with red flaps, cable black / **DE:** Bau-Verlängerungskabel X3, Kabel im Gummireifen H05RR-F schwarz 3x2,5 mm², IP 54, Stecker und Steckdose schwarz mit roten Klappe, Kabel schwarz / **FR:** Allonge de bâtiment X3, conducteur dans le pneu en caoutchouc H05RR-F noire 3x2,5 mm², IP 54, fiche mâle et fiche femelle en couleur noire avec clapets rouges, conducteur couleur noire / **NL:** Verlengsnoer X3, kabel in rubberen mantel H05RR-F zwart 3x2,5 mm², IP 54, zwarte stekker zwart met rode kleppen, stopcontact en kabel

PS-X3/54/10m/3x2,5/H05RR-F Extrem



EN: Extension cable X3, cable in rubber tyre H05RR-F black 3x2,5 mm², IP 54, plug and socket black with red flaps, cable black / **DE:** Bau-Verlängerungskabel X3, Kabel im Gummireifen H05RR-F schwarz 3x2,5 mm², IP 54, Stecker und Steckdose schwarz mit roten Klappe, Kabel schwarz / **FR:** Allonge de bâtiment X3, conducteur dans le pneu en caoutchouc H05RR-F noire 3x2,5 mm², IP 54, fiche mâle et fiche femelle en couleur noire avec clapets rouges, conducteur couleur noire / **NL:** Verlengsnoer X3, kabel in rubberen mantel H05RR-F zwart 3x2,5 mm², IP 54, zwarte stekker zwart met rode kleppen, stopcontact en kabel

PS-X3/54/25m/3x2,5/H05RR-F Extrem



EN: Extension cable X3, cable in rubber tyre H05RR-F black 3x2,5 mm², IP 54, plug and socket black with red flaps, cable black / **DE:** Bau-Verlängerungskabel X3, Kabel im Gummireifen H05RR-F schwarz 3x2,5 mm², IP 54, Stecker und Steckdose schwarz mit roten Klappe, Kabel schwarz / **FR:** Allonge de bâtiment X3, conducteur dans le pneu en caoutchouc H05RR-F noire 3x2,5 mm², IP 54, fiche mâle et fiche femelle en couleur noire avec clapets rouges, conducteur couleur noire / **NL:** Verlengsnoer X3, kabel in rubberen mantel H05RR-F zwart 3x2,5 mm², IP 54, zwarte stekker zwart met rode kleppen, stopcontact en kabel

PS-X3/54/5m/3x1,5/H07BQ-F Extrem

CE

 3x1,5 mm² / 5m


max 16 A ~250V 50Hz IP 54* #ID W-01179 5906197303038

EN: Extension cable X3, cable in polyurethane tyre H07BQ-F black 3x1,5 mm², IP 54, plug and socket grey with blue flaps, cable black / **DE:** Bau-Verlängerungskabel X3, Kabel im PUR-Schlauchleitung H07BQ-F schwarz 3x1,5 mm², IP 54, Stecker und Steckdose grau mit blauen Klappe, Kabel schwarz / **FR:** Allonge de bâtiment X3, conducteur dans le pneu en polyuréthane H07BQ-F noire 3x1,5 mm², IP 54, fiche mâle et fiche femelle en couleur grise avec clapets bleus, conducteur couleur noire / **NL:** Verlengsnoer X3, kabel in polyurethaanband mantel H07BQ-F zwart 3x1,5 mm², IP 54, zwarte stekker grijs met blauwe kleppen, stopcontact en kabel

PS-X3/54/10m/3x1,5/H07BQ-F Extrem

CE

 3x1,5 mm² / 10m


max 16 A ~250V 50Hz IP 54* #ID W-01181 5906197303137

EN: Extension cable X3, cable in polyurethane tyre H07BQ-F black 3x1,5 mm², IP 54, plug and socket grey with blue flaps, cable black / **DE:** Bau-Verlängerungskabel X3, Kabel im PUR-Schlauchleitung H07BQ-F schwarz 3x1,5 mm², IP 54, Stecker und Steckdose grau mit blauen Klappe, Kabel schwarz / **FR:** Allonge de bâtiment X3, conducteur dans le pneu en polyuréthane H07BQ-F noire 3x1,5 mm², IP 54, fiche mâle et fiche femelle en couleur grise avec clapets bleus, conducteur couleur noire / **NL:** Verlengsnoer X3, kabel in polyurethaanband mantel H07BQ-F zwart 3x1,5 mm², IP 54, zwarte stekker grijs met blauwe kleppen, stopcontact en kabel

PS-X3/54/25m/3x1,5/H07BQ-F Extrem

CE

 3x1,5 mm² / 25m


max 16 A ~250V 50Hz IP 54* #ID W-01183 5906197303236

EN: Extension cable X3, cable in polyurethane tyre H07BQ-F black 3x1,5 mm², IP 54, plug and socket grey with blue flaps, cable black / **DE:** Bau-Verlängerungskabel X3, Kabel im PUR-Schlauchleitung H07BQ-F schwarz 3x1,5 mm², IP 54, Stecker und Steckdose grau mit blauen Klappe, Kabel schwarz / **FR:** Allonge de bâtiment X3, conducteur dans le pneu en polyuréthane H07BQ-F noire 3x1,5 mm², IP 54, fiche mâle et fiche femelle en couleur grise avec clapets bleus, conducteur couleur noire / **NL:** Verlengsnoer X3, kabel in polyurethaanband mantel H07BQ-F zwart 3x1,5 mm², IP 54, zwarte stekker grijs met blauwe kleppen, stopcontact en kabel

PS-X3/54/5m/3x2,5/H07BQ-F Extrem

CE

 3x2,5 mm² / 5m


max 16 A ~250V 50Hz IP 54* #ID W-01180 5906197303106

EN: Extension cable X3, cable in polyurethane tyre H07BQ-F black 3x2,5 mm², IP 54, plug and socket grey with blue flaps, cable black / **DE:** Bau-Verlängerungskabel X3, Kabel im PUR-Schlauchleitung H07BQ-F schwarz 3x2,5 mm², IP 54, Stecker und Steckdose grau mit blauen Klappe, Kabel schwarz / **FR:** Allonge de bâtiment X3, conducteur dans le pneu en polyuréthane H07BQ-F noire 3x2,5 mm², IP 54, fiche mâle et fiche femelle en couleur grise avec clapets bleus, conducteur couleur noire / **NL:** Verlengsnoer X3, kabel in polyurethaanband mantel H07BQ-F zwart 3x2,5 mm², IP 54, zwarte stekker grijs met blauwe kleppen, stopcontact en kabel

PS-X3/54/10m/3x2,5/H07BQ-F Extrem



max 16 A ~250V 50Hz IP 54*                     

PS-X3/44S/25m/3x1,5/H05RR-F Extrem

CE

 3x1,5 mm² / 25m

 max 16 A ~250V 50Hz IP 44* #ID W-01193
 5906197303960

EN: Extension cable X3, cable in rubber tyre H05RR-F black 3x1,5 mm², IP 44, plug and socket black, cable black / **DE:** Bau-Verlängerungskabel X3, Kabel im Gummireifen H05RR-F schwarz 3x1,5 mm², IP 44, Stecker und Steckdose schwarz, Kabel schwarz / **FR:** Allonge de bâtiment X3, conducteur dans le pneu en caoutchouc H05RR-F noire 3x1,5 mm², IP 44, fiche mâle et fiche femelle en couleur noire, conducteur couleur noire / **NL:** Verlengsnoer X3, kabel in rubberen mantel H05RR-F zwart 3x1,5 mm², IP 44, zwarte stekker, stopcontact en kabel

PS-X3/44S/5m/3x2,5/H05RR-F Extrem

CE

 3x2,5 mm² / 5m

 max 16 A ~250V 50Hz IP 44* #ID W-01187
 5906197303465

EN: Extension cable X3, cable in rubber tyre H05RR-F black 3x2,5 mm², IP 44, plug and socket black, cable black / **DE:** Bau-Verlängerungskabel X3, Kabel im Gummireifen H05RR-F schwarz 3x2,5 mm², IP 44, Stecker und Steckdose schwarz, Kabel schwarz / **FR:** Allonge de bâtiment X3, conducteur dans le pneu en caoutchouc H05RR-F noire 3x2,5 mm², IP 44, fiche mâle et fiche femelle en couleur noire, conducteur couleur noire / **NL:** Verlengsnoer X3, kabel in rubberen mantel H05RR-F zwart 3x2,5 mm², IP 44, zwarte stekker, stopcontact en kabel

PS-X3/44S/10m/3x2,5/H05RR-F Extrem

CE

 3x2,5 mm² / 10m

 max 16 A ~250V 50Hz IP 44* #ID W-01191
 5906197303892

EN: Extension cable X3, cable in rubber tyre H05RR-F black 3x2,5 mm², IP 44, plug and socket black, cable black / **DE:** Bau-Verlängerungskabel X3, Kabel im Gummireifen H05RR-F schwarz 3x2,5 mm², IP 44, Stecker und Steckdose schwarz, Kabel schwarz / **FR:** Allonge de bâtiment X3, conducteur dans le pneu en caoutchouc H05RR-F noire 3x2,5 mm², IP 44, fiche mâle et fiche femelle en couleur noire, conducteur couleur noire / **NL:** Verlengsnoer X3, kabel in rubberen mantel H05RR-F zwart 3x2,5 mm², IP 44, zwarte stekker, stopcontact en kabel

PS-X3/44S/25m/3x2,5/H05RR-F Extrem

CE

 3x2,5 mm² / 25m

 max 16 A ~250V 50Hz IP 44* #ID W-01195
 5906197304370

EN: Extension cable X3, cable in rubber tyre H05RR-F black 3x2,5 mm², IP 44, plug and socket black, cable black / **DE:** Bau-Verlängerungskabel X3, Kabel im Gummireifen H05RR-F schwarz 3x2,5 mm², IP 44, Stecker und Steckdose schwarz, Kabel schwarz / **FR:** Allonge de bâtiment X3, conducteur dans le pneu en caoutchouc H05RR-F noire 3x2,5 mm², IP 44, fiche mâle et fiche femelle en couleur noire, conducteur couleur noire / **NL:** Verlengsnoer X3, kabel in rubberen mantel H05RR-F zwart 3x2,5 mm², IP 44, zwarte stekker, stopcontact en kabel

PS-X3/44S/5m/3x1,5/H05RR-F Extrem

CE

3x1,5 mm² / 5m


max 16 A	~250V 50Hz	IP 44*				#ID W-01186 5906197303434
-------------	---------------	-----------	--	--	--	------------------------------

EN: Extension cable X3, cable in rubber tyre H05RR-F black 3x1,5 mm², IP 44, plug and socket black with red flaps, cable black / **DE:** Bau-Verlängerungskabel X3, Kabel im Gummireifen H05RR-F schwarz 3x1,5 mm², IP 44, Stecker und Steckdose schwarz mit roten Klappe, Kabel schwarz / **FR:** Allonge de bâtiment X3, conducteur dans le pneu en caoutchouc H05RR-F noire 3x1,5 mm², IP 44, fiche mâle et fiche femelle en couleur noire avec clapets rouges, conducteur couleur noire / **NL:** Verlengsnoer X3, kabel in rubberen mantel H05RR-F zwart 3x1,5 mm², IP 44, zwarte stekker zwart met rode kleppen, stopcontact en kabel

PS-X3/44S/10m/3x1,5/H05RR-F Extrem

CE

3x1,5 mm² / 10m


max 16 A	~250V 50Hz	IP 44*				#ID W-01190 5906197303830
-------------	---------------	-----------	--	--	--	------------------------------

EN: Extension cable X3, cable in rubber tyre H05RR-F black 3x1,5 mm², IP 44, plug and socket black with red flaps, cable black / **DE:** Bau-Verlängerungskabel X3, Kabel im Gummireifen H05RR-F schwarz 3x1,5 mm², IP 44, Stecker und Steckdose schwarz mit roten Klappe, Kabel schwarz / **FR:** Allonge de bâtiment X3, conducteur dans le pneu en caoutchouc H05RR-F noire 3x1,5 mm², IP 44, fiche mâle et fiche femelle en couleur noire avec clapets rouges, conducteur couleur noire / **NL:** Verlengsnoer X3, kabel in rubberen mantel H05RR-F zwart 3x1,5 mm², IP 44, zwarte stekker zwart met rode kleppen, stopcontact en kabel

PS-X3/44S/25m/3x1,5/H05RR-F Extrem

CE

3x1,5 mm² / 25m


max 16 A	~250V 50Hz	IP 44*				#ID W-01194 5906197304363
-------------	---------------	-----------	--	--	--	------------------------------

EN: Extension cable X3, cable in rubber tyre H05RR-F black 3x1,5 mm², IP 44, plug and socket black with red flaps, cable black / **DE:** Bau-Verlängerungskabel X3, Kabel im Gummireifen H05RR-F schwarz 3x1,5 mm², IP 44, Stecker und Steckdose schwarz mit roten Klappe, Kabel schwarz / **FR:** Allonge de bâtiment X3, conducteur dans le pneu en caoutchouc H05RR-F noire 3x1,5 mm², IP 44, fiche mâle et fiche femelle en couleur noire avec clapets rouges, conducteur couleur noire / **NL:** Verlengsnoer X3, kabel in rubberen mantel H05RR-F zwart 3x1,5 mm², IP 44, zwarte stekker zwart met rode kleppen, stopcontact en kabel

PS-X3/44S/5m/3x2,5/H05RR-F Extrem

CE

3x2,5 mm² / 5m


max 16 A	~250V 50Hz	IP 44*				#ID W-01188 5906197303540
-------------	---------------	-----------	--	--	--	------------------------------

EN: Extension cable X3, cable in rubber tyre H05RR-F black 3x2,5 mm², IP 44, plug and socket black with red flaps, cable black / **DE:** Bau-Verlängerungskabel X3, Kabel im Gummireifen H05RR-F schwarz 3x2,5 mm², IP 44, Stecker und Steckdose schwarz mit roten Klappe, Kabel schwarz / **FR:** Allonge de bâtiment X3, conducteur dans le pneu en caoutchouc H05RR-F noire 3x2,5 mm², IP 44, fiche mâle et fiche femelle en couleur noire avec clapets rouges, conducteur couleur noire / **NL:** Verlengsnoer X3, kabel in rubberen mantel H05RR-F zwart 3x2,5 mm², IP 44, zwarte stekker zwart met rode kleppen, stopcontact en kabel

PS-X3/44S/10m/3x2,5/H05RR-F Extrem

EN: Extension cable X3, cable in rubber tyre H05RRR-F black 3x2,5 mm², IP 44, plug and socket black with red flaps, cable black / **DE:** Bau-Verlängerungskabel X3, Kabel im Gummireifen H05RRR-F schwarz 3x2,5 mm², IP 44, Stecker und Steckdose schwarz mit roten Klappen, Kabel schwarz / **FR:** Allonge de bâtiment X3, conducteur dans le pneu en caoutchouc H05RRR-F noire 3x2,5 mm², IP 44, fiche mâle et fiche femelle en couleur noire avec clapets rouges, conducteur couleur noir / **NL:** Verlengsnoer X3, kabel in rubberen mantel H05RRR-F zwart 3x2,5 mm², IP 44, zware stekker zwart met rode kleppen, stopcontact en kabel

PS-X3/44S/25m/3x2,5/H05RR-F Extrem



EN: Extension cable X3, cable in rubber tyre H05RRR-F black 3x2,5 mm², IP 44, plug and socket black with red flaps, cable black / **DE:** Bau-Verlängerungskabel X3, Kabel im Gummireifen H05RRR-F schwarz 3x2,5 mm², IP 44, Stecker und Steckdose schwarz mit roten Klappen, Kabel schwarz / **FR:** Allonge de bâtiment X3, conducteur dans le pneu en caoutchouc H05RRR-F noire 3x2,5 mm², IP 44, fiche mâle et fiche femelle en couleur noire avec clapets rouges, conducteur couleur noir / **NL:** Verlengingsnoer X3, kabel in rubberen mantel H05RRR-F zwart 3x2,5 mm², IP 44, zwarte stekker zwart met rode kleppen, stopcontact en kabel

PS-X3/44S/5m/3x1,5/H07BQ-F Extrem

EN: Extension cable X3, cable in polyurethane tyre H07BQ-F black 3x1,5 mm², IP 44, plug and socket grey with blue flaps, cable black / **DE:** Bau-Verlängerungskabel X3, Kabel im PUR-Schlauchleitung H07BQ-F schwarz 3x1,5 mm², IP 44, Stecker und Steckdose grau mit blauen Klappen, Kabel schwarz / **FR:** Allonge de bâtiment X3, conducteur dans le pneu en polyuréthane H07BQ-F noire 3x1,5 mm², IP 44, fiche mâle et fiche femelle en couleur grise avec clapets bleus, conducteur couleur noire / **NL:** Verlengsnoer X3, kabel in polyurethaanband mantel H07BQ-F zwart 3x1,5 mm², IP 44, zwarte stekker grijs met blauwe kleppen, stopcontact en kabel

PS-X3/44S/10m/3x1,5/H07BQ-F Extrem

EN: Extension cable X3, cable in polyurethane tyre H07BQ-F black 3x1,5 mm², IP 44, plug and socket grey with blue flaps, cable black / **DE:** Bau-Verlängerungskabel X3, Kabel im PUR-Schlauchleitung H07BQ-F schwarz 3x1,5 mm², IP 44, Stecker und Steckdose grau mit blauen Klappe, Kabel schwarz / **FR:** Allonge de bâtiment X3, conducteur dans le pneu en polyuréthane H07BQ-F noire 3x1,5 mm², IP 44, fiche mâle et fiche femelle en couleur gris avec clapets bleus, conducteur couleur noir / **NL:** Verlengenoer X3, kabel in polyurethaanband mantel H07BQ-F zwart 3x1,5 mm², IP 44, zwarte stekker grijs met blauwe kleppen, stopcontact en kabel

PS-X3/44S/25m/3x1,5/H07BQ-F Extrem

3x1,5 mm² / 25m


max 16 A	~250V 50Hz	IP 44*				#ID W-01201	5906197305506
-------------	---------------	-----------	--	--	--	-------------	---------------

EN: Extension cable X3, cable in polyurethane tyre H07BQ-F black 3x1,5 mm², IP 44, plug and socket grey with blue flaps, cable black / **DE:** Bau-Verlängerungskabel X3, Kabel im PUR-Schlauchleitung H07BQ-F schwarz 3x1,5 mm², IP 44, Stecker und Steckdose grau mit blauen Klappe, Kabel schwarz / **FR:** Allonge de bâtiment X3, conducteur dans le pneu en polyuréthane H07BQ-F noire 3x1,5 mm², IP 44, fiche mâle et fiche femelle en couleur grise avec clapets bleus, conducteur couleur noire / **NL:** Verlengsnoer X3, kabel in polyurethaanband mantel H07BQ-F zwart 3x1,5 mm², IP 44, zwarte stekker grijs met blauwe kleppen, stopcontact en kabel

PS-X3/44S/5m/3x2,5/H07BQ-F Extrem

3x2,5 mm² / 5m


max 16 A	~250V 50Hz	IP 44*				#ID W-01198	5906197304837
-------------	---------------	-----------	--	--	--	-------------	---------------

EN: Extension cable X3, cable in polyurethane tyre H07BQ-F black 3x2,5 mm², IP 44, plug and socket grey with blue flaps, cable black / **DE:** Bau-Verlängerungskabel X3, Kabel im PUR-Schlauchleitung H07BQ-F schwarz 3x2,5 mm², IP 44, Stecker und Steckdose grau mit blauen Klappe, Kabel schwarz / **FR:** Allonge de bâtiment X3, conducteur dans le pneu en polyuréthane H07BQ-F noire 3x2,5 mm², IP 44, fiche mâle et fiche femelle en couleur grise avec clapets bleus, conducteur couleur noire / **NL:** Verlengsnoer X3, kabel in polyurethaanband mantel H07BQ-F zwart 3x2,5 mm², IP 44, zwarte stekker grijs met blauwe kleppen, stopcontact en kabel

PS-X3/44S/10m/3x2,5/H07BQ-F Extrem

3x2,5 mm² / 10m


max 16 A	~250V 50Hz	IP 44*				#ID W-01200	5906197304912
-------------	---------------	-----------	--	--	--	-------------	---------------

EN: Extension cable X3, cable in polyurethane tyre H07BQ-F black 3x2,5 mm², IP 44, plug and socket grey with blue flaps, cable black / **DE:** Bau-Verlängerungskabel X3, Kabel im PUR-Schlauchleitung H07BQ-F schwarz 3x2,5 mm², IP 44, Stecker und Steckdose grau mit blauen Klappe, Kabel schwarz / **FR:** Allonge de bâtiment X3, conducteur dans le pneu en polyuréthane H07BQ-F noire 3x2,5 mm², IP 44, fiche mâle et fiche femelle en couleur grise avec clapets bleus, conducteur couleur noire / **NL:** Verlengsnoer X3, kabel in polyurethaanband mantel H07BQ-F zwart 3x2,5 mm², IP 44, zwarte stekker grijs met blauwe kleppen, stopcontact en kabel

PS-X3/44S/25m/3x2,5/H07BQ-F Extrem

3x2,5 mm² / 25m


max 16 A	~250V 50Hz	IP 44*				#ID W-01202	5906197305513
-------------	---------------	-----------	--	--	--	-------------	---------------

EN: Extension cable X3, cable in polyurethane tyre H07BQ-F black 3x2,5 mm², IP 44, plug and socket grey with blue flaps, cable black / **DE:** Bau-Verlängerungskabel X3, Kabel im PUR-Schlauchleitung H07BQ-F schwarz 3x2,5 mm², IP 44, Stecker und Steckdose grau mit blauen Klappe, Kabel schwarz / **FR:** Allonge de bâtiment X3, conducteur dans le pneu en polyuréthane H07BQ-F noire 3x2,5 mm², IP 44, fiche mâle et fiche femelle en couleur grise avec clapets bleus, conducteur couleur noire / **NL:** Verlengsnoer X3, kabel in polyurethaanband mantel H07BQ-F zwart 3x2,5 mm², IP 44, zwarte stekker grijs met blauwe kleppen, stopcontact en kabel