
 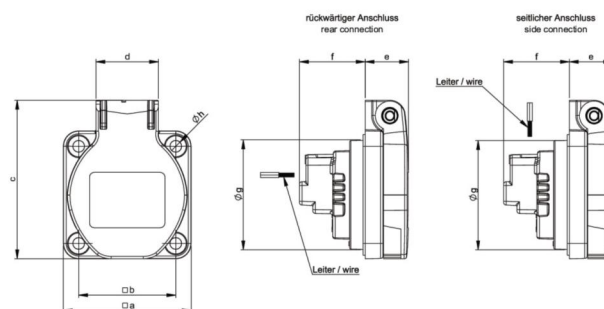


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	104-0u
Bezeichnung	Schutzkontakt-Anbausteckdose 50x50 fb IP54 rückwärtig (grün)
Langbeschreibung	Schutzkontakt-Anbausteckdose Serie S-NOVA Gehäusematerial: PA6, Farbe: grün Flanschabmessungen: 50x50 mm Anschluss: Schraubklemme, rückwärtig System: belg./franz. (Schutzkontaktstift) Kontakte: vernickelte Kontakte 250V / 16A / 2P+E , Schutzart: IP54
GTIN (EAN)	9003399442728
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,046 kg
Verpackungsmenge	100
Mindestbestellmenge	200

ETIM 7.0	EC001325
Ausführung	Schutzkontaktstift
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Flanschmaß	50x50 mm
Mit Klappdeckel	Ja
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	Ja
Schutzart (IP)	IP54
Steckrichtung	gerade
Anschluss technik	Schraubklemme
Farbe	grün
RAL-Nummer	6018
Polzahl	3
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V



www.manufacturer-safety.info