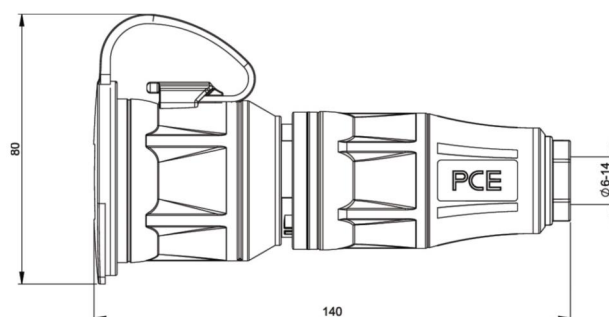


|                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | <b>24711-sr</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bezeichnung         | <b>Schutzkontaktkupplung DB fb IP54 rot Serie TopTaurus2</b>                                                                                                                                                                                        |
| Langbeschreibung    | Schutzkontaktkupplung Serie TopTaurus2 mit Deckelband<br>Farbe: schwarz-rot, Material: PA6 2K gummiert<br>schraubenloses Schnellverschlussystem für Gehäusehaube<br>Schutzkontaktsystem: franz./belg.<br>16A / 250V AC / 3p (2P+E), Schutzart: IP54 |
| GTIN (EAN)          | 9003399454806                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ursprungsland       | AT                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zolltarifnummer     | 85366990                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nettogewicht        | 0,127 kg                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verpackungsmenge    | 10                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mindestbestellmenge | 10                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| ETIM 7.0                                | EC001327           |
| Ausführung                              | Schutzkontaktstift |
| Werkstoff                               | Kunststoff         |
| Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) | Nein               |
| Schutzart (IP)                          | IP54               |
| Steckrichtung                           | gerade             |
| Anschluss technik                       | Schraubklemme      |
| Geeignet für Schutzkontaktstift         | Ja                 |
| Farbe                                   | rot                |
| Polzahl                                 | 3                  |
| Nennspannung                            | 250 V              |
| Nennstrom                               | 16 A               |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| K (Kabel Ø)       | 6-14 mm   |
| SW                | 21 mm     |
| Leitung flexibel  | 1-2,5 mm² |
| Kontaktschrauben  | 80 Ncm    |
| Zugentlastung     | 400 Ncm   |
| Abmantelungslänge | 30 mm     |
| Abisolierlänge    | 7 mm      |


[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)