

Offene Sicherungshalter 506.200


Open Fuse-holders AC



24,4 x 9,4 mm




Spannung	Strom	VDE:	Zul. Verlustleistung /
250 V	6,3 A		Adms. Power
Voltage	Current	UL:	dissipation
	20 A		1,6 W

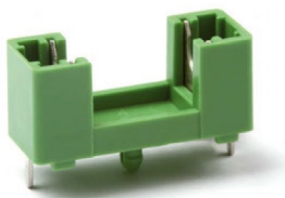

Spezifikationen / Specification:

Kompatibel für / Compatible for:	5x20 mm - Sicherungseinsätze / Fuse links
Montage / Mounting:	Leiterplatte / Printed Circuit board (PCB)
Gehäuse / Housing:	Thermoplaste UL94 V0 / Thermoplastic UL94 V0
Abdeckkappe / Cover cap:	Thermoplaste UL94 V0 / Thermoplastic UL94 V0
Anschlüsse / Terminals:	Kupferlegierung, lötlbar verzinkt / Copper alloy, solderable tinned
Zulässige Umgebungstemperatur / Admissible ambient air temperature	-30°C bis / up to 85°C
Kontaktwiderstand / Contact resistance	< 5 mΩ
Isolationswiderstand zwischen den Pins / Insulation resistance between terminals	> 10 MΩ
Spannungsfestigkeit zwischen den Pins / Dielectric strength between terminals	> 1,5 kV
Schutzgrad / Degree of protection:	IP00
Farbe / colour:	Grün / Green
Verpackungsmöglichkeiten / Packing options:	100 Stk. = Industrieverpackung (lose) / 100 pcs. = Industrial packaging (bulk)

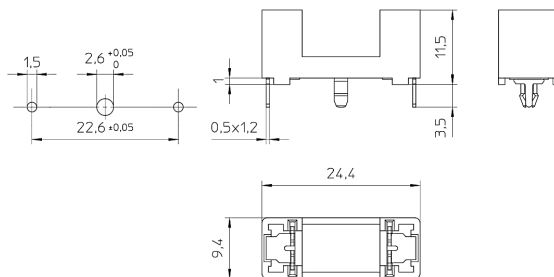

Abdeckkappe separat erhältlich / Cover separately available: BS232VE

