




uszczelnienia techniczne

O-Ringi

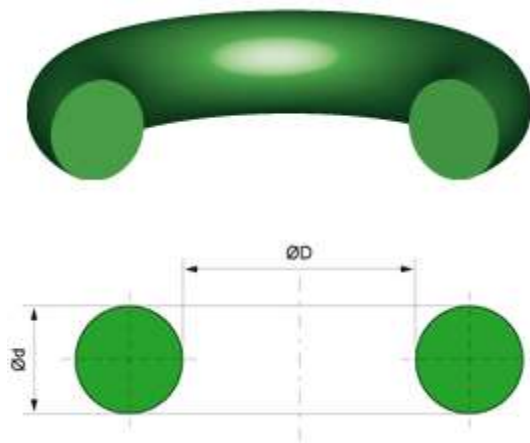

Materiał:

SIL (MVQ/VMQ) – kauczuk silikonowy

Odporność na:

- oleje i smary mineralne
- rozcieńczone roztwory soli
- alkohole
- wodę do +100°C
- warunkowo odporne na niepalne ciecze hydrauliczne HSD.

Zakres temperatury: od -60°C do +160°C

Symbol	D [mm]	d [mm]	Kolor
O-1.24X2.62-SI-RD	1,24	2,62	Czerwony
O-1.42X1.52-SI-RD	1,42	1,52	Czerwony
O-1.5X1-SI-RD	1,5	1	Czerwony
O-1.8X1.8-SI-RD	1,8	1,8	Czerwony
O-2X1-SI-RD	2	1	Czerwony
O-2X1.5-SI-WH	2	1,5	Biały
O-2X2-SI-RD	2	2	Czerwony
O-2.5X1-SI-RD	2,5	1	Czerwony
O-2.5X1.5-SI-RD	2,5	1,5	Czerwony
O-2.5X2.5-SI-RD	2,5	2,5	Czerwony
O-2.57X1.78-SI-RD	2,57	1,78	Czerwony
O-2.84X2.62-SI-RD	2,84	2,62	Czerwony
O-2.9X1.78-SI-RD	2,9	1,78	Czerwony
O-3X1-SI-RD	3	1	Czerwony
O-3X1-SI-WH	3	1	Biały
O-3X1.6-SI-RD	3	1,6	Czerwony
O-3X2-SI-RD	3	2	Czerwony

Symbol	D [mm]	d [mm]	Kolor
O-3X2.5-SI-RD	3	2,5	Czerwony
O-3X3-SI-RD	3	3	Czerwony
O-3.1X1.6-SI-RD	3,1	1,6	Czerwony
O-3.3X2.4-SI-RD	3,3	2,4	Czerwony
O-3.4X1.9-SI-RD	3,4	1,9	Czerwony
O-3.5X2-SI-RD	3,5	2	Czerwony
O-3.68X1.78-SI-RD	3,68	1,78	Czerwony
O-4X1-SI-RD	4	1	Czerwony
O-4X1.5-SI-RD	4	1,5	Czerwony
O-4X2-SI-RD	4	2	Czerwony
O-4X2-SI-WH	4	2	Biały
O-4X2.5-SI-RD	4	2,5	Czerwony
O-4X3-SI-RD	4	3	Czerwony
O-4.09X1.6-SI-RD	4,09	1,6	Czerwony
O-4.42X2.62-SI-RD	4,42	2,62	Czerwony
O-4.48X1.78-SI-RD	4,48	1,78	Czerwony
O-4.5X2-SI-RD	4,5	2	Czerwony
O-4.76X1.78-SI-RD	4,76	1,78	Czerwony
O-5X1-SI-RD	5	1	Czerwony
O-5X1.2-SI-RD	5	1,2	Czerwony
O-5X1.5-SI-RD	5	1,5	Czerwony
O-5X1.5-SI-WH	5	1,5	Biały
O-5X1.8-SI-RD	5	1,8	Czerwony
O-5X2-SI-RD	5	2	Czerwony
O-5X2-SI-WH	5	2	Biały
O-5X2.5-SI-RD	5	2,5	Czerwony
O-5X3-SI-RD	5	3	Czerwony
O-5X3.5-SI-RD	5	3,5	Czerwony
O-5X4-SI-RD	5	4	Czerwony
O-5.1X1.6-SI-RD	5,1	1,6	Czerwony
O-5.28X1.78-SI-RD	5,28	1,78	Czerwony
O-5.3X2.4-SI-RD	5,3	2,4	Czerwony
O-5.5X1.5-SI-RD	5,5	1,5	Czerwony
O-5.5X2-SI-RD	5,5	2	Czerwony
O-5.7X1.9-SI-RD	5,7	1,9	Czerwony
O-5.94X3.53-SI-RD	5,94	3,53	Czerwony
O-6X1-SI-RD	6	1	Czerwony
O-6X1.5-SI-RD	6	1,5	Czerwony
O-6X1.5-SI-WH	6	1,5	Biały
O-6X1.6-SI-RD	6	1,6	Czerwony
O-6X2-SI-RD	6	2	Czerwony
O-6X2-SI-WH	6	2	Biały
O-6X2.5-SI-RD	6	2,5	Czerwony
O-6X2.5-SI-WH	6	2,5	Biały
O-6X3-SI-RD	6	3	Czerwony
O-6X3.5-SI-RD	6	3,5	Czerwony
O-6X4-SI-RD	6	4	Czerwony
O-6.07X1.78-SI-RD	6,07	1,78	Czerwony

Symbol	D [mm]	d [mm]	Kolor
O-6.3X2.4-SI-RD	6,3	2,4	Czerwony
O-6.35X1.78-SI-RD	6,35	1,78	Czerwony
O-6.5X1.5-SI-RD	6,5	1,5	Czerwony
O-6.5X2-SI-RD	6,5	2	Czerwony
O-6.75X1.78-SI-RD	6,75	1,78	Czerwony
O-7X1-SI-RD	7	1	Czerwony
O-7X1.5-SI-RD	7	1,5	Czerwony
O-7X2.5-SI-RD	7	2,5	Czerwony
O-7X2.5-SI-WH	7	2,5	Biały
O-7X3-SI-WH	7	3	Biały
O-7.1X1.6-SI-RD	7,1	1,6	Czerwony
O-7.2X1.9-SI-RD	7,2	1,9	Czerwony
O-7.3X2.4-SI-RD	7,3	2,4	Czerwony
O-7.5X1.5-SI-RD	7,5	1,5	Czerwony
O-7.5X2-SI-RD	7,5	2	Czerwony
O-7.5X2.5-SI-RD	7,5	2,5	Czerwony
O-7.52X3.53-SI-RD	7,52	3,53	Czerwony
O-7.6X1.8-SI-RD	7,6	1,8	Czerwony
O-7.6X2.62-SI-RD	7,6	2,62	Czerwony
O-7.65X1.78-SI-RD	7,65	1,78	Czerwony
O-7.7X2.5-SI-RD	7,7	2,5	Czerwony
O-7.7X3.5-SI-RD	7,7	3,5	Czerwony
O-7.9X1.25-SI-RD	7,9	1,25	Czerwony
O-8X1-SI-RD	8	1	Czerwony
O-8X1.25-SI	8	1,25	
O-8X1.5-SI-RD	8	1,5	Czerwony
O-8X2-SI-RD	8	2	Czerwony
O-8X2-SI-WH	8	2	Biały
O-8X2.5-SI-RD	8	2,5	Czerwony
O-8X3-SI-RD	8	3	Czerwony
O-8X3-SI-WH	8	3	Biały
O-8X3.5-SI-RD	8	3,5	Czerwony
O-8X4-SI-RD	8	4	Czerwony
O-8.1X1.6-SI-RD	8,1	1,6	Czerwony
O-8.13X1.78-SI-RD	8,13	1,78	Czerwony
O-8.3X2.4-SI-RD	8,3	2,4	Czerwony
O-8.5X1.5-SI-RD	8,5	1,5	Czerwony
O-8.73X1.78-SI-RD	8,73	1,78	Czerwony
O-9X1-SI-RD	9	1	Czerwony
O-9X1-SI-WH	9	1	Biały
O-9X1.5-SI-RD	9	1,5	Czerwony
O-9X1.8-SI-RD	9	1,8	Czerwony
O-9X2-SI-RD	9	2	Czerwony
O-9X2-SI-WH	9	2	Biały
O-9X2.5-SI-RD	9	2,5	Czerwony
O-9X2.5-SI-WH	9	2,5	Biały
O-9X3-SI-RD	9	3	Czerwony
O-9X3-SI-WH	9	3	Biały

Symbol	D [mm]	d [mm]	Kolor
O-9X4-SI-RD	9	4	Czerwony
O-9.12X3.53-SI-RD	9,12	3,53	Czerwony
O-9.19X2.62-SI-RD	9,19	2,62	Czerwony
O-9.25X1.78-SI-RD	9,25	1,78	Czerwony
O-9.3X2.4-SI-RD	9,3	2,4	Czerwony
O-9.5X1.8-SI-RD	9,5	1,8	Czerwony
O-9.5X2.5-SI-RD	9,5	2,5	Czerwony
O-9.52X1.78-SI-RD	9,52	1,78	Czerwony
O-9.92X2.62-SI-RD	9,92	2,62	Czerwony
O-10X1-SI-RD	10	1	Czerwony
O-10X1.2-SI-RD	10	1,2	Czerwony
O-10X1.3-SI-RD	10	1,3	Czerwony
O-10X1.5-SI-RD	10	1,5	Czerwony
O-10X1.8-SI-BK	10	1,8	Czarny
O-10X2-SI-RD	10	2	Czerwony
O-10X2.5-SI-RD	10	2,5	Czerwony
O-10X2.5-SI-WH	10	2,5	Biały
O-10X3-SI-RD	10	3	Czerwony
O-10X4-SI-RD	10	4	Czerwony
O-10X5-SI-RD	10	5	Czerwony
O-10.3X2.4-SI-RD	10,3	2,4	Czerwony
O-10.46X5.33-SI-RD	10,46	5,33	Czerwony
O-10.5X1.5-SI-RD	10,5	1,5	Czerwony
O-10.5X2.5-SI-RD	10,5	2,5	Czerwony
O-10.6X2.3-SI	10,6	2,3	
O-10.77X2.62-SI-RD	10,77	2,62	Czerwony
O-10.82X1.78-SI-RD	10,82	1,78	Czerwony
O-11X1-SI-RD	11	1	Czerwony
O-11X1.5-SI-RD	11	1,5	Czerwony
O-11X1.6-SI-RD	11	1,6	Czerwony
O-11X2-SI-RD	11	2	Czerwony
O-11X2.5-SI-RD	11	2,5	Czerwony
O-11X3-SI-RD	11	3	Czerwony
O-11X3-SI-WH	11	3	Biały
O-11X3.5-SI-RD	11	3,5	Czerwony
O-11X4-SI-RD	11	4	Czerwony
O-11.11X1.78-SI-RD	11,11	1,78	Czerwony
O-11.3X2.4-SI-RD	11,3	2,4	Czerwony
O-11.5X2-SI-RD	11,5	2	Czerwony
O-11.5X4.2-SI	11,5	4,2	
O-11.91X2.62-SI-RD	11,91	2,62	Czerwony
O-12X1-SI-RD	12	1	Czerwony
O-12X1.5-SI-RD	12	1,5	Czerwony
O-12X2-SI-RD	12	2	Czerwony
O-12X3-SI-RD	12	3	Czerwony
O-12X3-SI-WH	12	3	Biały
O-12X4-SI-RD	12	4	Czerwony
O-12X4-SI-WH	12	4	Biały

Symbol	D [mm]	d [mm]	Kolor
O-12.07X5.33-SI-RD	12,07	5,33	Czerwony
O-12.3X2.4-SI-RD	12,3	2,4	Czerwony
O-12.37X2.62-SI-RD	12,37	2,62	Czerwony
O-12.42X1.78-SI-RD	12,42	1,78	Czerwony
O-12.5X2.5-SI-RD	12,5	2,5	Czerwony
O-13X1.5-SI-RD	13	1,5	Czerwony
O-13X1.5-SI-TR	13	1,5	Transparenty
O-13X2-SI-RD	13	2	Czerwony
O-13X2.5-SI-RD	13	2,5	Czerwony
O-13X2.5-SI-WH	13	2,5	Biały
O-13X3-SI-RD	13	3	Czerwony
O-13X4-SI-RD	13	4	Czerwony
O-13X5-SI	13	5	
O-13X6-SI-RD	13	6	Czerwony
O-13.1X2.62-SI-RD	13,1	2,62	Czerwony
O-13.2X1.8-SI-RD	13,2	1,8	Czerwony
O-13.3X2.4-SI-RD	13,3	2,4	Czerwony
O-13.5X2.1-SI-RD	13,5	2,1	Czerwony
O-13.95X2.62-SI-RD	13,95	2,62	Czerwony
O-14X1.78-SI-RD	14	1,78	Czerwony
O-14X2-SI-RD	14	2	Czerwony
O-14X2.5-SI-RD	14	2,5	Czerwony
O-14X3-SI-RD	14	3	Czerwony
O-14X3.55-SI-RD	14	3,55	Czerwony
O-14X4-SI-RD	14	4	Czerwony
O-14X6-SI-RD	14	6	Czerwony
O-14.3X2.4-SI-RD	14,3	2,4	Czerwony
O-14.5X2.5-SI	14,5	2,5	
O-15X1.5-SI-RD	15	1,5	Czerwony
O-15X2-SI-RD	15	2	Czerwony
O-15X2.2-SI-RD	15	2,2	Czerwony
O-15X2.5-SI-RD	15	2,5	Czerwony
O-15X3-SI-RD	15	3	Czerwony
O-15.08X2.62-SI-RD	15,08	2,62	Czerwony
O-15.3X2.4-SI-RD	15,3	2,4	Czerwony
O-15.47X3.53-SI-RD	15,47	3,53	Czerwony
O-15.54X2.62-SI-RD	15,54	2,62	Czerwony
O-15.6X1.78-SI-RD	15,6	1,78	Czerwony
O-15.6X3.4-SI-RD	15,6	3,4	Czerwony
O-16X1.5-SI-RD	16	1,5	Czerwony
O-16X2-SI-RD	16	2	Czerwony
O-16X2-SI-WH	16	2	Biały
O-16X2.5-SI-RD	16	2,5	Czerwony
O-16X3-SI-RD	16	3	Czerwony
O-16X3-SI-WH	16	3	Biały
O-16X3.5-SI-RD	16	3,5	Czerwony
O-16X4-SI-RD	16	4	Czerwony
O-16X5-SI-RD	16	5	Czerwony

Symbol	D [mm]	d [mm]	Kolor
O-16.3X2.4-SI-RD	16,3	2,4	Czerwony
O-16.36X2.21-SI-RD	16,36	2,21	Czerwony
O-17X2-SI-RD	17	2	Czerwony
O-17X2-SI-WH	17	2	Biały
O-17X2.5-SI-RD	17	2,5	Czerwony
O-17X3-SI-RD	17	3	Czerwony
O-17X3.5-SI-RD	17	3,5	Czerwony
O-17X4-SI-RD	17	4	Czerwony
O-17X4-SI-WH	17	4	Biały
O-17.1X1.6-SI-RD	17,1	1,6	Czerwony
O-17.13X2.62-SI-RD	17,13	2,62	Czerwony
O-17.17X1.78-SI-RD	17,17	1,78	Czerwony
O-17.3X2.4-SI-RD	17,3	2,4	Czerwony
O-17.5X1.5-SI-RD	17,5	1,5	Czerwony
O-17.8X2.4-SI-WH	17,8	2,4	Biały
O-17.86X2.62-SI-RD	17,86	2,62	Czerwony
O-18X2-SI-RD	18	2	Czerwony
O-18X2.4-SI-RD	18	2,4	Czerwony
O-18X2.5-SI-RD	18	2,5	Czerwony
O-18X2.8-SI-RD	18	2,8	Czerwony
O-18X3-SI-RD	18	3	Czerwony
O-18X3-SI-WH	18	3	Biały
O-18X3.5-SI-RD	18	3,5	Czerwony
O-18X5-SI-RD	18	5	Czerwony
O-18.2X3-SI	18,2	3	
O-18.3X2.4-SI-RD	18,3	2,4	Czerwony
O-18.3X3.6-SI-RD	18,3	3,6	Czerwony
O-18.42X5.35-SI	18,42	5,35	
O-18.64X3.53-SI-RD	18,64	3,53	Czerwony
O-18.72X2.62-SI-RD	18,72	2,62	Czerwony
O-18.77X1.78-SI-RD	18,77	1,78	Czerwony
O-19X1.5-SI-RD	19	1,5	Czerwony
O-19X2.5-SI-RD	19	2,5	Czerwony
O-19X3-SI-RD	19	3	Czerwony
O-19X3.5-SI-RD	19	3,5	Czerwony
O-19X5-SI-RD	19	5	Czerwony
O-19.2X3-SI-RD	19,2	3	Czerwony
O-19.3X2.4-SI-RD	19,3	2,4	Czerwony
O-20X1-SI-RD	20	1	Czerwony
O-20X1.5-SI-RD	20	1,5	Czerwony
O-20X2-SI-RD	20	2	Czerwony
O-20X2.5-SI-RD	20	2,5	Czerwony
O-20X3-SI-WH	20	3	Biały
O-20X3.5-SI-WH	20	3,5	Biały
O-20X4-SI-RD	20	4	Czerwony
O-20X5-SI-RD	20	5	Czerwony
O-20.2X3-SI-RD	20,2	3	Czerwony
O-20.24X2.5-SI-RD	20,24	2,5	Czerwony

Symbol	D [mm]	d [mm]	Kolor
O-20.24X2.62-SI-RD	20,24	2,62	Czerwony
O-20.3X2.4-SI-RD	20,3	2,4	Czerwony
O-20.35X1.78-SI-WH	20,35	1,78	Biały
O-21X1.5-SI-RD	21	1,5	Czerwony
O-21X2-SI-RD	21	2	Czerwony
O-21X3-SI-RD	21	3	Czerwony
O-21X4-SI-RD	21	4	Czerwony
O-21.3X2.4-SI-RD	21,3	2,4	Czerwony
O-21.59X5.33-SI-RD	21,59	5,33	Czerwony
O-21.82X3.53-SI-RD	21,82	3,53	Czerwony
O-21.9X2.5-SI	21,9	2,5	
O-21.92X2.62-SI-RD	21,92	2,62	Czerwony
O-21.95X1.78-SI-RD	21,95	1,78	Czerwony
O-22X1.5-SI-RD	22	1,5	Czerwony
O-22X2-SI-RD	22	2	Czerwony
O-22X2.5-SI-RD	22	2,5	Czerwony
O-22X2.5-SI-WH	22	2,5	Biały
O-22X3-SI-RD	22	3	Czerwony
O-22X3-SI-WH	22	3	Biały
O-22X4-SI-WH	22	4	Biały
O-22X4.5-SI-RD	22	4,5	Czerwony
O-22X5-SI	22	5	
O-22X5-SI-WH	22	5	Biały
O-22X8-SI-RD	22	8	Czerwony
O-22.2X3-SI-RD	22,2	3	Czerwony
O-25X2-SI-WH	25	2	Biały
O-25X2.5-SI-RD	25	2,5	Czerwony
O-25X2.5-SI-WH	25	2,5	Biały
O-25X3-SI-RD	25	3	Czerwony
O-25X3.5-SI-RD	25	3,5	Czerwony
O-25X4-SI-RD	25	4	Czerwony
O-25X4-SI-WH	25	4	Biały
O-25X5-SI-RD	25	5	Czerwony
O-25.07X2.62-SI-RD	25,07	2,62	Czerwony
O-25.12X1.78-SI-RD	25,12	1,78	Czerwony
O-25.2X3-SI-RD	25,2	3	Czerwony
O-25.3X2.4-SI-RD	25,3	2,4	Czerwony
O-26X2-SI-RD	26	2	Czerwony
O-26X2-SI-WH	26	2	Biały
O-26X3-SI-RD	26	3	Czerwony
O-26X3-SI-WH	26	3	Biały
O-26X3.5-SI-WH	26	3,5	Biały
O-26X4-SI-RD	26	4	Czerwony
O-26X5-SI-RD	26	5	Czerwony
O-26X6-SI	26	6	
O-26.2X3-SI-RD	26,2	3	Czerwony
O-26.57X3.53-SI-RD	26,57	3,53	Czerwony
O-26.7X1.78-SI-RD	26,7	1,78	Czerwony

Symbol	D [mm]	d [mm]	Kolor
O-27X1.5-SI-RD	27	1,5	Czerwony
O-27X3-SI-RD	27	3	Czerwony
O-27X4-SI-RD	27	4	Czerwony
O-27X5-SI-RD	27	5	Czerwony
O-27.1X1.6-SI-RD	27,1	1,6	Czerwony
O-27.3X2.4-SI-RD	27,3	2,4	Czerwony
O-27.5X6-SI	27,5	6	
O-28X1-SI-RD	28	1	Czerwony
O-28X1.5-SI-RD	28	1,5	Czerwony
O-28X2-SI-RD	28	2	Czerwony
O-28X2.5-SI-RD	28	2,5	Czerwony
O-28X3-SI-RD	28	3	Czerwony
O-28X4-SI-RD	28	4	Czerwony
O-28X5-SI-RD	28	5	Czerwony
O-28X5.3-SI-RD	28	5,3	Czerwony
O-28X6-SI-RD	28	6	Czerwony
O-28.17X3.53-SI-RD	28,17	3,53	Czerwony
O-28.2X3-SI-RD	28,2	3	Czerwony
O-28.3X1.78-SI-RD	28,3	1,78	Czerwony
O-29X1.5-SI-RD	29	1,5	Czerwony
O-29X3-SI-RD	29	3	Czerwony
O-29X4-SI-RD	29	4	Czerwony
O-29X5-SI-RD	29	5	Czerwony
O-29.2X3-SI	29,2	3	
O-29.7X3.5-SI-RD	29,7	3,5	Czerwony
O-29.82X2.62-SI-RD	29,82	2,62	Czerwony
O-29.87X1.78-SI-RD	29,87	1,78	Czerwony
O-30X1.5-SI-RD	30	1,5	Czerwony
O-30X2-SI-RD	30	2	Czerwony
O-30X2.4-SI-RD	30	2,4	Czerwony
O-30X3-SI-RD	30	3	Czerwony
O-30X3.5-SI-RD	30	3,5	Czerwony
O-30X4-SI-RD	30	4	Czerwony
O-30X5-SI-RD	30	5	Czerwony
O-30X5-SI-WH	30	5	Biały
O-30X6-SI-RD	30	6	Czerwony
O-30X7-SI	30	7	
O-30X8-SI-RD	30	8	Czerwony
O-30X10-SI-WH	30	10	Biały
O-30.2X3-SI-RD	30,2	3	Czerwony
O-30.8X3.7-SI-RD	30,8	3,7	Czerwony
O-31X2-SI-RD	31	2	Czerwony
O-31X2.5-SI-RD	31	2,5	Czerwony
O-31X3-SI-RD	31	3	Czerwony
O-31.12X5.33-SI-RD	31,12	5,33	Czerwony
O-31.34X3.53-SI-RD	31,34	3,53	Czerwony
O-31.47X1.78-SI-RD	31,47	1,78	Czerwony
O-32X2-SI-RD	32	2	Czerwony

Symbol	D [mm]	d [mm]	Kolor
O-32X2.5-SI-RD	32	2,5	Czerwony
O-32X2.5-SI-WH	32	2,5	Biały
O-32X3-SI-RD	32	3	Czerwony
O-32X3.5-SI-RD	32	3,5	Czerwony
O-32X4-SI-RD	32	4	Czerwony
O-32X5-SI-RD	32	5	Czerwony
O-32X6-SI-RD	32	6	Czerwony
O-32.92X3.53-SI-RD	32,92	3,53	Czerwony
O-32.99X2.62-SI-RD	32,99	2,62	Czerwony
O-33X2-SI-RD	33	2	Czerwony
O-33X3-SI-RD	33	3	Czerwony
O-33X3.5-SI-RD	33	3,5	Czerwony
O-33X4-SI-RD	33	4	Czerwony
O-33X6-SI-RD	33	6	Czerwony
O-33.05X1.78-SI-RD	33,05	1,78	Czerwony
O-34X1-SI-RD	34	1	Czerwony
O-34X2.5-SI-RD	34	2,5	Czerwony
O-34X3-SI-WH	34	3	Biały
O-34X3.5-SI-RD	34	3,5	Czerwony
O-34X4-SI-RD	34	4	Czerwony
O-34X5-SI-RD	34	5	Czerwony
O-34.5X3.5-SI-WH	34,5	3,5	Biały
O-34.52X3.53-SI-RD	34,52	3,53	Czerwony
O-34.59X2.62-SI-RD	34,59	2,62	Czerwony
O-34.7X4.3-SI-RD	34,7	4,3	Czerwony
O-35X1.5-SI-RD	35	1,5	Czerwony
O-35X2-SI-RD	35	2	Czerwony
O-35X3-SI-RD	35	3	Czerwony
O-35X4-SI-RD	35	4	Czerwony
O-35X4-SI-WH	35	4	Biały
O-35X5-SI-RD	35	5	Czerwony
O-35X5-SI-WH	35	5	Biały
O-36X1.5-SI-RD	36	1,5	Czerwony
O-36X2-SI-RD	36	2	Czerwony
O-36X3-SI-RD	36	3	Czerwony
O-36X3-SI-WH	36	3	Biały
O-36X3.5-SI-RD	36	3,5	Czerwony
O-36X4-SI-RD	36	4	Czerwony
O-36X5-SI-RD	36	5	Czerwony
O-36.17X2.62-SI-RD	36,17	2,62	Czerwony
O-36.2X3-SI-RD	36,2	3	Czerwony
O-36.27X1.78-SI-RD	36,27	1,78	Czerwony
O-37X3-SI-WH	37	3	Biały
O-37X4-SI-RD	37	4	Czerwony
O-37X4.5-SI-RD	37	4,5	Czerwony
O-37X9-SI	37	9	
O-37.47X5.33-SI-RD	37,47	5,33	Czerwony
O-37.5X5.5-SI-RD	37,5	5,5	Czerwony

Symbol	D [mm]	d [mm]	Kolor
O-37.69X3.53-SI-RD	37,69	3,53	Czerwony
O-37.77X2.62-SI-RD	37,77	2,62	Czerwony
O-37.82X1.78-SI-RD	37,82	1,78	Czerwony
O-38X1.5-SI-RD	38	1,5	Czerwony
O-38X2-SI-RD	38	2	Czerwony
O-38X3-SI-RD	38	3	Czerwony
O-38X3-SI-WH	38	3	Biały
O-38X4-SI-RD	38	4	Czerwony
O-38X4-SI-WH	38	4	Biały
O-38X6.5-SI-RD	38	6,5	Czerwony
O-38.2X3-SI	38,2	3	
O-39X2-SI-RD	39	2	Czerwony
O-39X2.5-SI-RD	39	2,5	Czerwony
O-39X3-SI-RD	39	3	Czerwony
O-39X3.5-SI-RD	39	3,5	Czerwony
O-39.2X3-SI	39,2	3	
O-39.5X3-SI	39,5	3	
O-39.69X3.53-SI-RD	39,69	3,53	Czerwony
O-40X2-SI-RD	40	2	Czerwony
O-40X3-SI-RD	40	3	Czerwony
O-40X3-SI-WH	40	3	Biały
O-40X3.2-SI-RD	40	3,2	Czerwony
O-40X3.5-SI-RD	40	3,5	Czerwony
O-40X4-SI-RD	40	4	Czerwony
O-40X5-SI-RD	40	5	Czerwony
O-40X5-SI-WH	40	5	Biały
O-40X6-SI-RD	40	6	Czerwony
O-40.64X5.33-SI-RD	40,64	5,33	Czerwony
O-40.87X3.53-SI-RD	40,87	3,53	Czerwony
O-40.95X2.62-SI-RD	40,95	2,62	Czerwony
O-42X1.5-SI-RD	42	1,5	Czerwony
O-42X2-SI-RD	42	2	Czerwony
O-42X2.5-SI-RD	42	2,5	Czerwony
O-42X3-SI-RD	42	3	Czerwony
O-42X5-SI-RD	42	5	Czerwony
O-42.52X2.62-SI-RD	42,52	2,62	Czerwony
O-43X3-SI-WH	43	3	Biały
O-43X4-SI-RD	43	4	Czerwony
O-43.7X5.3-SI-RD	43,7	5,3	Czerwony
O-43.82X5.33-SI-RD	43,82	5,33	Czerwony
O-44X2-SI-RD	44	2	Czerwony
O-44X2.5-SI-RD	44	2,5	Czerwony
O-44X3-SI-RD	44	3	Czerwony
O-44X3.5-SI-RD	44	3,5	Czerwony
O-44.04X3.53-SI-RD	44,04	3,53	Czerwony
O-44.17X1.78-SI-RD	44,17	1,78	Czerwony
O-44.2X3-SI-RD	44,2	3	Czerwony
O-44.2X5.7-SI-RD	44,2	5,7	Czerwony

Symbol	D [mm]	d [mm]	Kolor
O-45X2-SI-RD	45	2	Czerwony
O-45X2-SI-WH	45	2	Biały
O-45X2.5-SI-RD	45	2,5	Czerwony
O-45X3-SI-RD	45	3	Czerwony
O-45X3-SI-WH	45	3	Biały
O-45X4-SI-WH	45	4	Biały
O-45X5-SI-RD	45	5	Czerwony
O-45X8-SI-RD	45	8	Czerwony
O-45.2X3-SI	45,2	3	
O-45.2X5.7-SI-RD	45,2	5,7	Czerwony
O-46X1.9-SI-RD	46	1,9	Czerwony
O-46X2-SI-RD	46	2	Czerwony
O-46X2.5-SI-RD	46	2,5	Czerwony
O-46X3-SI-RD	46	3	Czerwony
O-46X3.53-SI-RD	46	3,53	Czerwony
O-46.99X5.33-SI-RD	46,99	5,33	Czerwony
O-46.99X6.5-SI-RD	46,99	6,5	Czerwony
O-47X2-SI-RD	47	2	Czerwony
O-47X2.5-SI-RD	47	2,5	Czerwony
O-47X3-SI-RD	47	3	Czerwony
O-47X5.33-SI-RD	47	5,33	Czerwony
O-47.2X5.7-SI-RD	47,2	5,7	Czerwony
O-47.22X3.53-SI-RD	47,22	3,53	Czerwony
O-47.29X2.62-SI-RD	47,29	2,62	Czerwony
O-47.37X1.78-SI-RD	47,37	1,78	Czerwony
O-48X2-SI-RD	48	2	Czerwony
O-48X3-SI-RD	48	3	Czerwony
O-48X3-SI-WH	48	3	Biały
O-48X4-SI-RD	48	4	Czerwony
O-49X3-SI-RD	49	3	Czerwony
O-49.2X3-SI-RD	49,2	3	Czerwony
O-49.2X5.7-SI	49,2	5,7	
O-50X2-SI-RD	50	2	Czerwony
O-50X2.5-SI-RD	50	2,5	Czerwony
O-50X3-SI-RD	50	3	Czerwony
O-50X3-SI-WH	50	3	Biały
O-50X3.5-SI-RD	50	3,5	Czerwony
O-50X4-SI-RD	50	4	Czerwony
O-50X5-SI-RD	50	5	Czerwony
O-50X6-SI-RD	50	6	Czerwony
O-50.17X5.33-SI-RD	50,17	5,33	Czerwony
O-50.39X3.53-SI-RD	50,39	3,53	Czerwony
O-50.52X1.78-SI-RD	50,52	1,78	Czerwony
O-51X6-SI-RD	51	6	Czerwony
O-52X2-SI-RD	52	2	Czerwony
O-52X2-SI-WH	52	2	Biały
O-52X2.5-SI-RD	52	2,5	Czerwony
O-52X3-SI-RD	52	3	Czerwony

Symbol	D [mm]	d [mm]	Kolor
O-52X5-SI-RD	52	5	Czerwony
O-52.07X2.62-SI-RD	52,07	2,62	Czerwony
O-52.2X5.7-SI-RD	52,2	5,7	Czerwony
O-52.5X3.5-SI-RD	52,5	3,5	Czerwony
O-53X2-SI-RD	53	2	Czerwony
O-53.34X5.33-SI-RD	53,34	5,33	Czerwony
O-54X2-SI-RD	54	2	Czerwony
O-54X2.5-SI-RD	54	2,5	Czerwony
O-54X3-SI-RD	54	3	Czerwony
O-54X5-SI-RD	54	5	Czerwony
O-54X5-SI-WH	54	5	Biały
O-54X6-SI-RD	54	6	Czerwony
O-55X2-SI-RD	55	2	Czerwony
O-55X2-SI-WH	55	2	Biały
O-55X2.5-SI-RD	55	2,5	Czerwony
O-55X3-SI-RD	55	3	Czerwony
O-55X4-SI-RD	55	4	Czerwony
O-55X5-SI-RD	55	5	Czerwony
O-55X6-SI-RD	55	6	Czerwony
O-55.56X3.53-SI-RD	55,56	3,53	Czerwony
O-56X2-SI-RD	56	2	Czerwony
O-56X2.5-SI-RD	56	2,5	Czerwony
O-56X3-SI-RD	56	3	Czerwony
O-56X3.5-SI-RD	56	3,5	Czerwony
O-56X4-SI-RD	56	4	Czerwony
O-56X5-SI-RD	56	5	Czerwony
O-56.52X5.33-SI-RD	56,52	5,33	Czerwony
O-56.75X3.53-SI	56,75	3,53	
O-56.82X2.62-SI-RD	56,82	2,62	Czerwony
O-56.82X2.62-SI-WH	56,82	2,62	Biały
O-57X1.5-SI-RD	57	1,5	Czerwony
O-57X1.6-SI-WH	57	1,6	Biały
O-57X2-SI-RD	57	2	Czerwony
O-57X3-SI-WH	57	3	Biały
O-57X3.5-SI-WH	57	3,5	Biały
O-57X4-SI-RD	57	4	Czerwony
O-58X2.5-SI-RD	58	2,5	Czerwony
O-58X3-SI-RD	58	3	Czerwony
O-58X3-SI-WH	58	3	Biały
O-58X3.5-SI-RD	58	3,5	Czerwony
O-58X5-SI-RD	58	5	Czerwony
O-58X5-SI-WH	58	5	Biały
O-59X3-SI-RD	59	3	Czerwony
O-59.2X5.7-SI-RD	59,2	5,7	Czerwony
O-59.5X5.7-SI	59,5	5,7	
O-59.7X5.3-SI-RD	59,7	5,3	Czerwony
O-60X1.5-SI-RD	60	1,5	Czerwony
O-60X2-SI-RD	60	2	Czerwony

Symbol	D [mm]	d [mm]	Kolor
O-60X2.5-SI-RD	60	2,5	Czerwony
O-60X3-SI-RD	60	3	Czerwony
O-60X3.5-SI-RD	60	3,5	Czerwony
O-60X4-SI-RD	60	4	Czerwony
O-60X5-SI-RD	60	5	Czerwony
O-60X5.5-SI	60	5,5	
O-60.05X1.78-SI-RD	60,05	1,78	Czerwony
O-61X2.5-SI-RD	61	2,5	Czerwony
O-62X2-SI-RD	62	2	Czerwony
O-62X3-SI-RD	62	3	Czerwony
O-62X3-SI-WH	62	3	Biały
O-62.87X5.33-SI-RD	62,87	5,33	Czerwony
O-63X2-SI-RD	63	2	Czerwony
O-63X2-SI-WH	63	2	Biały
O-63X2.5-SI-RD	63	2,5	Czerwony
O-63X3-SI-RD	63	3	Czerwony
O-63X5-SI-RD	63	5	Czerwony
O-63.22X1.78-SI-RD	63,22	1,78	Czerwony
O-63.5X3.53-SI-RD	63,5	3,53	Czerwony
O-64X2-SI-WH	64	2	Biały
O-64X2-SI-RD	64	2	Czerwony
O-64X3-SI-RD	64	3	Czerwony
O-64X4-SI-RD	64	4	Czerwony
O-64.77X2.62-SI-RD	64,77	2,62	Czerwony
O-65X1.5-SI-RD	65	1,5	Czerwony
O-65X2.5-SI-RD	65	2,5	Czerwony
O-65X3-SI-RD	65	3	Czerwony
O-65X3-SI-WH	65	3	Biały
O-65X5-SI-RD	65	5	Czerwony
O-65X5-SI-WH	65	5	Biały
O-65X6-SI-RD	65	6	Czerwony
O-65X7-SI-RD	65	7	Czerwony
O-65.1X3.53-SI-RD	65,1	3,53	Czerwony
O-66.04X5.33-SI-RD	66,04	5,33	Czerwony
O-66.27X2.62-SI-RD	66,27	2,62	Czerwony
O-66.27X3.53-SI-RD	66,27	3,53	Czerwony
O-67X3-SI-RD	67	3	Czerwony
O-67X4-SI-RD	67	4	Czerwony
O-68X3-SI-RD	68	3	Czerwony
O-68X5-SI-RD	68	5	Czerwony
O-69X3-SI-RD	69	3	Czerwony
O-69X3-SI-WH	69	3	Biały
O-69.2X5.7-SI-RD	69,2	5,7	Czerwony
O-69.22X5.33-SI-RD	69,22	5,33	Czerwony
O-70X1.5-SI-RD	70	1,5	Czerwony
O-70X2-SI-RD	70	2	Czerwony
O-70X3-SI-WH	70	3	Biały
O-70X3.5-SI-WH	70	3,5	Biały

Symbol	D [mm]	d [mm]	Kolor
O-70X4-SI-RD	70	4	Czerwony
O-70X5-SI-RD	70	5	Czerwony
O-71X6-SI-RD	71	6	Czerwony
O-71.12X2.62-SI-RD	71,12	2,62	Czerwony
O-72X2-SI-RD	72	2	Czerwony
O-72X3-SI-RD	72	3	Czerwony
O-72X3-SI-WH	72	3	Biały
O-72X4-SI-RD	72	4	Czerwony
O-72.4X5.3-SI-RD	72,4	5,3	Czerwony
O-72.62X3.53-SI-RD	72,62	3,53	Czerwony
O-73X3-SI-RD	73	3	Czerwony
O-73X3.5-SI-RD	73	3,5	Czerwony
O-73.5X5.7-SI-RD	73,5	5,7	Czerwony
O-74X3-SI-RD	74	3	Czerwony
O-74X3.5-SI-RD	74	3,5	Czerwony
O-74.2X5.7-SI-RD	74,2	5,7	Czerwony
O-74.61X3.53-SI-RD	74,61	3,53	Czerwony
O-74.63X5.33-SI-RD	74,63	5,33	Czerwony
O-75X2-SI-WH	75	2	Biały
O-75X3-SI-RD	75	3	Czerwony
O-75X3-SI-WH	75	3	Biały
O-75X5-SI-RD	75	5	Czerwony
O-75.8X3.53-SI-RD	75,8	3,53	Czerwony
O-76X4-SI-RD	76	4	Czerwony
O-78.74X5.33-SI-RD	78,74	5,33	Czerwony
O-78.97X3.53-SI-RD	78,97	3,53	Czerwony
O-79.2X5.7-SI-RD	79,2	5,7	Czerwony
O-80X2.5-SI-RD	80	2,5	Czerwony
O-80X3-SI-RD	80	3	Czerwony
O-80X4-SI-RD	80	4	Czerwony
O-80X5-SI-RD	80	5	Czerwony
O-80X5-SI-WH	80	5	Biały
O-81X3.5-SI-RD	81	3,5	Czerwony
O-81.92X5.33-SI-RD	81,92	5,33	Czerwony
O-82.14X3.53-SI-RD	82,14	3,53	Czerwony
O-82.22X2.62-SI-RD	82,22	2,62	Czerwony
O-83X6-SI-RD	83	6	Czerwony
O-85X2-SI-RD	85	2	Czerwony
O-85X3-SI-RD	85	3	Czerwony
O-85X5-SI-RD	85	5	Czerwony
O-85X5-SI-WH	85	5	Biały
O-85.09X5.3-SI-RD	85,09	5,3	Czerwony
O-85.09X5.33-SI-RD	85,09	5,33	Czerwony
O-86X5.3-SI-RD	86	5,3	Czerwony
O-88X3-SI-RD	88	3	Czerwony
O-88.27X5.33-SI-RD	88,27	5,33	Czerwony
O-88.5X3.5-SI-RD	88,5	3,5	Czerwony
O-88.57X2.62-SI-RD	88,57	2,62	Czerwony

Symbol	D [mm]	d [mm]	Kolor
O-88.62X1.78-SI-RD	88,62	1,78	Czerwony
O-89.2X5.7-SI-RD	89,2	5,7	Czerwony
O-90X2-SI-RD	90	2	Czerwony
O-90X2.5-SI-RD	90	2,5	Czerwony
O-90X3-SI-RD	90	3	Czerwony
O-90X5-SI-RD	90	5	Czerwony
O-90X7-SI-RD	90	7	Czerwony
O-91.44X5.33-SI-RD	91,44	5,33	Czerwony
O-92X2-SI-RD	92	2	Czerwony
O-92X2.5-SI-RD	92	2,5	Czerwony
O-94X3-SI-RD	94	3	Czerwony
O-94.2X5.7-SI-RD	94,2	5,7	Czerwony
O-94.62X5.33-SI-RD	94,62	5,33	Czerwony
O-94.92X2.62-SI-RD	94,92	2,62	Czerwony
O-95X3-SI-RD	95	3	Czerwony
O-95X3-SI-WH	95	3	Biały
O-95X3.5-SI-RD	95	3,5	Czerwony
O-95X5-SI-RD	95	5	Czerwony
O-98X3.5-SI-RD	98	3,5	Czerwony
O-98X5-SI-RD	98	5	Czerwony
O-99X3-SI-RD	99	3	Czerwony
O-99.2X5.7-SI-RD	99,2	5,7	Czerwony
O-100X2-SI-RD	100	2	Czerwony
O-100X2.5-SI-RD	100	2,5	Czerwony
O-100X3-SI-RD	100	3	Czerwony
O-100X3-SI-WH	100	3	Biały
O-100X5-SI-RD	100	5	Czerwony
O-101X2-SI-RD	101	2	Czerwony
O-101.2X3.53-SI-RD	101,2	3,53	Czerwony
O-101.3X3.5-SI	101,3	3,5	
O-104X3-SI-RD	104	3	Czerwony
O-104.5X4-SI-RD	104,5	4	Czerwony
O-105X2-SI-RD	105	2	Czerwony
O-105X3-SI-RD	105	3	Czerwony
O-108X4-SI-WH	108	4	Biały
O-108X8-SI-RD	108	8	Czerwony
O-110X3-SI-RD	110	3	Czerwony
O-110X4-SI-RD	110	4	Czerwony
O-110X5-SI-RD	110	5	Czerwony
O-110X8-SI-RD	110	8	Czerwony
O-113.7X7-SI-RD	113,7	7	Czerwony
O-114X3-SI-RD	114	3	Czerwony
O-114X3.5-SI-RD	114	3,5	Czerwony
O-114X4-SI-RD	114	4	Czerwony
O-114.2X5.7-SI-RD	114,2	5,7	Czerwony
O-115X2-SI-RD	115	2	Czerwony
O-115X3-SI-RD	115	3	Czerwony
O-115X6-SI-RD	115	6	Czerwony

Symbol	D [mm]	d [mm]	Kolor
O-117.5X3-SI-RD	117,5	3	Czerwony
O-120X3-SI-RD	120	3	Czerwony
O-120X3.5-SI-RD	120	3,5	Czerwony
O-120X4-SI-RD	120	4	Czerwony
O-120X4-SI-TR	120	4	Transparenty
O-120X4.5-SI-RD	120	4,5	Czerwony
O-123.2X5.33-SI-RD	123,2	5,33	Czerwony
O-125X3-SI-RD	125	3	Czerwony
O-125X3-SI-WH	125	3	Biały
O-125X4-SI-RD	125	4	Czerwony
O-126X5.3-SI-RD	126	5,3	Czerwony
O-129.6X5.7-SI-RD	129,6	5,7	Czerwony
O-130X2-SI-RD	130	2	Czerwony
O-130X3-SI-RD	130	3	Czerwony
O-130X3.5-SI-RD	130	3,5	Czerwony
O-130X4-SI-RD	130	4	Czerwony
O-130X5-SI-RD	130	5	Czerwony
O-132X3-SI-RD	132	3	Czerwony
O-134.2X5.7-SI-RD	134,2	5,7	Czerwony
O-136.5X3.5-SI	136,5	3,5	
O-140X3-SI-RD	140	3	Czerwony
O-140X3-SI-TR	140	3	Transparenty
O-140X6-SI-RD	140	6	Czerwony
O-145X5-SI-RD	145	5	Czerwony
O-150X3-SI-RD	150	3	Czerwony
O-150X5-SI-RD	150	5	Czerwony
O-150X6-SI-RD	150	6	Czerwony
O-150X7-SI-RD	150	7	Czerwony
O-153X7-SI-RD	153	7	Czerwony
O-154X3.5-SI-RD	154	3,5	Czerwony
O-155X3-SI-RD	155	3	Czerwony
O-159.2X5.7-SI-RD	159,2	5,7	Czerwony
O-160X3-SI-WH	160	3	Biały
O-164.5X3-SI-TR	164,5	3	Transparenty
O-165X3-SI-RD	165	3	Czerwony
O-165X5.3-SI-RD	165	5,3	Czerwony
O-170X2-SI-RD	170	2	Czerwony
O-180X3-SI-RD	180	3	Czerwony
O-185X7-SI-RD	185	7	Czerwony
O-190X5-SI-RD	190	5	Czerwony
O-200X3-SI-RD	200	3	Czerwony
O-200X5-SI-RD	200	5	Czerwony
O-209.2X5.7-SI-RD	209,2	5,7	Czerwony
O-228X3.5-SI-RD	228	3,5	Czerwony
O-236X3-SI	236	3	
O-250X3-SI-RD	250	3	Czerwony
O-250X4-SI-RD	250	4	Czerwony
O-250X10-SI-RD	250	10	Czerwony

Symbol	D [mm]	d [mm]	Kolor
O-260X6-SI-RD	260	6	Czerwony
O-265X7.5-SI-RD	265	7,5	Czerwony
O-279X3.53-SI-RD	279	3,53	Czerwony
O-280X3-SI-RD	280	3	Czerwony
O-320X5-SI-RD	320	5	Czerwony
O-330X3-SI-RD	330	3	Czerwony
O-360X9-SI-RD	360	9	Czerwony
O-379.3X5.7-SI-RD	379,3	5,7	Czerwony
O-410X9-SI-RD	410	9	Czerwony
O-480X8.5-SI-RD	480	8,5	Czerwony