


Parallel pins

BN 684

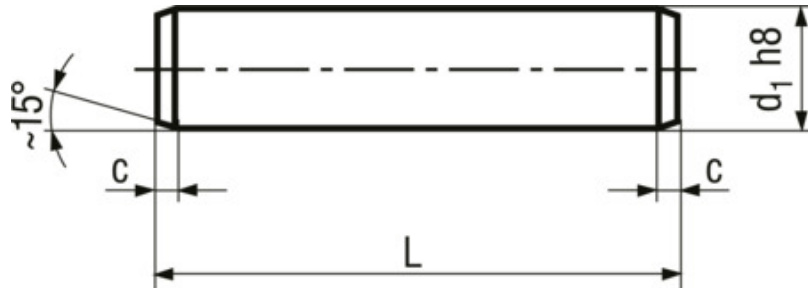

Standard **ISO 2338**, ~DIN 7, ~VSM 12771 B, ~UNI 1707, ~ČSN 022150

Product description

- Stainless steel A1/A2: at manufacturer's option
- Tolerance: h8

Material **Stainless steel**

Material type **A1 / A2**

Article no.	Diameter (d1)	Length (L)	c
1117203	1	4	0,2
1117211	1	5	0,2
1255525	1	6	0,2
1255533	1	8	0,2
1255541	1	10	0,2
1255568	1	12	0,2
1117238	1,5	4	0,3
1117246	1,5	5	0,3
1255576	1,5	6	0,3
1255584	1,5	8	0,3
1255592	1,5	10	0,3
1255606	1,5	12	0,3
1117254	1,5	14	0,3
1117262	1,5	16	0,3
1117270	1,5	20	0,3
1117289	2	4	0,35
1117297	2	5	0,35
1255614	2	6	0,35
1255622	2	8	0,35
1255630	2	10	0,35
1255649	2	12	0,35
1255657	2	14	0,35

Article no.	Diameter (d1)	Length (L)	c
1255665	2	16	0,35
1255673	2	20	0,35
1255681	2	25	0,35
1117300	2,5	4	0,4
1117319	2,5	5	0,4
1255703	2,5	6	0,4
1255711	2,5	8	0,4
1255738	2,5	10	0,4
1255746	2,5	12	0,4
1255754	2,5	14	0,4
1255762	2,5	16	0,4
1255770	2,5	20	0,4
1255789	2,5	25	0,4
1255797	3	6	0,5
1255800	3	8	0,5
1255819	3	10	0,5
1255827	3	12	0,5
1255835	3	14	0,5
1255851	3	20	0,5
1255878	3	25	0,5
1255886	3	30	0,5
1117327	3	40	0,5
1255894	4	6	0,63
1255908	4	8	0,63
1255916	4	10	0,63
1255924	4	12	0,63
1255932	4	14	0,63
1255940	4	16	0,63
1255959	4	20	0,63
1255967	4	25	0,63
1255975	4	30	0,63
1255983	4	40	0,63
1117335	4	50	0,63
1213288	5	6	0,8
1255991	5	8	0,8
1256009	5	10	0,8
1256017	5	12	0,8
1256025	5	14	0,8
1256033	5	16	0,8
1256041	5	20	0,8
1256068	5	25	0,8
1256076	5	30	0,8
1256084	5	40	0,8
1256092	5	50	0,8
1256106	5	60	0,8
1256114	6	10	1,2
1256122	6	12	1,2
1256130	6	14	1,2
1256149	6	16	1,2
1256157	6	20	1,2

Article no.	Diameter (d1)	Length (L)	c~
1256165	6	25	1,2
1256173	6	30	1,2
1256181	6	40	1,2
1256203	6	50	1,2
1256211	6	60	1,2
1213296	8	16	1,6
1256238	8	20	1,6
1397389	8	25	1,6
1256246	8	30	1,6
1256254	8	40	1,6
1256262	8	50	1,6
1256270	8	60	1,6
1256289	10	20	2
1256297	10	25	2
1256300	10	30	2
1256319	10	40	2
1256327	10	50	2
1256335	10	60	2
1255843	3	16	0,5