

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Stecksockel für Interfacerelais RSB1A160+RSB2A080, mit separaten Kontakten

RSZE1S48M

EAN Code : 3389110260083

Hauptmerkmale

Produktbereich	Harmony Elektromechanische Relais
Produkt- oder Komponententyp	Buchse
Anordnung der Kontaktklemmen	Separat
Produktkompatibilität	Steckbares Relais RSB mit 1 Wechslerkontakt Kontakt Steckbares Relais RSB mit 2 Wechslerkontakte Kontakt
Stiftform	Flach
Kurzbezeichnung des Geräts	RSZ
Verkauf je unteilbare Menge	10

Zusatzmerkmale

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	10 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	< 250 V AC
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	3,6 kV
Anzugsmoment	< 0,8 Nm für M3 Schrauben
Befestigung	Durch Schraube (Schalttafel) Aufsteckbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
Beschriftung	CE
Breite	15,5 mm
Produktgewicht	0,05 kg

Montage

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Anschlüsse - Klemmen	Schraubstecker, 1 x 0,25 - 2,5 mm² (AWG 22 - AWG 14) flexibel mit Kabelende Schraubstecker, 2 x 0,25 - 1 mm² (AWG 22 - AWG 17) flexibel mit Kabelende Schraubstecker, 1 x 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - AWG 14) starr ohne Kabelende Schraubstecker, 2 x 0,5 - 1,5 mm² (AWG 20 - AWG 16) starr ohne Kabelende
Normen	IEC 61984
Produktzertifizierungen	CSA UL

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...85 °C
Schutzart (IP)	IP20 entspricht EN/IEC 60529
Durchschlagfestigkeit	2500 V

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,700 cm
VPE 1 Breite	6,200 cm
VPE 1 Länge	8,000 cm
VPE 1 Gewicht	39,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	7,000 cm
VPE 2 Breite	9,000 cm
VPE 2 Länge	17,000 cm
VPE 2 Gewicht	428,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	240
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	10,575 kg


Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung


Garantie	18 months
----------	-----------

Dimensions

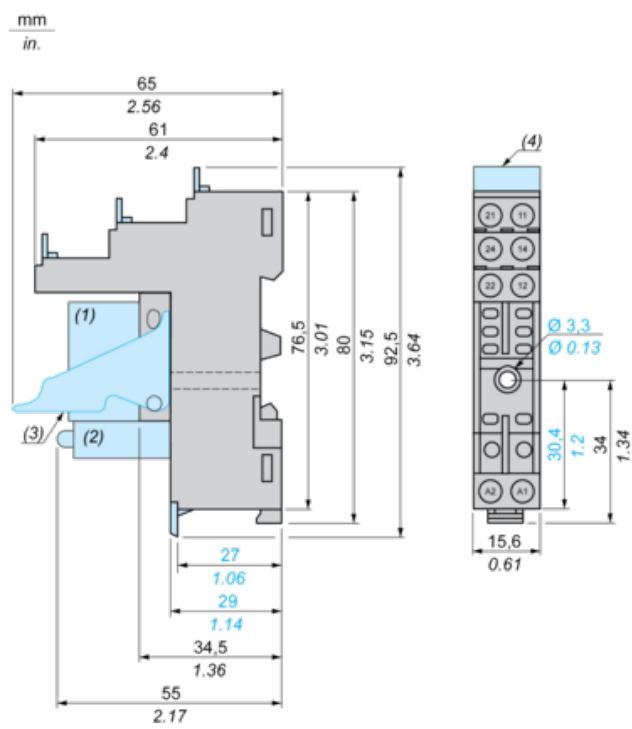

- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) Legend

Wiring Diagram

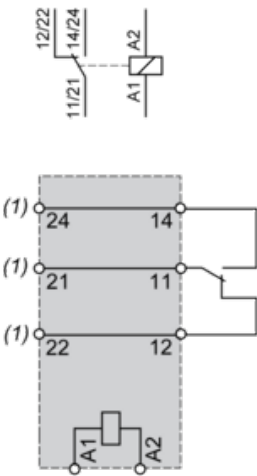

(1) Terminals 11 and 21,14 and 24,12 and 22 must be linked for this references
NOTE: For DC input, A1 have to be +, otherwise it would short circuit from protection module

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)