

**D HSS Cobalt Spiralbohrer, kurz,
DIN 338 R-AS**
Einsatzbereich:

5% kobaltlegierter Spezialbohrer in sehr stabiler Bauweise für sehr schwer zerspanbare Werkstoffe wie rost- und säurebeständige austenitische Stähle sowie hitzebeständige Stähle.



Rostfreie Stähle
Stainless steels
Aceros inoxidables



Bruchstabil
Break-resistant
Resistente a la rotura




Industriequalität
Industrial quality
Calidad industrial

**E HSS Cobalt jobber drills,
DIN 338 R-AS**
Range of application:

5% cobalt-alloyed drills in a solid sturdy construction, specially suitable for stainless austenitic steels as well as heat resistant steels.

**ES Broca espiral HSS Cobalt, corta,
DIN 338 R-AS**
Ámbito de aplicación:

Broca especial con 5% de aleación de cobalto, especialmente estable, materiales muy difícilmente mecanizables con virutaje, aceros austeníticos resistentes a los ácidos y la corrosión, así como aceros resistentes al calor.

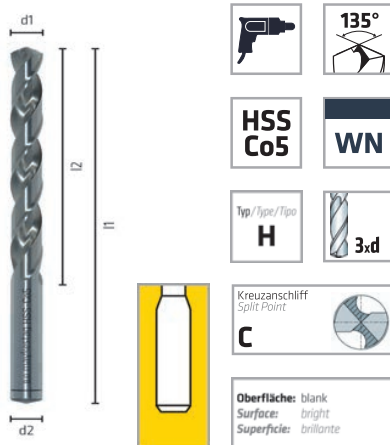

Gewerbepack
Industrial packing
Paquete industrial

d1 mm	l1 mm	l2 mm	Code 663 Art.-Nr.	Inh. Cont.
2,00	49	24	0066300200100	10
2,10	49	24	0066300210100	10
2,20	53	27	0066300220100	10
2,30	53	27	0066300230100	10
2,40	57	30	0066300240100	10
2,50	57	30	0066300250100	10
2,60	57	30	0066300260100	10
2,70	61	33	0066300270100	10
2,80	61	33	0066300280100	10
2,90	61	33	0066300290100	10
3,00	61	33	0066300300100	10
3,10	65	36	0066300310100	10
3,20	65	36	0066300320100	10
3,30	65	36	0066300330100	10
3,40	70	39	0066300340100	10
3,50	70	39	0066300350100	10
3,60	70	39	0066300360100	10
3,70	70	39	0066300370100	10
3,80	75	43	0066300380100	10
3,90	75	43	0066300390100	10
4,00	75	43	0066300400100	10
4,10	75	43	0066300410100	10



Metall- und Edelstahlbohrer
Metal drills and stainless steel drills
broca para metal y broca de acero inoxidable

			Gewerbepack Industrial packing Paquete industrial	
d1 mm	l1 mm	l2 mm	Code 663 Art.-Nr.	Inh. Cont.
4,20	75	43	0066300420100	10
4,30	80	47	0066300430100	10
4,40	80	47	0066300440100	10
4,50	80	47	0066300450100	10
4,60	80	47	0066300460100	10
4,70	80	47	0066300470100	10
4,80	86	52	0066300480100	10
4,90	86	52	0066300490100	10
5,00	86	52	0066300500100	10
5,10	86	52	0066300510100	10
5,20	86	52	0066300520100	10
5,30	86	52	0066300530100	10
5,40	93	57	0066300540100	10
5,50	93	57	0066300550100	10
5,60	93	57	0066300560100	10
5,70	93	57	0066300570100	10
5,80	93	57	0066300580100	10
5,90	93	57	0066300590100	10
6,00	93	57	0066300600100	10
6,10	101	63	0066300610100	10
6,20	101	63	0066300620100	10
6,30	101	63	0066300630100	10
6,40	101	63	0066300640100	10
6,50	101	63	0066300650100	10
6,60	101	63	0066300660100	10
6,70	101	63	0066300670100	10
6,80	109	69	0066300680100	10
6,90	109	69	0066300690100	10
7,00	109	69	0066300700100	10
7,10	109	69	0066300710100	10
7,20	109	69	0066300720100	10
7,30	109	69	0066300730100	10
7,40	109	69	0066300740100	10
7,50	109	69	0066300750100	10
7,60	117	75	0066300760100	10
7,70	117	75	0066300770100	10
7,80	117	75	0066300780100	10
7,90	117	75	0066300790100	10
8,00	117	75	0066300800100	10
8,10	117	75	0066300810100	10
8,20	117	75	0066300820100	10
8,30	117	75	0066300830100	10
8,40	117	75	0066300840100	10
8,50	117	75	0066300850100	10
8,60	125	81	0066300860100	10
8,70	125	81	0066300870100	10
8,80	125	81	0066300880100	10
8,90	125	81	0066300890100	10
9,00	125	81	0066300900100	10
9,10	125	81	0066300910100	10
9,20	125	81	0066300920100	10
9,30	125	81	0066300930100	10
9,40	125	81	0066300940100	10
9,50	125	81	0066300950100	10
9,60	133	87	0066300960100	10
9,70	133	87	0066300970100	10

			Gewerbepack <i>Industrial packing</i> <i>Paquete industrial</i>	
d1 mm	l1 mm	l2 mm	Code 663 Art.-Nr.	Inh. Cont.
9,80	133	87	0066300980100	10
9,90	133	87	0066300990100	10
10,00	133	87	0066301000100	10
10,20	133	87	0066301020100	5
10,50	133	87	0066301050100	5
11,00	142	94	0066301100100	5
11,50	142	94	0066301150100	5
12,00	151	101	0066301200100	5
12,50	151	101	0066301250100	5
13,00	151	101	0066301300100	5



Metall- und Edelstahlbohrer
Metal drills and stainless steel drills
broca para metal y broca de acero inoxidable