

D HSS Spiralbohrer mit Morsekegel, DIN 345 RN

Einsatzbereich:

Hochleistungsbohrer zum Bohren von legierten und unlegierten Stählen und Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Kupferlegierungen, Neusilber, Graphit, Sintereisen.

E HSS morse taper shank drills, DIN 345 RN

Range of application:

Premium quality twist drills for drilling steel and steel castings, alloy and plain carbon, grey iron castings, copper-alloys, nickel-silver, graphite and similar materials.

ES Broca espiral HSS con cono Morse, DIN 345 RN

Ámbito de aplicación:

Broca espiral afilada con precisión, calidad industrial para el taladrado de aceros aleados y no aleados, hierro fundido gris, fundición maleable, aleaciones de cobre, alpaca, grafito, hierro sinterizado.




Industriequalität
Industrial quality
Calidad industrial



Bruchstabil
Break-resistant
Resistente a la rotura



Präzise
Precise
Preciso

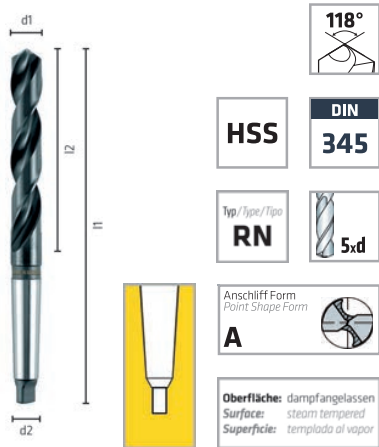

Einzelverpackung
Single pack
Embalaje individual

d1 mm	l1 mm	l2 mm	Code 202 Art.-Nr.	Inh. Cont.
5,00	133	52	0020200500100	1
5,50	138	57	0020200550100	1
6,00	138	57	0020200600100	1
6,50	144	63	0020200650100	1
7,00	150	69	0020200700100	1
7,50	150	69	0020200750100	1
8,00	156	75	0020200800100	1
8,50	156	75	0020200850100	1
9,00	162	81	0020200900100	1
9,50	162	81	0020200950100	1
9,80	168	87	0020200980100	1
10,00	168	87	0020201000100	1
10,20	168	87	0020201020100	1
10,25	168	87	0020201025100	1
10,50	168	87	0020201050100	1
10,75	175	94	0020201075100	1
11,00	175	94	0020201100100	1
11,25	175	94	0020201125100	1
11,50	175	94	0020201150100	1
11,75	175	94	0020201175100	1
12,00	182	101	0020201200100	1
12,25	182	101	0020201225100	1



Metall- und Edelstahlbohrer
Metal drills and stainless steel drills
broca para metal y broca de acero inoxidable

			Einzelverpackung Single pack Embalaje individual	
d1 mm	l1 mm	l2 mm	Code 202 Art.-Nr.	Inh. Cont.
12,50	182	101	0020201250100	1
12,75	182	101	0020201275100	1
13,00	182	101	0020201300100	1
13,25	189	108	0020201325100	1
13,50	189	108	0020201350100	1
13,75	189	108	0020201375100	1
14,00	189	108	0020201400100	1
14,25	212	114	0020201425100	1
14,50	212	114	0020201450100	1
14,75	212	114	0020201475100	1
15,00	212	114	0020201500100	1
15,25	218	120	0020201525100	1
15,50	218	120	0020201550100	1
15,75	218	120	0020201575100	1
16,00	218	120	0020201600100	1
16,25	223	125	0020201625100	1
16,50	223	125	0020201650100	1
16,75	223	125	0020201675100	1
17,00	223	125	0020201700100	1
17,25	228	130	0020201725100	1
17,50	228	130	0020201750100	1
17,75	228	130	0020201775100	1
18,00	228	130	0020201800100	1
18,25	233	135	0020201825100	1
18,50	233	135	0020201850100	1
18,75	233	135	0020201875100	1
19,00	233	135	0020201900100	1
19,25	238	140	0020201925100	1
19,50	238	140	0020201950100	1
19,75	238	140	0020201975100	1
20,00	238	140	0020202000100	1
20,25	243	145	0020202025100	1
20,50	243	145	0020202050100	1
20,75	243	145	0020202075100	1
21,00	243	145	0020202100100	1
21,25	248	150	0020202125100	1
21,50	248	150	0020202150100	1
21,75	248	150	0020202175100	1
22,00	248	150	0020202200100	1
22,25	248	150	0020202225100	1
22,50	253	155	0020202250100	1
22,75	253	155	0020202275100	1
23,00	253	155	0020202300100	1
23,50	276	155	0020202350100	1
23,75	281	160	0020202375100	1
24,00	281	160	0020202400100	1
24,50	281	160	0020202450100	1
24,75	281	160	0020202475100	1
25,00	281	160	0020202500100	1
25,25	286	165	0020202525100	1
25,50	286	165	0020202550100	1
25,75	286	165	0020202575100	1
26,00	286	165	0020202600100	1
26,50	286	165	0020202650100	1
27,00	291	170	0020202700100	1
27,50	291	170	0020202750100	1

			Einzelverpackung Single pack Embalaje individual	
d1 mm	l1 mm	l2 mm	Code 202 Art.-Nr.	Inh. Cont.
27,75	291	170	0020202775100	1
28,00	291	170	0020202800100	1
28,25	296	175	0020202825100	1
28,50	296	175	0020202850100	1
28,75	296	175	0020202875100	1
29,00	296	175	0020202900100	1
29,50	296	175	0020202950100	1
29,75	296	175	0020202975100	1
30,00	296	175	0020203000100	1
30,25	301	180	0020203025100	1
30,50	301	180	0020203050100	1
31,00	301	180	0020203100100	1
31,50	301	180	0020203150100	1
31,75	301	185	0020203175100	1
32,00	334	185	0020203200100	1
32,50	334	185	0020203250100	1
33,00	334	185	0020203300100	1
33,50	334	185	0020203350100	1
34,00	339	190	0020203400100	1
34,50	339	190	0020203450100	1
35,00	339	190	0020203500100	1
35,50	339	190	0020203550100	1
36,00	344	195	0020203600100	1
36,50	344	195	0020203650100	1
37,00	344	195	0020203700100	1
37,50	344	195	0020203750100	1
38,00	349	200	0020203800100	1
38,50	349	200	0020203850100	1
39,00	349	200	0020203900100	1
39,50	349	200	0020203950100	1
40,00	349	200	0020204000100	1
40,50	354	205	0020204050100	1
41,00	354	205	0020204100100	1
41,50	354	205	0020204150100	1
42,00	354	205	0020204200100	1
42,50	354	205	0020204250100	1
43,00	359	210	0020204300100	1
44,00	359	210	0020204400100	1
45,00	359	210	0020204500100	1
46,00	364	215	0020204600100	1
47,00	364	215	0020204700100	1
48,00	369	220	0020204800100	1
49,00	369	220	0020204900100	1
50,00	369	220	0020205000100	1
51,00	412	225	0020205100100	1
52,00	412	225	0020205200100	1
53,00	412	225	0020205300100	1
54,00	417	230	0020205400100	1
55,00	417	230	0020205500100	1
56,00	417	230	0020205600100	1
57,00	422	235	0020205700100	1
58,00	422	235	0020205800100	1
59,00	422	235	0020205900100	1
60,00	422	235	0020206000100	1
65,00	432	245	0020206500100	1
70,00	437	250	0020207000100	1



Metall- und Edelstahlbohrer
 Metal drills and stainless steel drills
 broca para metal y broca de acero inoxidable

Für unser umfangreiches Sortiment an HSS- und VHM-Werkzeugen fordern Sie bitte den MAYKESTAG-Katalog an!

For our extensive range of HSS and solid carbide cutting tools please request the MAYKESTAG catalogue!

Si desea consultar la gama completa de herramientas HSS y VHM, solicite nuestro catálogo de MAYKESTAG.

Anschliff Form A > Ø 16,0 bis Ø 40,00 mm, Anschliff Form AC ≤ Ø 16,0 mm / Point shape form A > Ø 16,0 to Ø 40,00 mm, Point shape form AC ≤ Ø 16,0 mm
 Punta afilada forma A > Ø 16,0 a Ø 40,00 mm, Punta afilada forma AC ≤ Ø 16,0 mm