

① SDS-max Hammerbohrer

② SDS-max hammer drill bits

③ Broca de percusión SDS-max

Einsatzbereich:

Für alle Bohrhämmer mit SDS-max Aufnahme. Zum Hammerbohren in Beton, Naturstein und Mauerwerk.

Range of application:

High efficiency drill bit for heavy-duty SDS-max hammer drilling of concrete, natural stone, masonry.

Ámbito de aplicación:

Para todos los martillos perforadores con toma SDS-max. Para el taladrado a percusión en hormigón, piedra natural y mampostería.




 
Leistungstark
Efficient
Alto rendimiento



Hart
Hard
Dura



Präzise
Precise
Preciso

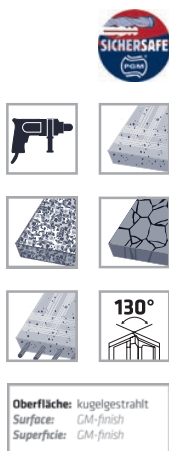

Oberfläche: kugelgestrahlt
Surface: GM-finish
Superficie: GM-finish



SB-Aufhänger
Plastic tag
Gancho para autoservicio

d1 mm	l1 mm	l2 mm	d2	Code 889 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
12,00	340	200	SDS-max	0088901200100	1	1
13,00	340	200	SDS-max	0088901300100	1	1
14,00	340	200	SDS-max	0088901400100	1	1
15,00	340	200	SDS-max	0088901500100	1	1
16,00	340	200	SDS-max	0088901600100	1	1
18,00	340	200	SDS-max	0088901800100	1	1
20,00	320	200	SDS-max	0088902000100	1	1
22,00	320	200	SDS-max	0088902200100	1	1
24,00	320	200	SDS-max	0088902400100	1	1
25,00	320	200	SDS-max	0088902500100	1	1
26,00	320	200	SDS-max	0088902600100	1	1
Länge / Length / Longitud: 320/200 mm						
d1 mm	l1 mm	l2 mm	d2	Code 890 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
28,00	320	200	SDS-max	0089002800100	1	1
30,00	320	200	SDS-max	0089003000100	1	1
32,00	320	200	SDS-max	0089003200100	1	1
35,00	320	200	SDS-max	0089003500100	1	1
38,00	320	200	SDS-max	0089003800100	1	1
40,00	320	200	SDS-max	0089004000100	1	1

				SB-Aufhänger <i>Plastic tag</i> <i>Gancho para autoservicio</i>		
d1 mm	l1 mm	l2 mm	d2	Code 891 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
12,00	540	400	SDS-max	0089101200100	1	1
13,00	540	400	SDS-max	0089101300100	1	1
14,00	540	400	SDS-max	0089101400100	1	1
15,00	540	400	SDS-max	0089101500100	1	1
16,00	540	400	SDS-max	0089101600100	1	1
18,00	540	400	SDS-max	0089101800100	1	1
19,00	520	400	SDS-max	0089101900100	1	1
20,00	520	400	SDS-max	0089102000100	1	1
22,00	520	400	SDS-max	0089102200100	1	1
24,00	520	400	SDS-max	0089102400100	1	1
25,00	520	400	SDS-max	0089102500100	1	1
26,00	520	400	SDS-max	0089102600100	1	1
Länge / Length / Longitud: 520/400 mm						
d1 mm	l1 mm	l2 mm	d2	Code 892 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
28,00	520	400	SDS-max	0089202800100	1	1
30,00	520	400	SDS-max	0089203000100	1	1
32,00	520	400	SDS-max	0089203200100	1	1
35,00	520	400	SDS-max	0089203500100	1	1
38,00	520	400	SDS-max	0089203800100	1	1
40,00	520	400	SDS-max	0089204000100	1	1
45,00	520	400	SDS-max	0089204500100	1	1
50,00	520	400	SDS-max	0089205000100	1	1
d1 mm	l1 mm	l2 mm	d2	Code 893 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
12,00	740	600	SDS-max	0089301200100	1	1
28,00	720	600	SDS-max	0089302800100	1	1
35,00	720	600	SDS-max	0089303500100	1	1
d1 mm	l1 mm	l2 mm	d2	Code 894 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
16,00	940	800	SDS-max	0089401600100	1	1
18,00	920	800	SDS-max	0089401800100	1	1
20,00	920	800	SDS-max	0089402000100	1	1
22,00	920	800	SDS-max	0089402200100	1	1
25,00	920	800	SDS-max	0089402500100	1	1
32,00	920	800	SDS-max	0089403200100	1	1
40,00	920	800	SDS-max	0089404000100	1	1
Länge / Length / Longitud: 1320/1200 mm						
d1 mm	l1 mm	l2 mm	d2	Code 895 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
22,00	1320	1200	SDS-max	0089502200100	1	1
25,00	1320	1200	SDS-max	0089502500100	1	1
32,00	1320	1200	SDS-max	0089503200100	1	1
40,00	1320	1200	SDS-max	0089504000100	1	1



Gesteinsbohrer, SDS-Bohrer und Meißel
 Concrete and Masonry drill bits, SDS hammer drill bits and chisels
 Broca para piedra, broca de percusión SDS y cinceles

① Set

② Set

③ Juego

SDS-max Mix BOX 5



5-tlg. / 5-pcs. / 5-unid.
Kunststoffbox / Plastic box / Caja de plástico
Art.-Nr. 0089100005100

Inhalt Contents / Contenido	l1 mm	Stk. ⁽¹⁾ pc. ⁽¹⁾
Meißel / Chisel / Cíncel:		
Spitz / point / punta		1
Flach / flat / plana		1
Bohrer / Drill bits / Broca:		
Ø 25,00	520	1
Ø 30,00 / 35,00	520	1

⁽¹⁾ Stück je Abmessung / Pieces each dimension / Piezas por diámetro

D SDS-max Bohrkronen

Einsatzbereich:

Die Hartmetall-Zähne ermöglichen hohe Standzeiten. Durch die wechselnde Zahnfolge können Bohren und Meißeln in einem Arbeitsgang durchgeführt werden. Zum Bearbeiten von Beton, Naturstein, Mauerwerk, Marmor und Klinker.



Stabil
Stable
Estable



Hart
Hard
Dura

E SDS-max core bit

 
 

Range of application:

High durabilities are achieved due to the tungsten carbide teeth. Because of the changing tooth order, drilling and chiseling can be done in one operation. For heavy duty SDS-max hammer drilling of concrete, natural stone, masonry and marble.

ES Corona de perforar SDS-max

Ámbito de aplicación:

Los dientes de metal duro hacen posible un largo tiempo de uso. Gracias a la secuencia de dientes cambiante se pueden realizar agujeros y cincelados en una misma operación. Para procesar hormigón, piedra natural, mampostería, mármol y ladrillos.

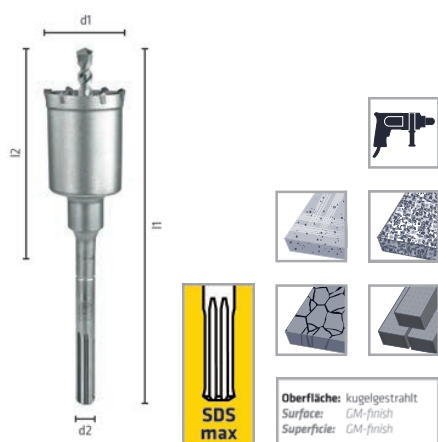

Oberfläche: kugelgestrahlt
Surface: GM-finish
Superficie: GM-finish



Drehpack
Twistpack
Paquete giratorio

Länge / Length / Longitud: 290/170 mm

d1 mm	l1 mm	l2 mm	d2	Code 871 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
50,00	290	170	SDS-max	0087105000100	1	1
68,00	290	170	SDS-max	0087106800100	1	1
80,00	290	170	SDS-max	0087108000100	1	1

Länge / Length / Longitud: 550/430 mm

d1 mm	l1 mm	l2 mm	d2	Code 872 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
50,00	550	430	SDS-max	0087205000100	1	1
68,00	550	430	SDS-max	0087206800100	1	1
80,00	550	430	SDS-max	0087208000100	1	1
100,00	550	430	SDS-max	0087209999100	1	1
125,00	550	430	SDS-max	0087212500100	1	1

Zentrierbohrer für Bohrkronen / Centre drill for drilling crown / Broca de centrar para corona de perforar

Plastiktasche
Plastic wallet / Embalaje de plástico

d1 mm	l1 mm	Code 871 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
12,00	128	0087101200100	1	1

Die Bohrtiefe setzt sich aus mehreren Schritten zusammen: jeweils nach Erreichen der Nutzlänge Kern ausbrechen.
The drilling depth is done in several steps: after reaching the working length break up the core.
La profundidad de perforación se compone de varios pasos: cada vez que se alcanza la longitud útil romper el núcleo.

Gesteinsbohrer, SDS-Bohrer und Meißel
Concrete and Masonry drill bits, SDS hammer drill bits and chisels
Broca para piedra, broca de percusión SDS y cincelos

SDS-max Fräskrone

Ⓔ SDS-max milling crown

Ⓔ Corona de fresar SDS-max

Einsatzbereich:

Sicherer Ansatz auch in Ecken durch langen Zentrierbohrer. Exakte Bohrlochgeometrie auch bei tiefen Bohrlöchern. Durch asynchrone Bohrkopfstruktur schnelle Bohrmehlförderung. Zum Bearbeiten von Beton, Mauerwerk, Marmor und Klinker.



Präzise
Precise
Preciso




Schneller Bohrfortschritt
Fast drilling progress
Avance de perforación rápido

Range of application:

Safe fixing even in corners thanks to long centre drill. Precise geometry of the drilling hole even at deep holes. Due to the asynchronous structure of the drilling head the drilling dust will be moved faster. For heavy-duty cutting in concrete, masonry and marble.

Ámbito de aplicación:

Seguridad de uso incluso en las esquinas gracias a su larga broca de centrar. Geometría exacta de los agujeros incluso en agujeros de perforación profundos. Su estructura de cabezal asíncrono permite la rápida eliminación de los detritos. Para procesar hormigón, mampostería, mármol y ladrillos.

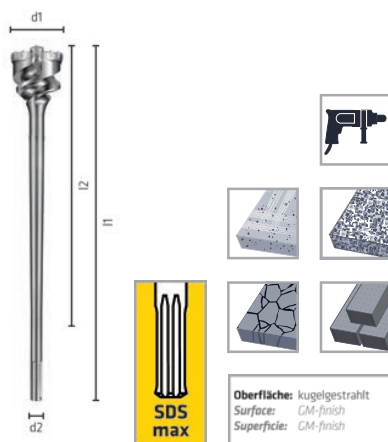

Oberfläche: kugelgestrahlt
Surface: GM-finish
Superficie: GM-finish



Einzelverpackung
Single packing
Embalaje individual

Länge / Length / Longitud: 550/450 mm

d1 mm	l1 mm	l2 mm	Code 885 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
45,00	550	450	0088504500100	1	1
55,00	550	450	0088505500100	1	1
65,00	550	450	0088506500100	1	1
80,00	550	450	0088508000100	1	1

Länge / Length / Longitud: 990/850 mm

d1 mm	l1 mm	l2 mm	Code 886 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
45,00	990	850	0088604500100	1	1
55,00	990	850	0088605500100	1	1
65,00	990	850	0088606500100	1	1
80,00	990	850	0088608000100	1	1

Gewindefett / Thread grease / Grasa para roscas

Dose / Can / Caja

Inhalt Contents / Contenido	Code 888 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
200 g	0088800002100	1	1

① SDS-max Meißel
„DEMOLISHER Max“

Einsatzbereich:

Spezialhärtung mit extrem harter Spitze,
dadurch extrem leistungsfähig. Maximale
Stabilität und verschleißfestes Einsteckende.



Leistungsstark
Efficient
Alto rendimiento



Stabil
Stable
Estable

② SDS-max chisels
„DEMOLISHER Max“


Range of application:

Special hardening with extremely hard tip,
therefor extremely efficient. Maximum stability
and wear-resistant insertion end.

③ Cíncel SDS-max
„DEMOLISHER Max“

Ámbito de aplicación:

Endurecimiento especial con una punta
extremadamente dura para un rendimiento
excelente. Estabilidad máxima y encastre
resistente al desgaste.

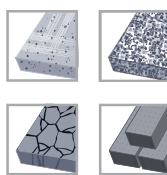

Oberfläche: kugelgestrahlt
Surface: GM-finish
Superficie: GM-finish

SB-Aufhänger

Plastic tag

Gancho para autoservicio



	l1 mm	b mm	d2	Code 973 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
Breit / wide / ancha	380	50	SDS-max	0097300253100	1	1
Spitz / point / punta	400		SDS-max	0097300251100	1	1
Flach / flat / plana	400	25	SDS-max	0097300252100	1	1

Gesteinsbohrer, SDS-Bohrer und Meißel
Concrete and Masonry drill bits, SDS hammer drill bits and chisels
Broca para piedra, broca de percusión SDS y cinceles

① SDS-max Meißel

② SDS-max chisels

③ Cíncel SDS-max

Einsatzbereich:

Für allgemeine Meißel- und Abbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und Gestein. Für alle Bohrhämmer mit SDS-max Aufnahme.

Range of application:

For general chiselling and demolition work in masonry, concrete and stone. For all hammer drills with SDS-max adapters.

Ámbito de aplicación:


 
Para trabajos generales con cínceles y de demolición de mampostería, hormigón y piedra. Para todos los martillos perforadores con toma SDS-max.



Leistungsstark
Efficient
Alto rendimiento



Hart
Hard
Dura

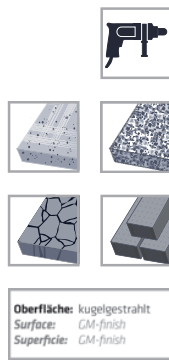

Oberfläche: kugelgestrahlt
Surface: GM-finish
Superficie: GM-finish

SB-Aufhänger

Plastic tag

Gancho para autoservicio



	l1 mm	b mm	d2	Code 970 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
Spitz / point / punta	280		SDS-max	0097000280100	1	1
Spitz / point / punta	400		SDS-max	0097000400100	1	1
Spitz / point / punta	600		SDS-max	0097000600100	1	1
	l1 mm	b mm	d2	Code 971 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
Flach / flat / plana	280	25	SDS-max	0097100280100	1	1
Flach / flat / plana	400	25	SDS-max	0097100400100	1	1
Flach / flat / plana	600	25	SDS-max	0097100600100	1	1
	l1 mm	b mm	d2	Code 978 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
Breit / wide / ancha	300	75	SDS-max	0097800830100	1	1
Breit / wide / ancha	350	115	SDS-max	0097801135100	1	1
Breit / wide / ancha	400	50	SDS-max	0097800540100	1	1
	l1 mm	b mm	d2	Code 979 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
Breit gekröpft / wide cranked / acodada ancha	300	80	SDS-max	0097900830100	1	1
Breit gekröpft / wide cranked / acodada ancha	400	50	SDS-max	0097900530100	1	1
	l1 mm	b mm	d2	Code 974 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
NEW Stockermeißel / Bushing chisel / Cíncel dentado	240	50	SDS-max	0097405024100	1	1
Hohl / gouge / hueco	300	26	SDS-max	0097402630100	1	1

D Kassetten, Sets

E Cassettes, sets

ES Cajas, juegos

SDS-max Meißel BOX 2			SDS-max Mix BOX 5		
					
					
2-tlg. / 2-pcs. / 2-unid. Kunststoffbox / Plastic box / Caja de plástico Art.-Nr. 0097004002100			5-tlg. / 5-pcs. / 5-unid. Kunststoffbox / Plastic box / Caja de plástico Art.-Nr. 0089100005100		
Inhalt	l1	Stk. ⁽¹⁾	Inhalt	l1	Stk. ⁽¹⁾
Contents / Contenido	mm	pc. ⁽¹⁾	Contents / Contenido	mm	pc. ⁽¹⁾
Meißel / Chisel / Cincel:			Meißel / Chisel / Cincel:		
Spitz / point / punta	400	1	Spitz / point / punta		1
Flach / flat / plana	400	1	Flach / flat / plana		1
			Bohrer / Drill bits / Broca:		
			Ø 25,00	520	1
			Ø 30,00 / 35,00	520	1



Gesteinsbohrer, SDS-Bohrer und Meißel
Concrete and Masonry drill bits, SDS hammer drill bits and chisels
Broca para piedra, broca de percusión SDS y cincelos

⁽¹⁾ Stück je Abmessung / Pieces each dimension / Piezas por diámetro

① Aufnahmeadapter

② Shank adaptor

③ Adaptador de tomas

Einsatzbereich:


SDS-plus Kupplung mit SDS-max Aufnahme.
Für alle Bohrhämmer mit SDS-max Aufnahme.

Range of application:

Converts SDS-max to SDS-plus. For all hammer drills with SDS-max shank.

Ámbito de aplicación:

Acoplamiento SDS-plus con toma SDS-max.
Para todos los martillos perforadores con toma SDS-max.

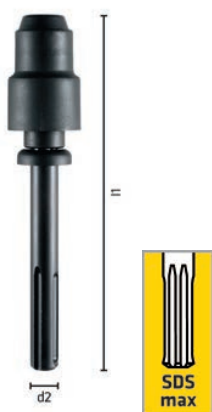

SB-Aufhänger
Plastic tag
Gancho para autoservicio

Länge / Length / Longitud: 223 mm

l1 mm	d2	Code 996 Art.-Nr.	Inh. Cont.
223	SDS-max	0099600021100	1