

① Maschinen-Schalungsbohrer

② Machine cavity wood drills

③ Broca para encofrados a máquina

Einsatzbereich:

Zum Bohren in Schalungen im Baubereich sowie von Brettern, Balken, Dielen und Platten aus Weich- und Hartholz u. ä.

Range of application:

For drilling through cavities in the building industry, also for drilling blanks, beams, joists and panels made of soft and hard wood.

Ámbito de aplicación:

Para perforar en encofrados en el sector de la construcción, así como para tablonos, vigas, tablas de suelo y losas de madera y blanda y dura, etc.



Bruchstabil
Break-resistant
Resistente a la rotura



Scharfe Schneiden
Sharp cutting edges
Filos bien afilados



Oberfläche: Sonderbehandlung
Surface: Special treatment
Superficie: Tratamiento especial



Einzelverpackung
Single pack
Embalaje individual

Länge / Length / Longitud: 400/120 mm

d1 mm	l1 mm	l2 mm	d2 mm	Code 55 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
8,00	400	120	6,00	0005500800100	1	1
10,00	400	120	8,00	0005501000100	1	1
12,00	400	120	8,00	0005501200100	1	1
14,00	400	120	8,00	0005501400100	1	1
16,00	400	120	10,00	0005501600100	1	1
18,00	400	120	10,00	0005501800100	1	1
20,00	400	120	10,00	0005502000100	1	1
22,00	400	120	10,00	0005502200100	1	1
24,00	400	120	11,00	0005502400100	1	1
26,00	400	120	11,00	0005502600100	1	1

				Einzelverpackung <i>Single pack</i> <i>Embalaje individual</i>		
Länge / Length / Longitud: 600/120 mm						
d1 mm	l1 mm	l2 mm	d2 mm	Code 65 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
8,00	600	120	6,00	0006500800100	1	1
10,00	600	120	8,00	0006501000100	1	1
12,00	600	120	8,00	0006501200100	1	1
14,00	600	120	8,00	0006501400100	1	1
16,00	600	120	10,00	0006501600100	1	1
18,00	600	120	10,00	0006501800100	1	1
20,00	600	120	10,00	0006502000100	1	1
22,00	600	120	10,00	0006502200100	1	1
24,00	600	120	11,00	0006502400100	1	1
26,00	600	120	11,00	0006502600100	1	1
30,00	600	120	11,00	0006503000100	1	1
Länge / Length / Longitud: 800/120 mm						
d1 mm	l1 mm	l2 mm	d2 mm	Code 75 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
10,00	800	120	8,00	0007501000100	1	1
12,00	800	120	8,00	0007501200100	1	1
14,00	800	120	8,00	0007501400100	1	1
16,00	800	120	10,00	0007501600100	1	1
18,00	800	120	10,00	0007501800100	1	1
20,00	800	120	10,00	0007502000100	1	1



Holzbohrer
wood drills
brocas para madera

① Maschinen-Schalungsbohrer mit SDS-plus Aufnahme

Einsatzbereich:

Zum Bohren in Schalungen im Baubereich sowie von Brettern, Balken, Dielen und Platten aus Weich- und Hartholz u. ä.

② Machine cavity wood drills with SDS-plus shank

Range of application:

For drilling through cavities in the building industry, also for drilling blanks, beams, joists and panels made of soft and hard wood.

③ Broca para encofrados para máquinas con toma SDS-plus

Ámbito de aplicación:

Para perforar en encofrados en el sector de la construcción, así como para tablonos, vigas, tablas de suelo y losas de madera y blanda y dura, etc.



Bruchstabil
Break-resistant
Resistente a la rotura



Scharfe Schneiden
Sharp cutting edges
Filos bien afilados



CV



Oberfläche: Sonderbehandlung
Surface: Special treatment
Superficie: Tratamiento especial



Einzelverpackung
Single pack
Embalaje individual

Länge / Length / Longitud: 400/120 mm

d1 mm	l1 mm	l2 mm	d2	Code 56 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
10,00	400	120	SDS-plus	0005601000100	1	1
12,00	400	120	SDS-plus	0005601200100	1	1
14,00	400	120	SDS-plus	0005601400100	1	1
16,00	400	120	SDS-plus	0005601600100	1	1
18,00	400	120	SDS-plus	0005601800100	1	1
20,00	400	120	SDS-plus	0005602000100	1	1
22,00	400	120	SDS-plus	0005602200100	1	1

Länge / Length / Longitud: 600/120 mm

d1 mm	l1 mm	l2 mm	d2	Code 66 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
10,00	600	120	SDS-plus	0006601000100	1	1
12,00	600	120	SDS-plus	0006601200100	1	1
14,00	600	120	SDS-plus	0006601400100	1	1
16,00	600	120	SDS-plus	0006601600100	1	1
18,00	600	120	SDS-plus	0006601800100	1	1
20,00	600	120	SDS-plus	0006602000100	1	1
22,00	600	120	SDS-plus	0006602200100	1	1

D Flachfräsbohrer

E Flat wood bit

ES Broca fresadora plana

Einsatzbereich:

Schneller und exakter Schnitt, punktgenaues Anbohren. Zum Bohren in Weich- und Hartholz, Spanplatten und Balken.

Range of application:

Fast and precise cut, spot precision drilling. For drilling in soft and hard wood, chipboards and beams.

Ámbito de aplicación:


Corte rápido y exacto, perforación precisa. Para perforar maderas blandas y duras, tablas de madera aglomerada y vigas.



Punktgenaues Anbohren
Highly accurate centering
Perforación de gran precisión



Scharfe Schneiden
Sharp cutting edges
Filos bien afilados

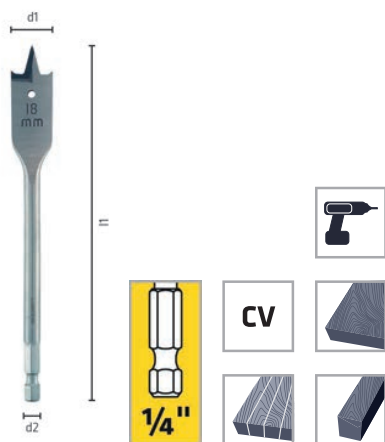

Einzelverpackung
Single pack
Embalaje individual

Länge / Length / Longitud: 152 mm

d1 mm	l1 mm	d2	Code 237 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
6,00	152	1/4"	0023700600100	1	10
8,00	152	1/4"	0023700800100	1	10
10,00	152	1/4"	0023701000100	1	10
12,00	152	1/4"	0023701200100	1	10
13,00	152	1/4"	0023701300100	1	10
14,00	152	1/4"	0023701400100	1	10
16,00	152	1/4"	0023701600100	1	10
17,00	152	1/4"	0023701700100	1	10
18,00	152	1/4"	0023701800100	1	10
19,00	152	1/4"	0023701900100	1	10
20,00	152	1/4"	0023702000100	1	10
22,00	152	1/4"	0023702200100	1	10
24,00	152	1/4"	0023702400100	1	10
25,00	152	1/4"	0023702500100	1	10
26,00	152	1/4"	0023702600100	1	10
28,00	152	1/4"	0023702800100	1	10
30,00	152	1/4"	0023703000100	1	10
32,00	152	1/4"	0023703200100	1	10
35,00	152	1/4"	0023703500100	1	10
38,00	152	1/4"	0023703800100	1	10
40,00	152	1/4"	0023704000100	1	10



Holzbohrer
wood drills
brocas para madera

Länge / Length / Longitud: 400 mm

d1 mm	l1 mm	d2	Code 238 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
6,00	400	1/4"	0023800600100	1	10
8,00	400	1/4"	0023800800100	1	10
10,00	400	1/4"	0023801000100	1	10
12,00	400	1/4"	0023801200100	1	10
13,00	400	1/4"	0023801300100	1	10
14,00	400	1/4"	0023801400100	1	10
16,00	400	1/4"	0023801600100	1	10
17,00	400	1/4"	0023801700100	1	10
18,00	400	1/4"	0023801800100	1	10
20,00	400	1/4"	0023802000100	1	10
22,00	400	1/4"	0023802200100	1	10
24,00	400	1/4"	0023802400100	1	10
25,00	400	1/4"	0023802500100	1	10
26,00	400	1/4"	0023802600100	1	10
28,00	400	1/4"	0023802800100	1	10
30,00	400	1/4"	0023803000100	1	10
32,00	400	1/4"	0023803200100	1	10
35,00	400	1/4"	0023803500100	1	10
38,00	400	1/4"	0023803800100	1	10
40,00	400	1/4"	0023804000100	1	10

Einzelverpackung

Single pack / Embalaje individual

Zentrumsbohrer verstellbar bis ø 45 mm
Center bit adjustable up to ø 45 mm
Broca de centrar ajustable hasta ø 45 mm

**Code 234
Art.-Nr.**

**Inh.
Cont.**



0023404000100

1

10

Zubehör

Accessory / Accesorios

Verlängerung Flachfräsbohrer 300 mm
Extension flat drill file rasp 300 mm
Prolongación de broca fresadora plana 300 mm

**Code 237
Art.-Nr.**

**Inh.
Cont.**



0023709999100

1

10



Schaft nach DIN 3126, Form E6.3, ISO 1173 / Shank DIN 3126, Form E6.3, ISO 1173 / Eje según DIN 3126, forma E6.3, ISO 1173

D Kassetten, Sets

E Cassettes, sets

ES Cajas, juegos

Flachfräsbohrer BOX 5		Flachfräsbohrer PLT 3	
			
5-tlg. / 5-pcs. / 5-unid. Kunststoffbox / Plastic box / Caja de plástico Art.-Nr. 0023700015100		3-tlg. / 3-pcs. / 3-unid. Einzelverpackung / Single pack / Embalaje individual Art.-Nr. 0023700003100	
Ø mm	Stk. ⁽¹⁾ pc. ⁽¹⁾	Ø mm	Stk. ⁽¹⁾ pc. ⁽¹⁾
Flachfräsbohrer		Flachfräsbohrer	
Ø 16,00 / 18,00 / 20,00 / 22,00 / 24,00		Ø 16,00 / 18,00 / 20,00	
1		1	



Holzbohrer
wood drills
broas para madera

⁽¹⁾ Stück je Abmessung / Pieces each dimension / Piezas por diámetro