

A No. MBS10 Mini Ratsche mit 10 Mini Bits / mini ratchet with 10 mini bits

Mini Ratsche mit Rechts- / Linkslauf verstellbar. Lieferung mit 10 Mini Bits als Grundausrüstung in praktischer Steckleiste. Ratsche passend für alle 4 mm Mini Bits. (Maße Ratsche siehe Skizze unten)

Mini ratchet with right- / left motion and 10 mini bits in practical holder. Ratchet suitable for all 4 mm mini bits. (measures ratchet see sketch below)

Schlitz / slotted 1.0 / 2.0 / 3.0 mm

Kreuzschlitz Philips / cross point philips 00 / 0 / 1

Sechskant / hexagon 1.3 / 1.5 / 2.0 / 2.5 mm

B No. MBS40 Mini Ratschenkasten / mini ratchet set

Mini Ratsche mit Rechts- / Linkslauf verstellbar in praktischer Aufbewahrungsbox. Lieferung mit umfangreichem Sortiment an 4 mm Mini Bits. Ratsche passend für alle 1/4" Standard Bits und durch den mitgelieferten Adapter auch für alle 4 mm Mini Bits. (Maße Ratsche siehe Skizze unten)

Mini ratchet with right- / left motion in practical box. Delivery includes an extensive range of 4 mm mini bits. Ratchet suitable for all 1/4" standard bits and with the delivered adapter also for all 4 mm mini bits. (measures ratchet see sketch below)

Schlitz / slotted 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 mm

Kreuzschlitz Philips / cross point philips 000 / 00 / 0 / 1

Kreuzschlitz Pozidrive / cross point pozidrive 0 / 1

Sechskant / hexagon 0.7 / 0.9 / 1.3 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 mm

Steckschlüssel / nut driver 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 mm

T-Profil / t-profile T4 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15

C No. MBS08 Profi Metall Mini Ratsche Typ I / professional metal mini ratchet type I

Metall Mini Ratsche mit Rechts- / Linkslauf verstellbar. Ratsche passend für alle 4 mm Mini Bits. (Maße Ratsche siehe Skizze unten)

Metal mini ratchet with right- / left motion. Ratchet suitable for all 4 mm mini bits. (measures ratchet see sketch below)

D No. MBS09 Profi Metall Mini Ratsche Typ II / professional metal mini ratchet type II

Metall Mini Ratsche mit Rechts- / Linkslauf verstellbar. Ratsche passend für alle 1/4" Standard Bits und durch den mitgelieferten Adapter auch für alle 4 mm Mini Bits. (Maße Ratsche siehe Skizze unten)

Metal mini ratchet with right- / left motion. Ratchet suitable for all 1/4" standard bits and with the delivered adapter also for all 4 mm mini bits. (measures ratchet see sketch below)

E No. MBS06 Schraubendreher mit Ratsche / screwdriver with ratchet

Aluminium Schraubendreher mit Rechts- / Linkslauf verstellbar und Mittelstellung feststellbar. Mit stufenloser leichtgängiger Ratschenfunktion. Passend für alle 4 mm Mini Bits. Länge Griff ca. 105 mm

Aluminum screwdriver adjustable with right- / left motion and lockable central position. Stepless ratchet function. Suitable for all 4 mm mini bits. Length handle approx. 105 mm.

F No. MBS07 Knopfratsche doppelseitig / knob ratchet double sided

Ratsche für 4 mm und 1/4" Bits geeignet. Ideal für Arbeiten an engen Stellen. Durch den runden Aluminiumgriff in Knopfform mit Griffmulden können die Schrauben auch an den entlegensten Stellen gelöst und festgezogen werden. Rechts- / Linkslauf einstellbar, Mitte arretierbar. Ratsche Ø ca. 37 mm, Höhe ohne Bits ca. 30 mm. Lieferung erfolgt ohne Bits.

Ratchet suitable for 4 mm and 1/4" bits. Ideal for working in tight spaces. With the round aluminum handle in knob form with handle grip you can work at most secluded places, too. Right / left motion adjustable, lockable center. Ratchet dia. approx. 37 mm, height without bits approx. 30 mm. Delivery without bits.

G No. MBS05 Metallhalter für Mini Bits / metal holder for mini bits



Handgriff aus Metall für alle 4 mm Mini Bits. Mit Teleskopauszug für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Min. Länge 140 mm, max. Länge 218 mm.

Metal holder for all 4 mm mini bits. With telescopic extensions for works on difficult accessible places. Min. length 140 mm, max. length 218 mm.

H No. MBS02 Flexowelle für Mini Bits / flexible for mini bits

Flexible Welle für alle 4 mm Mini Bits. Länge 200 mm. 360° biegsam.

Flexible for all 4 mm mini bits. Length 200 mm, flexible 360°.

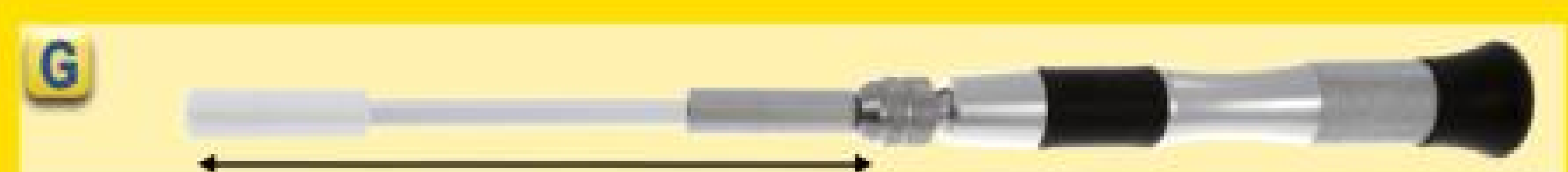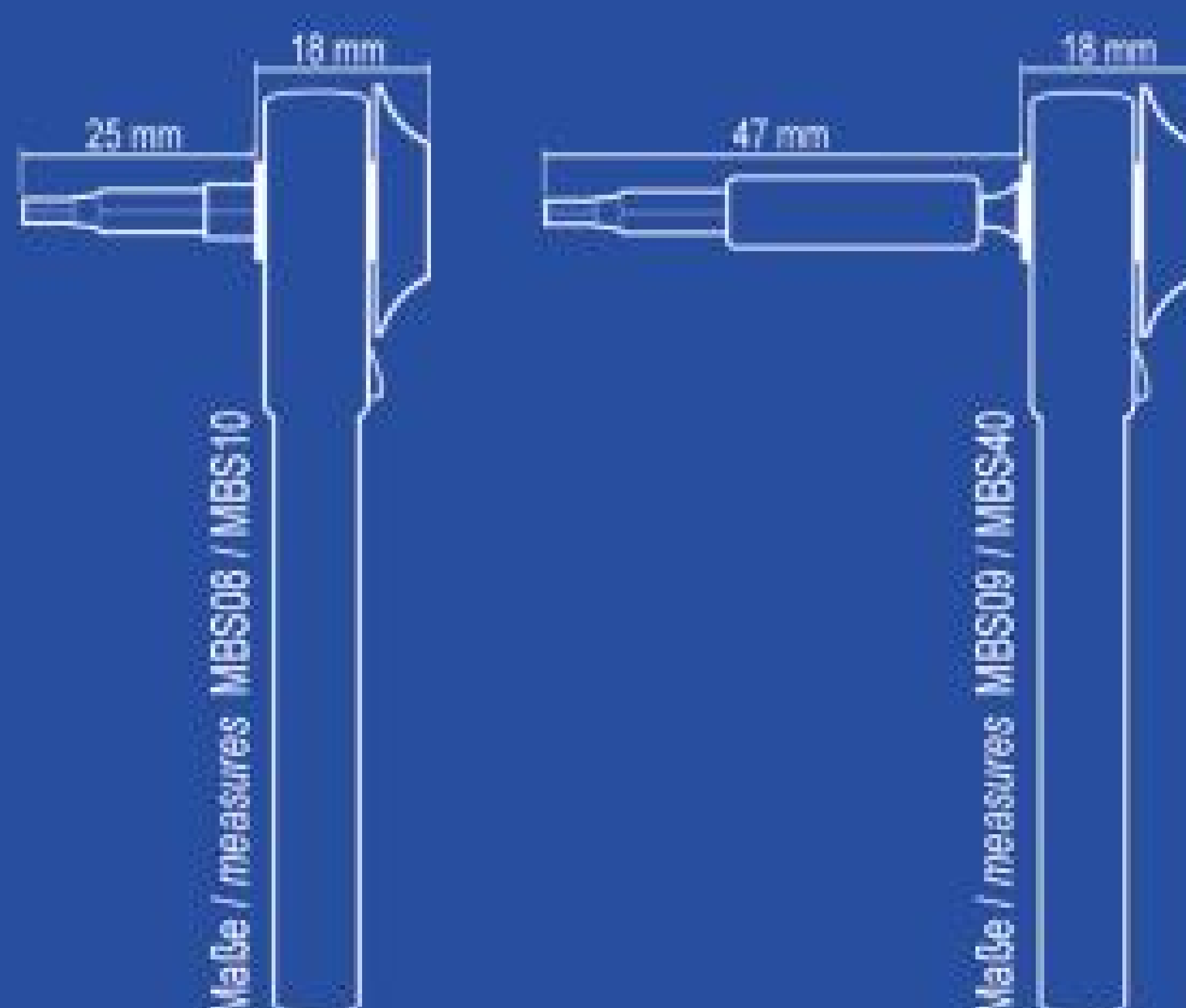

Lieferung ohne Bits
Delivered without bits