

# PRO




## R11 – Profesjonalny zszywacz młotkowy

R11 to mocny, precyzyjny zszywacz młotkowy przeznaczony do wymagających zastosowań profesjonalnych. Jego właściwości sprawiają, że idealnie nadaje się do prac o wysokiej częstotliwości, takich jak mocowanie pokryw dachowych i materiałów izolacyjnych, folii z tworzywa sztucznego i izolacji przeciwwilgociowej. Jednoręczny, ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt zapewnia łatwiejszą obsługę i zmniejsza zmęczenie, podczas gdy całkowicie stalowa, wytrzymała konstrukcja zapewnia niezawodność i wydłuża żywotność.

### Cechy:

- Oryginalny zszywacz młotkowy!
- Dobrze wyważony z antypoślizgowym uchwytem
- Ergonomiczny uchwyt z 4 opcjami trzymania
- W całości stalowy, wytrzymała konstrukcja
- Wyprodukowany w Szwecji– najwyższa jakość
- 2 lata gwarancji

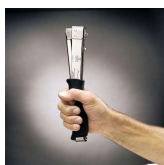

Młotek



Precyzja



Zasięg



Siła

### Specyfikacja:

- Na zszywki z płaskiego drutu typ 140, 6-10 mm
- Dostarczany w pudełku lub blistrze Touch & Feel
- Dostępne również w walizce promocyjnej zawierającej zszywki



| Description       | Packaging                      | Art. No  | EAN           | Packaging unit |
|-------------------|--------------------------------|----------|---------------|----------------|
| R11 Hammer Tacker | Box                            | 20725901 | 7313467259014 | 10 pcs/outer   |
|                   | T&F Clamshell                  | 20725902 | 7313467259021 | 5 pcs/outer    |
|                   | Metal Case + Staples + Holster | 5000306  | 4051661011467 | -              |