


Parallel pins hardened, ground

BN 858

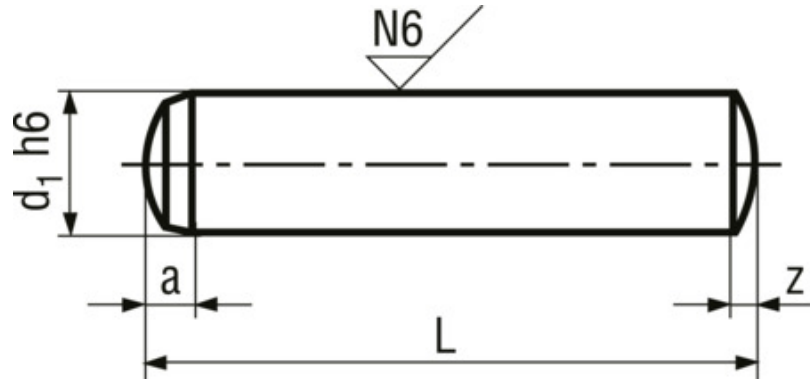

Standard

DIN 6325 (Standard withdrawn), ~ISO 8734, ~UNI 6364 A, ~ČSN 022152

Product features

- Tolerance: h6

Material

Steel

Material execution

hardened

Surface

plain

Hardness

60 HRC

Article no.	Diameter (d1)	Length (L)	a~	z~
1138936	1	4	0,48	0,15
1138944	1	5	0,48	0,15
1138952	1	6	0,48	0,15
1138960	1	8	0,48	0,15
1138979	1	10	0,48	0,15
1138987	1	12	0,48	0,15
1305840	1,5	5	0,62	0,23
1305859	1,5	6	0,62	0,23
1305867	1,5	8	0,62	0,23
1305875	1,5	10	0,62	0,23
1305883	1,5	12	0,62	0,23
1305891	1,5	14	0,62	0,23
1305905	1,5	16	0,62	0,23
1305913	1,5	20	0,62	0,23
1305921	1,5	24	0,62	0,23
1305948	1,5	28	0,62	0,23
1305956	1,5	30	0,62	0,23
1305972	1,5	40	0,62	0,23

Article no.	Diameter (d1)	Length (L)	a~	z~
1305980	2	5	0,78	0,3
1305999	2	6	0,78	0,3
1306006	2	8	0,78	0,3
1306014	2	10	0,78	0,3
1306022	2	12	0,78	0,3
1306030	2	14	0,78	0,3
1306049	2	16	0,78	0,3
1306057	2	20	0,78	0,3
1306065	2	24	0,78	0,3
1306073	2	28	0,78	0,3
1306081	2	30	0,78	0,3
1306103	2	36	0,78	0,3
1306111	2	40	0,78	0,3
1306138	2,5	6	0,95	0,4
1306146	2,5	8	0,95	0,4
1306154	2,5	10	0,95	0,4
1306162	2,5	12	0,95	0,4
1306170	2,5	14	0,95	0,4
1306189	2,5	16	0,95	0,4
1306197	2,5	20	0,95	0,4
1306200	2,5	24	0,95	0,4
1306219	2,5	28	0,95	0,4
1306227	2,5	30	0,95	0,4
1306235	3	6	1,1	0,45
1306243	3	8	1,1	0,45
1306251	3	10	1,1	0,45
1306278	3	12	1,1	0,45
1306286	3	14	1,1	0,45
1306294	3	16	1,1	0,45
1306308	3	18	1,1	0,45
1306316	3	20	1,1	0,45
1306324	3	22	1,1	0,45
1306332	3	24	1,1	0,45
1306359	3	28	1,1	0,45
1306367	3	30	1,1	0,45
1306375	3	32	1,1	0,45
1306383	3	36	1,1	0,45
1306391	3	40	1,1	0,45
1306405	3	45	1,1	0,45
1306413	3	50	1,1	0,45
1306421	4	6	1,4	0,6
1306448	4	8	1,4	0,6
1306456	4	10	1,4	0,6
1306464	4	12	1,4	0,6
1306472	4	14	1,4	0,6
1306480	4	16	1,4	0,6
1306499	4	18	1,4	0,6
1306502	4	20	1,4	0,6
1306510	4	22	1,4	0,6
1306529	4	24	1,4	0,6

Article no.	Diameter (d1)	Length (L)	a~	z~
1306545	4	28	1,4	0,6
1306553	4	30	1,4	0,6
1306561	4	32	1,4	0,6
1306588	4	36	1,4	0,6
1306596	4	40	1,4	0,6
1306618	4	45	1,4	0,6
1306626	4	50	1,4	0,6
1306634	4	60	1,4	0,6
1306642	5	10	1,7	0,75
1306650	5	12	1,7	0,75
1306669	5	14	1,7	0,75
1306677	5	16	1,7	0,75
1306685	5	18	1,7	0,75
1306693	5	20	1,7	0,75
1306707	5	22	1,7	0,75
1306715	5	24	1,7	0,75
1306731	5	28	1,7	0,75
1306758	5	30	1,7	0,75
1306766	5	32	1,7	0,75
1306774	5	36	1,7	0,75
1306782	5	40	1,7	0,75
1306790	5	45	1,7	0,75
1306804	5	50	1,7	0,75
1306812	5	55	1,7	0,75
1306820	5	60	1,7	0,75
1306839	6	10	2,1	0,9
1306847	6	12	2,1	0,9
1306855	6	14	2,1	0,9
1306863	6	16	2,1	0,9
1306871	6	18	2,1	0,9
1306898	6	20	2,1	0,9
1306901	6	22	2,1	0,9
1306928	6	24	2,1	0,9
1306944	6	28	2,1	0,9
1306952	6	30	2,1	0,9
1306960	6	32	2,1	0,9
1306979	6	36	2,1	0,9
1306987	6	40	2,1	0,9
1306995	6	45	2,1	0,9
1307002	6	50	2,1	0,9
1307010	6	55	2,1	0,9
1307029	6	60	2,1	0,9
1307037	6	70	2,1	0,9
1307045	6	80	2,1	0,9
1139428	6	100	2,1	0,9
1307053	8	14	2,6	1,2
1307061	8	16	2,6	1,2
1307088	8	18	2,6	1,2
1307096	8	20	2,6	1,2
1307118	8	22	2,6	1,2

Article no.	Diameter (d1)	Length (L)	a~	z~
1307126	8	24	2,6	1,2
1307142	8	28	2,6	1,2
1307150	8	30	2,6	1,2
1307169	8	32	2,6	1,2
1307177	8	36	2,6	1,2
1307185	8	40	2,6	1,2
1307193	8	45	2,6	1,2
1307207	8	50	2,6	1,2
1307215	8	55	2,6	1,2
1307223	8	60	2,6	1,2
1307231	8	70	2,6	1,2
1307258	8	80	2,6	1,2
1307266	8	90	2,6	1,2
1307274	8	100	2,6	1,2
1307282	10	20	3	1,5
1307290	10	22	3	1,5
1307304	10	24	3	1,5
1307320	10	28	3	1,5
1307339	10	30	3	1,5
1307347	10	32	3	1,5
1307355	10	36	3	1,5
1307363	10	40	3	1,5
1307371	10	45	3	1,5
1307398	10	50	3	1,5
1307401	10	55	3	1,5
1307428	10	60	3	1,5
1307436	10	70	3	1,5
1307444	10	80	3	1,5
1307452	10	90	3	1,5
1307460	10	100	3	1,5
1307479	10	120	3	1,5
1307487	12	20	3,8	1,8
1307495	12	22	3,8	1,8
1307509	12	24	3,8	1,8
1307525	12	28	3,8	1,8
1307533	12	30	3,8	1,8
1307541	12	32	3,8	1,8
1307568	12	36	3,8	1,8
1307576	12	40	3,8	1,8
1307584	12	45	3,8	1,8
1307592	12	50	3,8	1,8
1307606	12	55	3,8	1,8
1307614	12	60	3,8	1,8
1307622	12	70	3,8	1,8
1307630	12	80	3,8	1,8
1307649	12	90	3,8	1,8
1307657	12	100	3,8	1,8
1307665	12	120	3,8	1,8
1307673	14	40	3,8	2
1307681	14	50	3,8	2

Article no.	Diameter (d1)	Length (L)	a~	z~
1307703	14	60	3,8	2
1307711	14	80	3,8	2
1307738	14	100	3,8	2
1307746	14	120	3,8	2
1307754	16	40	4,7	2,5
1307762	16	50	4,7	2,5
1307770	16	60	4,7	2,5
1307789	16	80	4,7	2,5
1307797	16	100	4,7	2,5
1307800	16	120	4,7	2,5
1307819	20	50	6	3
1307827	20	60	6	3
1307835	20	80	6	3
1307843	20	100	6	3
1307851	20	120	6	3