



Nóżka STGY 135
Leg STGY 135
Ножка STGY 135
Ніжка STGY 135

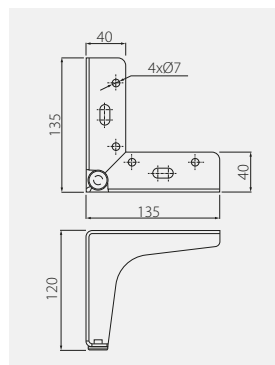

		 mm			
NM-STGY135-100-01		100	chrom / chrome / хром / хром	stal + tworzywo, steel + plastic, сталь + пластмасса, сталь + пластик,	50
NM-STGY135-130-01*		130			
NM-STGY135-150-01*		150			40

*Produkt dostępny na indywidualne zamówienie / Available for special orders / Товар доступен под заказ / Продукт доступний під індивідуальне замовлення

Nóżka STOMP
Leg STOMP
Ножка STOMP
Ніжка STOMP

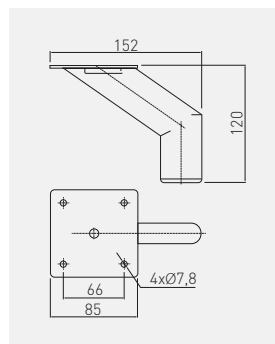

		 mm			
NM-STOMP-100-01*		100	chrom / chrome / хром / хром	stal, steel, сталь, сталь,	100
NM-STOMP-120-10*		120	biały / white / белый / білий		60
NM-STOMP-120-20			czarny / black / чёрный / чорний		
NM-STOMP-130-01*		130	chrom / chrome / хром / хром		
NM-STOMP-130-06*			stal szorstkowana / brushed steel / шлифованная сталь / шліфувана сталь		
NM-STOMP-130-20*			czarny / black / чёрный / чорний		
NM-STOMP-150-01*		150	chrom / chrome / хром / хром		
NM-STOMP-160-01*		160	chrom / chrome / хром / хром		
NM-STOMP-160-06*			stal szorstkowana / brushed steel / шлифованная сталь / шліфувана сталь		
NM-STOMP-160-20*			czarny / black / чёрный / чорний		

*Produkt dostępny na indywidualne zamówienie / Available for special orders / Товар доступен под заказ / Продукт доступний під індивідуальне замовлення