




Prowadnica dolnego montażu ze spowalniczem OSHX-18 3D
 Undermount drawer slide with soft closing OSHX-18 3D
 Направляющая нижнего монтажа с доводчиком OSHX-18 3D
 Направляюча прихованого монтажу з дотягом OSHX-18 3D повний вису



krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа / Боковина шафи

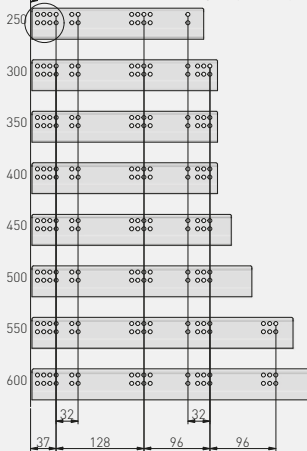

 1. prowadnica lewa/prawa
drawer slide L/R
направляющая л/п
направляюча ліва/права
2. sprzęgło lewe/prawe + wkręty
locking device L/R + screws
крепления фасада Л/П + саморезы
кріплення ліве/праве шурупи

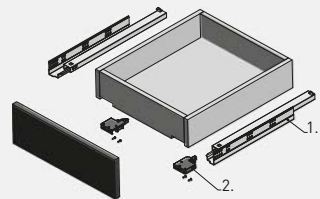

NL = długość nominalna prowadnicy
 nominal slide length
 номинальная длина направляющей
 номінальна довжина направляючої

AV = strata wysuwu
 extension loss
 потеря на выдвижении
 втрата вису

Uwagi montażowe: dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.

Mounting information: for proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.

Техническое примечание: ширина ящика не должна превышать длину направляющей.

Примітки щодо встановлення: для правильної роботи ящика його ширина не повинна перевищувати номінальну довжину направляючої.

						
	L mm	AV mm		kg		
PB-3D0SHX18-250-H	250	16	pełny full полное повний	30		
PB-3D0SHX18-300-H	300					
PB-3D0SHX18-350-H	350					
PB-3D0SHX18-400-H	400					
PB-3D0SHX18-450-H	450					
PB-3D0SHX18-500-H	500					
PB-3D0SHX18-550-H	550					
PB-3D0SHX18-600-H	600					



FRIENDLY