


LED Signalleuchten LED Panel Mount Indicators

Standardreflektor flache Linse 130/230V AC mit Berührungsschutzhülse IP67 / Standard bezel flat lens 130/230V AC with protection tube IP67




Kunststoffausführung / version with black plastic bezel

Flachdichtung / gasket

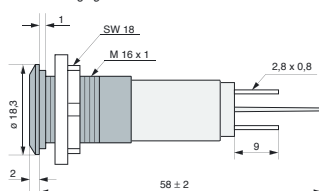

Flachdichtung / gasket

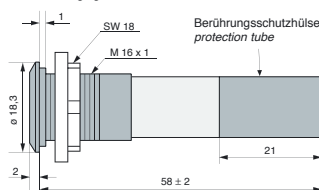


Die 130VAC und 230VAC Versionen werden grundsätzlich mit Berührungsschutzhülse geliefert.


In general we supply the 130VAC and 230VAC versions with a protection tube.

Metallausführung / version with metal bezel

Flachdichtung / gasket

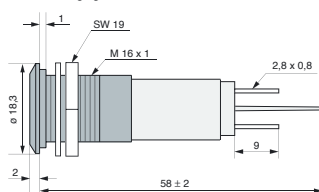

Flachdichtung / gasket

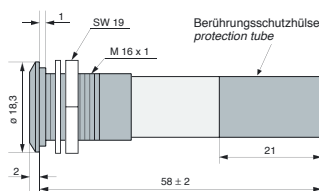

Die 130VAC und 230VAC Versionen werden grundsätzlich mit Berührungsschutzhülse geliefert.

In general we supply the 130VAC and 230VAC versions with a protection tube.

Part Number	Colour	Voltage	Typ. Current	Typ. Lumi. Intensity
Schwarzer Kunststoffreflektor / Black plastic bezel				
19411130	red	130V AC	6mA AC	600mcd
19411135	green	130V AC	6mA AC	510mcd
19411132	yellow	130V AC	6mA AC	400mcd
19411137	blue	130V AC	6mA AC	150mcd
1941113W	white	130V AC	3mA AC	450mcd
19411230	red	230V AC	3mA AC	300mcd
19411235	green	230V AC	3mA AC	255mcd
19411232	yellow	230V AC	3mA AC	200mcd
19411237	blue	230V AC	3mA AC	75mcd
1941123W	white	230V AC	1,5mA AC	225mcd
Hochglanzverchromter Metallreflektor / Satin chrome bezel				
19410130M	red	130V AC	6mA AC	600mcd
19410135M	green	130V AC	6mA AC	510mcd
19410132M	yellow	130V AC	6mA AC	400mcd
19410137M	blue	130V AC	6mA AC	150mcd
1941013WM	white	130V AC	3mA AC	450mcd
19410230M	red	230V AC	3mA AC	300mcd
19410235M	green	230V AC	3mA AC	255mcd
19410232M	yellow	230V AC	3mA AC	200mcd
19410237M	blue	230V AC	3mA AC	75mcd
1941023WM	white	230V AC	1,5mA AC	225mcd
Schwarzverchromter Metallreflektor / Black chrome bezel				
19411130M	red	130V AC	6mA AC	600mcd
19411135M	green	130V AC	6mA AC	510mcd
19411132M	yellow	130V AC	6mA AC	400mcd
19411137M	blue	130V AC	6mA AC	150mcd
1941113WM	white	130V AC	3mA AC	450mcd
19411230M	red	230V AC	3mA AC	300mcd
19411235M	green	230V AC	3mA AC	255mcd
19411232M	yellow	230V AC	3mA AC	200mcd
19411237M	blue	230V AC	3mA AC	75mcd
1941123WM	white	230V AC	1,5mA AC	225mcd
Mattverchromter Metallreflektor / Matt chrome bezel				
19412130M	red	130V AC	6mA AC	600mcd
19412135M	green	130V AC	6mA AC	510mcd
19412132M	yellow	130V AC	6mA AC	400mcd
19412137M	blue	130V AC	6mA AC	150mcd
1941213WM	white	130V AC	3mA AC	450mcd
19412230M	red	230V AC	3mA AC	300mcd
19412235M	green	230V AC	3mA AC	255mcd
19412232M	yellow	230V AC	3mA AC	200mcd
19412237M	blue	230V AC	3mA AC	75mcd
1941223WM	white	230V AC	1,5mA AC	225mcd

Maximale Frontplattenstärke 11mm / Maximum panel thickness 11mm
Andere Spannungen auf Anfrage / Other voltages on request