
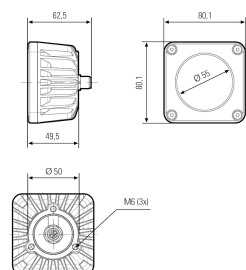


LED Maschinenleuchte

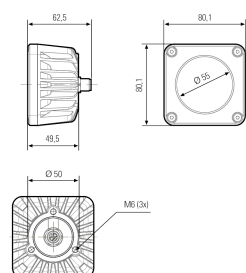

Artikel-Nr.	121013-04
EAN:	4260556625737
Modell:	CENALED SPOT Aufbau
Bestellnummer:	121013-04
Modell:	CENALED SPOT Aufbau
Bauform:	LED Aufbauleuchte
Leuchtmittel:	High Power LED
Lampenleistung:	~8,5 W
Lampenlichtstrom:	1120 lm
Lampenlichtausbeute:	134 lm/W
Lichtverteilung:	direkt
Lichtfarbe:	Neutralweiß (5000K)
Anschlusswert Leuchte:	24V DC $\pm$ 10%
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
Schutzart:	IP67
Schutzklasse:	III
Abstrahlwinkel:	65°
Betriebstemperatur:	-10... +50 °C
Farbwiedergabe Ra:	>80
Lampenlebensdauer:	> 60.000 h (L80/B10)
Material Gehaeuse:	Aluminium (pulverlackiert)
Material Abdeckung:	ESG 4 mm, sprungsicher
Hoehe B x Breite C:	Raummaß: ~80 mm x 80 mm x 62,5 mm
Gewicht:	400 g
Bruttogewicht:	500 g
Risikogruppe:	freie Gruppe
Kennzeichnung:	CE, UKCA, ETL Listed (5003526)
Dimmbar:	optional über Zubehör
Befestigungszubehoer:	Gelenkwinkel 214300-01 als Leuchtenhalter optional
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	65° Optik für vollflächiges Licht
Anmerkung:	Dichtung im Lieferumfang; Befestigung: rückseitig 3x Schrauben M6