



UNILED SL AC

Lichtstark und motivierend

Die UNILED SL AC ist äußerlich baugleich mit der UNILED SL, wird aber direkt an ein 230V Netz angeschlossen. So lässt sich die LED Leuchte einfach als Unterbauleuchte und Tischleuchte an Werkbänken, Kontrollarbeitsplätzen oder im Labor einsetzen. Die UNILED SL AC beleuchtet Arbeitsbereiche mit einem angenehmen, motivierenden Licht. Über die Mikroprismen-Entblendung wird die Lichtstreuung um mehr als 25% verstärkt.

Die Technik

- Lichtstarke LED Technik mit splitterfreier Mikroprismenabdeckung und 230V AC Anschluss (50-60 Hz)
- Profilierter Aluminiumgrundkörper zur Wärmeableitung

Ihre Vorteile


- Produktive Atmosphäre durch Tageslichtweiß (5200–5700K)
- Homogene, schattenarme, blendfreie Ausleuchtung
- Sehr gute Wiedergabe von Farben und Kontrastwerten

Einsatzbereiche⁽¹⁾

- Systemarbeitsplätze und zur optischen Kontrolle
- Einsetzbar in Maschinen ohne KSS und Spanbeschuss
- Laborarbeitsplätze

Ausführungen

- Varianten mit 230V AC Netzanschluss über M12-S Steckverbindung oder 3 m Kabel mit Schutzkontaktstecker
- Vier Längen: 295 mm, 545 mm, 1045 mm, 1545 mm

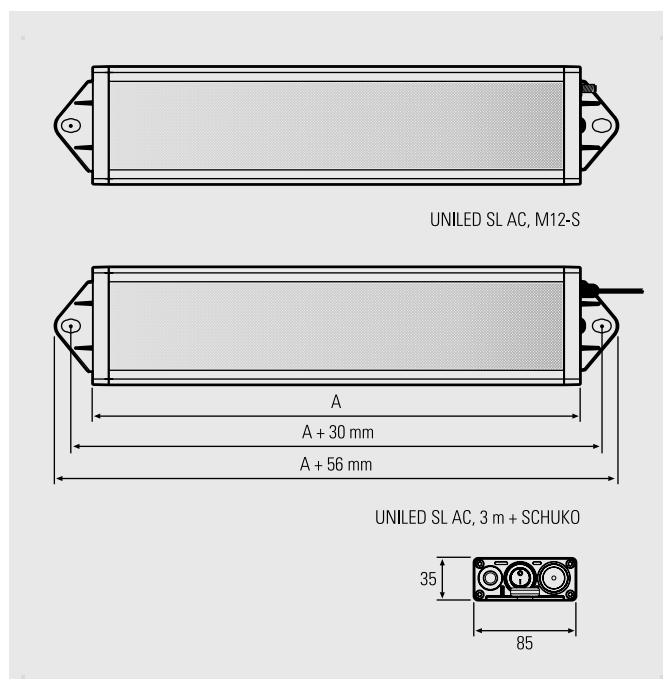



UNILED SL AC, 5200–5700K	Art.Nr.	Länge (A)	Optik	E _{max} *	Lampenlichtstrom	Leistung	Anschluss
UNILED SL AC, Abdeckung Mikroprismen	110914-41	295 mm	100°	357 lx	1030 lm	~8,5 W	220-240V AC M12-S Steckverbinder
UNILED SL AC, Abdeckung Mikroprismen	110914-42	545 mm	100°	649 lx	2060 lm	~17 W	220-240V AC M12-S Steckverbinder
UNILED SL AC, Abdeckung Mikroprismen	110914-43	1045 mm	100°	1224 lx	5120 lm	~34 W	220-240V AC M12-S Steckverbinder
UNILED SL AC, Abdeckung Mikroprismen	110914-44	1545 mm	100°	1567 lx	6180 lm	~51 W	220-240V AC M12-S Steckverbinder

UNILED SL AC, 5200–5700K	Art.Nr.	Länge (A)	Optik	E _{max} *	Lampenlichtstrom	Leistung	Anschluss
UNILED SL AC, Abdeckung Mikroprismen	110914-61	295 mm	100°	357 lx	1030 lm	~8,5 W	220-240V AC 3 m Kabel und SCHUKO
UNILED SL AC, Abdeckung Mikroprismen	110914-62	545 mm	100°	649 lx	2060 lm	~17 W	220-240V AC 3 m Kabel und SCHUKO
UNILED SL AC, Abdeckung Mikroprismen	110914-63	1045 mm	100°	1224 lx	5120 lm	~34 W	220-240V AC 3 m Kabel und SCHUKO
UNILED SL AC, Abdeckung Mikroprismen	110914-64	1545 mm	100°	1567 lx	6180 lm	~51 W	220-240V AC 3 m Kabel und SCHUKO

Anschlussmaterial siehe Zubehör

* maximale Beleuchtungsstärke, Messfeld 100 cm x 100 cm bei 100 cm Abstand

Zubehör	Art.-Nr.
UNILED Gelenkwinkel, 1 Paar	213200-02

