


POP® TAPD...BSLF

BN 4537 - Blindniete Standard Grosskopf



Hersteller

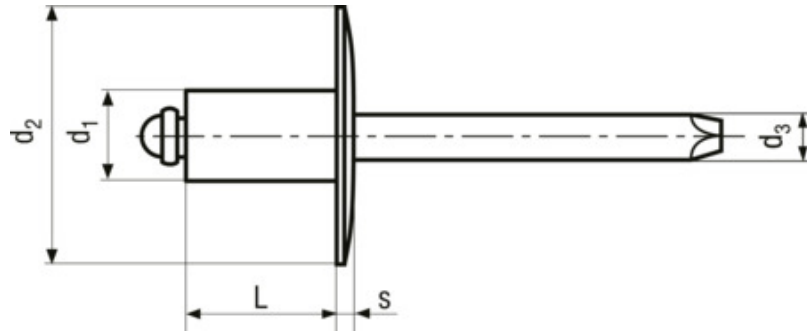

Produktmerkmale

- Niet: Aluminium EN AW 5154 (AlMg3,5)
- Dorn: Stahl verzinkt

Kopfform

Grosskopf

Marke

POP®

Produktlinie

TAPD...BSLF

Werkstoff

Aluminium

Werkstofftyp

EN AW 5154 (AlMg3,5)

Oberfläche

blank

Artikelnummer p	Code	Niethülsemdurchmesser (d1 nom.)	L max.	d2 max.	d3~	Bohrlochdurchmesser	s max.	Scherkraft [N]	Zugkraft [N]	Klemmbereich
3134250	100 TAPD 44 BSLF 9,5	3,2	6,7	10	1,83	3,3-3,4	1,55	800	1200	1,6-3,2
3206725	1000 TAPD 46 BSLF 9,5	3,2	8,5	10	1,83	3,3-3,4	1,55	800	1200	3,2-4,8
1127705	100 TAPD 46 BSLF 9,5	3,2	8,5	10	1,83	3,3-3,4	1,55	800	1200	3,2-4,8
3134252	100 TAPD 48 BSLF 9,5	3,2	10,3	10	1,83	3,3-3,4	1,55	800	1200	4,8-6,4
1127713	100 TAPD 410 BSLF 9,5	3,2	13	10	1,83	3,3-3,4	1,55	800	1200	6,4-9
3134255	100 TAPD 412 BSLF 9,5	3,2	13,9	10	1,83	3,3-3,4	1,55	800	1200	7,9-9,5
3206726	500 TAPD 416 BSLF 9,5	3,2	17,5	10	1,83	3,3-3,4	1,55	800	1200	11,1-12,7
1127721	100 TAPD 416 BSLF 9,5	3,2	17,5	10	1,83	3,3-3,4	1,55	800	1200	11,1-12,7
3134256	100 TAPD 56 BSLF 12	4	9	12,5	2,29	4,1-4,2	1,6	1330	1910	-4,8

Artikelnummer	p	Code	Niethülse durchmesser (d1 nom.)	L max.	d2 max.	d3~	Bohrlochdurch- messer	s max.	Scherkraft [N]	Zugkraft [N]	Klemmbereich
3206727	500	TAPD 58 BSLF 12	4	11	12,5	2,29	4,1-4,2	1,6	1330	1910	4,8-6,4
1131958	100	TAPD 58 BSLF 12	4	11	12,5	2,29	4,1-4,2	1,6	1330	1910	4,8-6,4
3134260	100	TAPD 510 BSLF 12	4	12,7	12,5	2,29	4,1-4,2	1,6	1330	1910	6,4-7,9
3206729	500	TAPD 512 BSLF 12	4	14,5	12,5	2,29	4,1-4,2	1,6	1330	1910	7,9-9,5
1131966	100	TAPD 512 BSLF 12	4	14,5	12,5	2,29	4,1-4,2	1,6	1330	1910	7,9-9,5
3802529		TAPD 514 BSLF 12	4	16,2	12,5	2,29	4,1-4,2	1,6	1330	1910	9,5-11,1
1671839	100	TAPD 516 BSLF 12	4	18	12,5	2,29	4,1-4,2	1,6	1330	1910	11,1-12,7
3206731	500	TAPD 66 BSLF 14	4,8	9,8	14,3	2,64	4,9-5	2	2020	2800	-4,8
1131974	100	TAPD 66 BSLF 14	4,8	9,8	14,3	2,64	4,9-5	2	2020	2800	-4,8
3134263	100	TAPD 68 BSLF 14	4,8	11,6	14,3	2,64	4,9-5	2	2020	2800	4,8-6,4
3206732	500	TAPD 610 BSLF 14	4,8	13,4	14,3	2,64	4,9-5	2	2020	2800	6,4-7,9
1131982	100	TAPD 610 BSLF 14	4,8	13,4	14,3	2,64	4,9-5	2	2020	2800	6,4-7,9
3134264	100	TAPD 612 BSLF 14	4,8	15,2	14,3	2,64	4,9-5	2	2020	2800	7,9-9,5
1131990	100	TAPD 614 BSLF 14	4,8	16,9	14,3	2,64	4,9-5	2	2020	2800	9,5-11,1
3134265		TAPD 616 BSLF 14	4,8	18,7	14,3	2,64	4,9-5	2	2020	2800	11,1-12,7
3206733	200	TAPD 617 BSLF 14	4,8	19,7	14,3	2,64	4,9-5	2	2020	2800	11,1-13,5
1132008	100	TAPD 617 BSLF 14	4,8	19,7	14,3	2,64	4,9-5	2	2020	2800	11,1-13,5
1132016	100	TAPD 625 BSLF 14	4,8	26,1	14,3	2,64	4,9-5	2	2020	2800	13,5-19,8