


CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

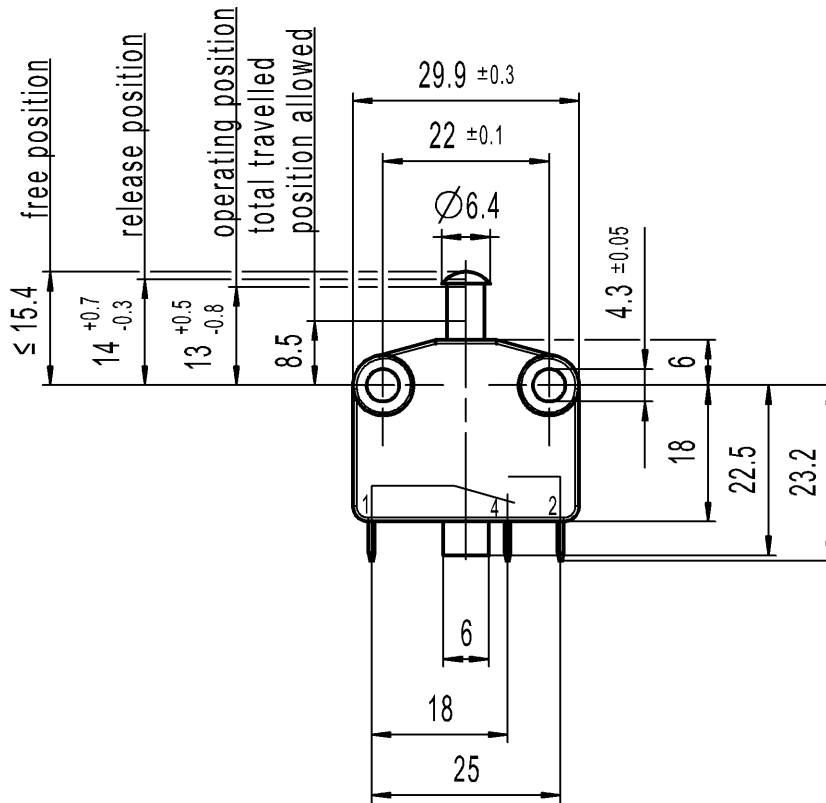

Marking:

MARQUARDT®

 
1116.0101

12(2)/250~5E3

10(2)/400~5E3 T90



Code of manufacture:
place/year/week



Single pole changeover


No-load travel min. 0.5 mm

Actuating force 6 ± 1 N

Movement differential ≤ 1.8 mm

Suitable for appliances of class II

1:1

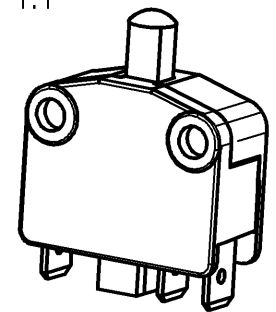

-		-				-		1116.0101-XX				
Figure		Type				Customer Part No.		Art.No.-PI				
Shape and location ⊙ ≡		Angle ± 2 ° Edge tolerance		Length		Radii		Sheet 01		Ident. K	Document number 11160101	Index f
				0-6	± 0.2		±		±			
				>6-15	± 0.4		±		±			
				>15-30	± 0.4		±		±			
					±		±		±			
					±		±		±			
					±		±		±			
					±		±		±			
					±		±		±			
f	137073	2021-05-21	MATHPATIR		All dimensions are in millimetres							
e	33405	2002-02-25	SIG									
d	31894	2001-06-12	MUT		System NX V1872							
c	25906	1998-03-06	DS									
Index	MEC-No.	Date (YYYY-MM-DD)	Edited by		Replacement of Zg.gl.Nr.v.17.07.1997							