


Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung
(Grat gegenueber Bestueckungsseite)
*recommended cut-out for snap-in fixing
(ledge opposite to snap-in direction)*

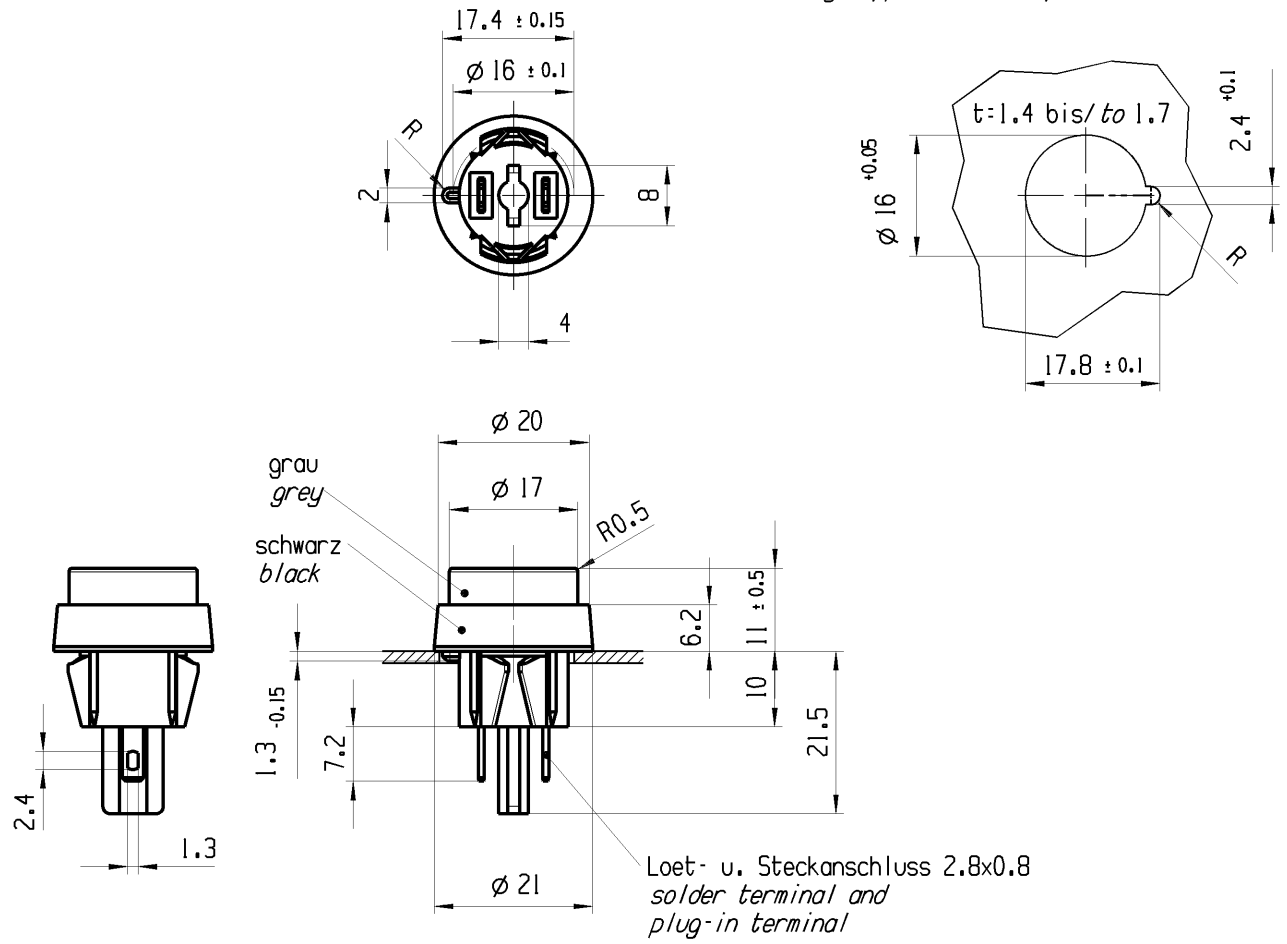

Aufschrift
Marking

5000.
4(2)/250 ~ 5E4 T85
05
4A 125V AC
2A 250V AC
1/10 HP 125-250V AC
R3

Schliesser 1-polig
Fuer Gerate der Klasse II geeignet
SPNO
suitable for appliances of class II

Vorlaufweg 2 ± 0.4
pre-travel
Gesamtweg 4 ± 0.4
total travel

Herstellort/-jahr/-woche
code of manufacture: place/year/week

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET 01		TYP	Zeichn./DRAWING NO.	Index
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2		PROJEKTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Original Din A4		K	50000211	h
				Loenge LENGTH		Massstab SCALE 1:1		GERAETESCHALTER		
				Radien RADII		30mm		appliance switch		
				0-6 ± 0.2 ± 0.2						
				>6-15 ± 0.3 ± 0.3						
				>15-30 ± 0.3 ± 0.3						
				>30-70 ±						
				>70-120 ±						
				>120 ±						
h		100235	26.02.16	MUT		CAD: NX v8.5				
g		68405	27.04.10	HHE		gez./DRAWN BY 26.02.16 MUT				
f		32628	09.10.01	LI		gepr./CHECKED BY				
e		29580	15.05.00	MUT		Ersatz fuer/REPLACEMENT OF				
Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	Zg.gl.Nr.v.15.05.2000				

MARQUARDT