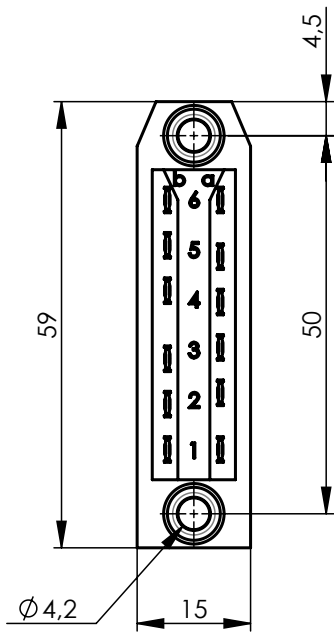


Components

housing
outer contact
rivets
spring

Bauteile

Gehäuse
Außenkontakt
Nieten
Feder

Materials / Material

PC GF 30
CuZn33
CuZn33
X10CrNi18-8

Finish / Oberfläche

silver plated / versilbert
nickel plated / vernickelt

Mechanical characteristics

mating life
withdrawal force

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen >500
Ziehkraft min.: 0,8 N

 
Electrical characteristics

working voltage
dielectric strength
insulation resistance
operating current

Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung 380V AC / 450V DC
Spannungsfestigkeit 1050 Veff / 50 Hz
Isolationswiderstand > 1 mΩ
Betriebsstrom 5 A

Ⓐ

Änd./ rev. Index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name		Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]		
				gez./ drawn	31.08.2023	JM			
				gepr./ appr.	20.09.2023	SKH	ca./approx.		
				Maßstab/ scale	Benennung/ title				 Telegärtner
				1:1	Multipin B 12 DIN41622 str Multipin B 12 DIN41622 str				
-	5000000000652	31.08.2023	JM	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Materialnr./ material no.		 Maße/ dimensions: mm	
α	500000001457	24.04.2024	JM		CUG	100023250			
				Ersatz für/ replaces	PDM Nr./ pdm no.		10010932	Original : DIN A4	
							Blatt/ sheet 1 von/ of 1		