


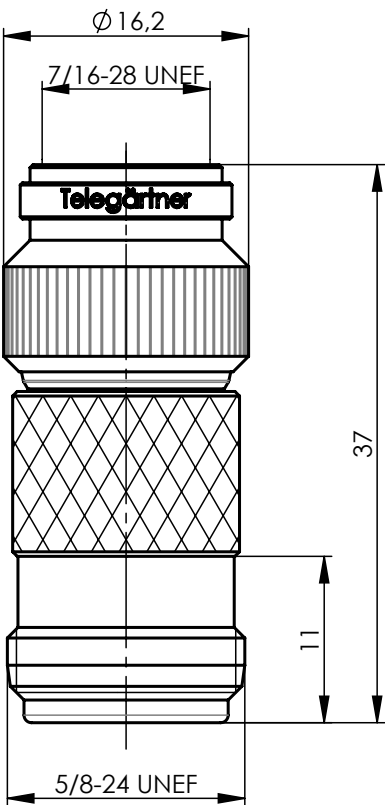

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. TNC to
interface dimensions acc. N to

Components

center contact
outer contact
other metal parts

insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
return loss

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht TNC nach
Steckgesicht N nach

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile

Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Rückflusdämpfung

Umgebung

RoHS konform

IEC 60169-17
IEC 61169-16

Materials / Material

 
CuBe2Pb
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3, CuZn38Pb2
CuSn6
PTFE
Rubber/Dichtung

Finish / Oberfläche

NiP4Au0,1
Cu2Ni5
Cu2Ni5

50 Ω
typ.: 31 dB @ 1 GHz; 30 dB @ 2 GHz;
28 dB @ 3 GHz; 23 dB @ 6 GHz

2011/65/EU

Änd./ rev. Index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name		Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]		
				gez./ drawn	09.03.2023	SKH			
				gepr./ appr.	13.03.2023	BJ	ca./approx.		
				Maßstab/ scale	Benennung/ title				
				2:1	Adapt str TNCm - Nf Adapt str TNCm - Nf				
-	500000000975	09.03.2023	SKH	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./ doc. type	Materialnr./ material no.		 Maße/ dimensions: mm	
					CUG	100123518			
				Ersatz für/ replaces	PDM Nr./ pdm no.		10007582	Original : DIN A4	
								Blatt/ sheet 1 von/ of 1	