
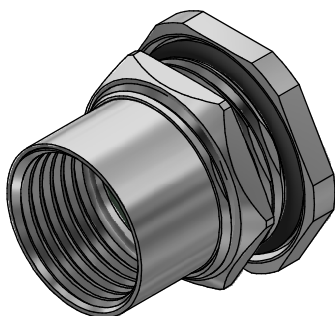
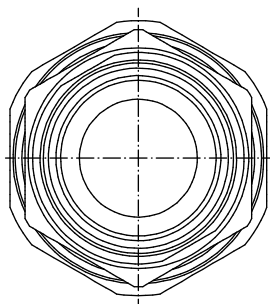


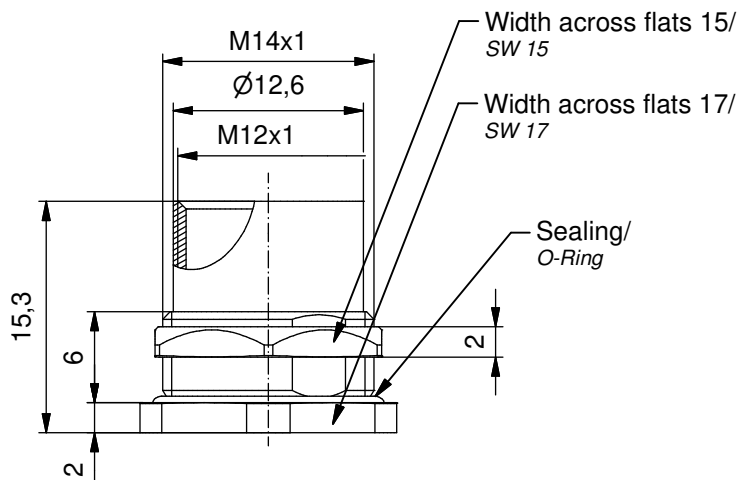

Technical specification/

Technische Daten:

Temperature range/ Umgebungstemperatur: -35 °C ... +85 °C

Materials/

Werkstoffe:

 
Sealing/ Dichtung: FPM
Counter nut/ Kontermutter: CuZn, Ni
Socket housing/ Flanschgehäuse: CuZn, Ni

Installation specification/

Montagedaten:

Recommended torque/ empfohlenes Drehmoment: 0,8 - 1 Nm
Conec Installation tool/ Montagewerkzeug: Torque wrench/ Drehmomentschlüssel: 36-000200
Insert across flats 15/ Steckeinsatz SW15: 36-000320
Insert across flats 17/ Steckeinsatz SW17: 36-000230
Installation hole/ Montage Loch: see fig.5 43K1A1791/ siehe Abb.5 43K1A1791

Part no./ Art.-Nr.:	Description/ Bezeichnung:	Packing unit/ VPE:
43-03826	Flansch M12x1 HW Kupplung L-Cod.	25 Stück

					dim. in mm		Socket M12x1, backmounting, female <i>Flansch M12x1 HW Kupplung, L-Cod.</i>			
general tolerance/ <i>Allgemeintoleranz:</i>	0	± 0,50 mm		Date/ <i>Datum</i>	Name					
	0,0	± 0,25 mm	drawn/ <i>gez.</i>	21.05.2019	Fromm					
	0,00	± 0,10 mm	appd./ <i>gepr.</i>	21.05.2019	Wiefeld					
Index: b Ä21-159 28.04.2021 fro		scale/ <i>Maßstab:</i>				dwg no / Z.-nr.:		43K1A4544		DIN- A4
RoHS compliant/ <i>konform</i>								1 / 1		