

KARTA PRODUKTU

FARTUCH STANDARD



INDUSTRIAL
WASHABLE



UŻYTKOWANIE

Odzież ochronna antyelektrostatyczna przeznaczona jest do prac w warunkach, w których wymagane jest odprowadzanie ładunku elektrostatycznego z ciała człowieka. Podczas pracy osoba nosząca odzież rozpraszającą ładunki elektrostatyczne nie może jej rozpinać ani zdejmować. Odzież ochronna antyelektrostatyczna musi całkowicie zakrywać odzież użytkownika. Użytkownik musi być odpowiednio uziemiony (np. poprzez noszenie odpowiedniego obuwia lub opaski na nadgarstku podłączonej do magistrali uziemiającej). Rezystancja między człowiekiem a ziemią musi wynosić mniej niż 10^8 Ohm. Zalecamy użytkowanie odzieży krótkiej wraz ze spodniami antystatycznymi.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Odzież spełnia wymagania norm:
PN-EN 1149-5:2018
PN-EN 61340-5-1:2017
EN ISO 13688:2013

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Kod:	CE-FARTU.065
Materiał:	tkanina 065
Krój:	unisex
Rozmiary:	2XS - 2XL
Rodzaj zapięcia:	kryte springi
Kieszenie:	tak
Rękawy:	regulacja spring
Oznaczenie ESD:	na kieszeni piersiowej

DANE TECHNICZNE

Skład:	34% bawełna, 64% poliester, 2% włókno węglowe
Struktura:	kratka 5x5 mm
Gramatura:	160 g/m ²
Rezystancja:	zgodna z normą PN-EN 61340
Czas półzaniku t_{50} [s]:	< 0,01
Współczynnik ekranowania:	$S = 0,653 \pm 0,040$

DOSTĘPNE KOLORY

01	biały	
02	niebieski	
03	granatowy	
04	jasny zielony	
06	żółty	
14	jasny szary	
22	czarny	
29	ciemny szary	

OPCJE

Niestandardowe rozmiary:	na zamówienie
Logo klienta:	haft
Niestandardowe kolory:	do uzgodnienia

OGRANICZENIA STOSOWANIA

Nie należy używać w atmosferach palnych wzbogaconych tlenem bez wcześniejszej aprobaty osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.
Nie zapewnia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PRZECHOWYWANIE

Ubrania należy przechowywać w pomieszczeniu suchym i przewiewnym w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym. Zalecamy składowanie odzieży na półkach lub kratownicach z dala od źródeł ciepła i punktów świetlnych.

INSTRUKCJA PRANIA

Metoda prania:	pranie ręczne lub w automatach, nie chlorować ani nie czyścić chemicznie
Temperatura prania:	maksymalna temperatura prania: 60° C, proces łagodny
Metoda suszenia:	suszenie bębnowe w niższych temperaturach
Temperatura prasowania:	maksymalnie 150° C
Uwagi:	nie chlorować, nie czyścić chemicznie

Na zachowanie właściwości antystatycznych odzieży może mieć wpływ okres jej użytkowania, warunki prania oraz ewentualne zanieczyszczenia. Zalecamy serwisowanie odzieży w kontrolowanych warunkach pralniczych.

RYSUNEK TECHNICZNY

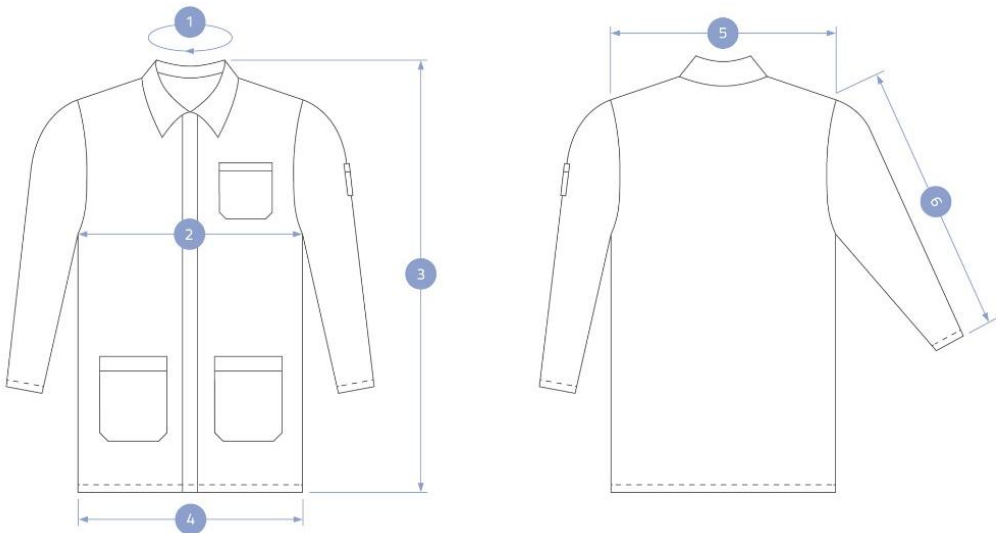


TABELA ROZMIARÓW

	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL
KORPUS							
1	45	46	47	47	48	48	49
2	56	58	60	62	64	66	68
3	80	80	85	90	95	100	105
4	56	58	60	62	64	66	68
5	45	46	47	48	49	50	51
RĘKAWY							
6	58	60	62	64	66	68	68

Wymiary podane w centymetrach

Kontakt: esdclothing@reeco.info	Pełna oferta na stronie WWW.REECO.INFO
---	--