

## Uchwyty pałakowe

## Stal nierdzewna

## SPECYFIKACJA

## Wykonania

- Typ **A**: mocowanie od tyłu (otwory gwintowane, nieprzelotowe)
- Typ **B**: mocowanie od przodu

## Stal nierdzewna AISI 304

- piaskowane na mat **GS**
- Powierzchnia polerowana, błyszcząca **GP** (tylko Typ A)

## INFORMACJE

Uchwyty ze stali nierdzewnej, model GN 565.5, charakteryzują się sztywnością i ergonomicznym kształtem.


Uchwyty pałakowe są wykonane z giętych, pełnych profili.

## AKCESORIA

- GN 181 Zestawy montażowe (Mocowanie od przodu) (patrz strona 488)

## DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A35)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

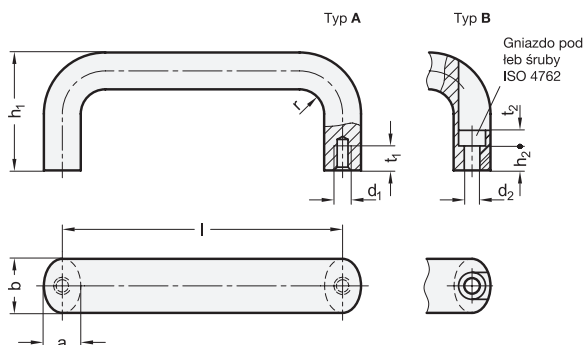

## GN 565.5-A

## STAINLESS STEEL

| Oznaczenie           | b  | Długość l | a  | d1  | h1 | r  | t1 min. | ⚖    |
|----------------------|----|-----------|----|-----|----|----|---------|------|
| GN 565.5-20-112-A-GS | 20 | 112       | 13 | M 6 | 49 | 13 | 10      | 273  |
| GN 565.5-20-112-A-GP | 20 | 112       | 13 | M 6 | 49 | 13 | 10      | 273  |
| GN 565.5-20-128-A-GS | 20 | 128       | 13 | M 6 | 51 | 13 | 10      | 304  |
| GN 565.5-20-128-A-GP | 20 | 128       | 13 | M 6 | 51 | 13 | 10      | 304  |
| GN 565.5-20-160-A-GS | 20 | 160       | 13 | M 6 | 51 | 13 | 10      | 355  |
| GN 565.5-20-160-A-GP | 20 | 160       | 13 | M 6 | 51 | 13 | 10      | 355  |
| GN 565.5-20-200-A-GS | 20 | 200       | 13 | M 6 | 51 | 13 | 10      | 418  |
| GN 565.5-20-200-A-GP | 20 | 200       | 13 | M 6 | 51 | 13 | 10      | 418  |
| GN 565.5-20-250-A-GS | 20 | 250       | 13 | M 6 | 51 | 13 | 10      | 517  |
| GN 565.5-20-300-A-GS | 20 | 300       | 13 | M 6 | 51 | 13 | 10      | 600  |
| GN 565.5-20-400-A-GS | 20 | 400       | 13 | M 6 | 51 | 13 | 10      | 737  |
| GN 565.5-26-128-A-GS | 26 | 128       | 17 | M 8 | 57 | 19 | 12      | 750  |
| GN 565.5-26-128-A-GP | 26 | 128       | 17 | M 8 | 57 | 19 | 12      | 750  |
| GN 565.5-26-160-A-GS | 26 | 160       | 17 | M 8 | 57 | 19 | 12      | 760  |
| GN 565.5-26-160-A-GP | 26 | 160       | 17 | M 8 | 57 | 19 | 12      | 760  |
| GN 565.5-26-200-A-GS | 26 | 200       | 17 | M 8 | 57 | 19 | 12      | 770  |
| GN 565.5-26-200-A-GP | 26 | 200       | 17 | M 8 | 57 | 19 | 12      | 770  |
| GN 565.5-26-300-A-GS | 26 | 300       | 17 | M 8 | 57 | 19 | 12      | 990  |
| GN 565.5-26-400-A-GS | 26 | 400       | 17 | M 8 | 57 | 19 | 12      | 1260 |
| GN 565.5-26-500-A-GS | 26 | 500       | 17 | M 8 | 57 | 19 | 12      | 1525 |

## GN 565.5-B

## STAINLESS STEEL

| Oznaczenie           | b  | Długość l | a  | d2  | h1 | h2   | r  | t1 min. | t2  | ⚖   |
|----------------------|----|-----------|----|-----|----|------|----|---------|-----|-----|
| GN 565.5-20-112-B-GS | 20 | 112       | 13 | 5.4 | 49 | 13.5 | 13 | 10      | 5.5 | 273 |
| GN 565.5-20-128-B-GS | 20 | 128       | 13 | 5.4 | 51 | 13.5 | 13 | 10      | 5.5 | 270 |
| GN 565.5-20-160-B-GS | 20 | 160       | 13 | 5.4 | 51 | 13.5 | 13 | 10      | 5.5 | 355 |
| GN 565.5-26-128-B-GS | 26 | 128       | 17 | 6.4 | 57 | 11   | 19 | 12      | 6   | 520 |
| GN 565.5-26-160-B-GS | 26 | 160       | 17 | 6.4 | 57 | 11   | 19 | 12      | 6   | 600 |
| GN 565.5-26-200-B-GS | 26 | 200       | 17 | 6.4 | 57 | 11   | 19 | 12      | 6   | 715 |