


TYPE 1068-PRO

Ø4MM SAFETY QUICK CONNEXION PLUG (FIXED SLEEVE)
FICHE MÂLE DE SÉCURITÉ Ø4MM À RACCORD RAPIDE (FOURREAU FIXE)
 Ø4MM SICHERHEITS-BANANENSTECKER MIT KLEMMANSCHLUSS (STARRE HÜLSE)

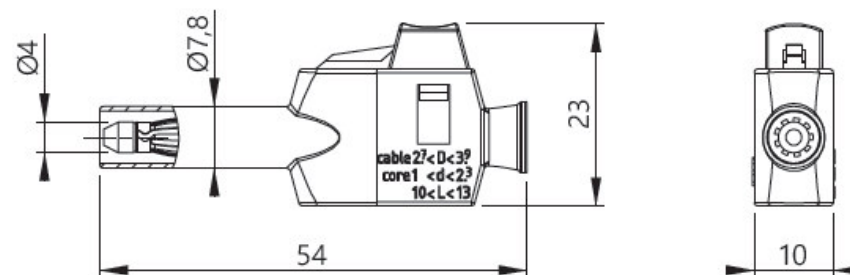

Reference
 Référence
 Bestell-Nr

1068-PRO-#

Rated voltage Tension assignée Bemessungsspannung	Rated current Intensité assignée Bemessungsstrom	Contact parts Contacts Kontaktteile	Insulation Isolant Isolierteile	Colours [#] Couleurs [#] Farben [#]
600 V CAT II	20A	Ni coated brass Laiton nickelé Messing vernickelt	PP	R N BL V J BC 2 0 6 5 4 9

With press-fit terminal for cables up to 2,5 mm²
 Avec raccord rapide jusqu'à 2,5 mm²
 Klemmanschluss bis 2,5 mm² Leitungsquerschnitt