


TYPE 2070

REVERSED Ø4MM TEST LEAD: STACKABLE BANANA JACKS & STRAIGHT PLUGS
CORDON DE MESURE Ø4MM INVERSÉ: FICHES BANANES FEMELLES EMPILABLES & MÂLES DROITES
 Ø4MM MESSLEITUNG BEIDSEITIG: STARRE BUCHSEN STAPELBAR DURCH RÜCKSEITIGEN BANANENSTECKERN

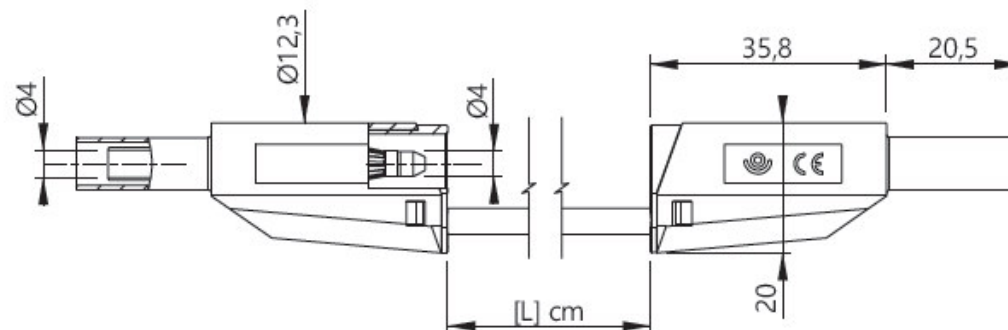

Reference
 Référence
 Bestell-Nr

2070-IEC-[L]-#

Wire
 Câble
 Litze

PVC [X] : 0,75mm² [0] • 1mm² [2] • 1,5mm² [5] • 2,5mm² [7]
 SIL [X] : 0,75mm² [1] • 1mm² [9] • 1,5mm² [3] • 2,5mm² [4]

Lengths Longueurs Längen [cm]	Rated voltage Tension assignée Bemessungsspannung	Rated current Intensité assignée Bemessungsstrom	Contact parts Contacts Kontaktteile	Insulation Isolant Isolierteile	Colours [#] Couleurs [#] Farben [#]
10 25 50 100 150 200	600 V CAT II	0,75mm ² / 12A 1,00mm ² / 20A 1,50mm ² / 25A 2,50mm ² / 36A	Ni coated brass Laiton nickelé Messing vernickelt	PP	J/V 

This test lead does not comply with our Ø4mm plugs with rigid insulating sleeve
Ce cordon n'est pas compatible avec nos fiches Ø4mm à fourreau isolant rigide
Diese Messleitung ist nicht kompatibel mit unseren Ø4mm-Steckern mit starrer Isolierhülse