


TYPE 3269

Ø4MM SAFETY BANANA SOCKET WITH Ø14,5MM ROUND NUT /
 Ø1.9MM X 20,5 MM PIN CONNEXION
DOUILLE DE SÉCURITÉ Ø4MM AVEC ÉCROU ROND Ø14,5MM /
RACCORD TIGE Ø1.9MM X 20,5MM
Ø4MM SICHERHEITS-EINBAUBUCHSE MIT Ø14,5MM
RUNDMUTTER / Ø1.9MM X 20,5 MM KONTAKTSTIFT

Version -C : Ø14,5mm Screwed nut • **Ecrou Ø14,5mm vissé • Ø14,5mm Mutter geschraubt**

Version -I : Ø14,5mm Unscrewed nut • **Ecrou Ø14,5mm non vissé • Ø14,5mm Mutter nicht geschraubt**

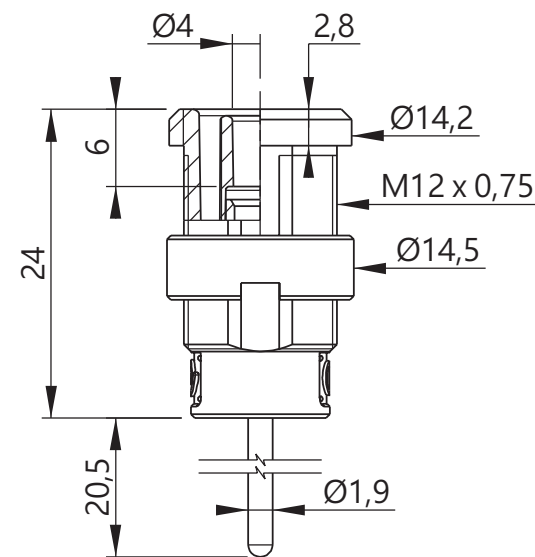

Reference Référence Bestell-Nr	Rated voltage Tension assignée Bemessungsspannung	Rated current Intensité assignée Bemessungsstrom	Contact parts Contacts Kontaktteile	Insulation Isolant Isolierteile	Colours [#] Couleurs [#] Farben [#]										
3269-C-#	1000 V CAT III	36A	Brass / Ni coated (AuNi on request) Laiton / Revêtement Ni (AuNi sur demande) <i>Messing vernickelt (AuNi auf Anfrage)</i>	PA6.6	<table><tr><td>R</td><td>N</td><td>BL</td><td>V</td><td>J</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	R	N	BL	V	J					
R	N	BL	V	J											
3269-I-#	1000 V CAT III	36A	Brass / Ni coated (AuNi on request) Laiton / Revêtement Ni (AuNi sur demande) <i>Messing vernickelt (AuNi auf Anfrage)</i>	PA6.6	<table><tr><td>BC</td><td>VT</td><td>BN</td><td>G</td><td>J/V</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	BC	VT	BN	G	J/V					
BC	VT	BN	G	J/V											