


TYPE 4010-D4

Ø4MM SPRING LOADED TEST TIP / Ø4MM STRAIGHT BANANA PLUG
POINTE DE TOUCHE À RESSORT Ø4MM / FICHE BANANE MÂLE Ø4MM DROITE
Ø4MM MESSSPITZE MIT FEDERKORBSTECKER / Ø4MM GERADER BANANENSTECKER

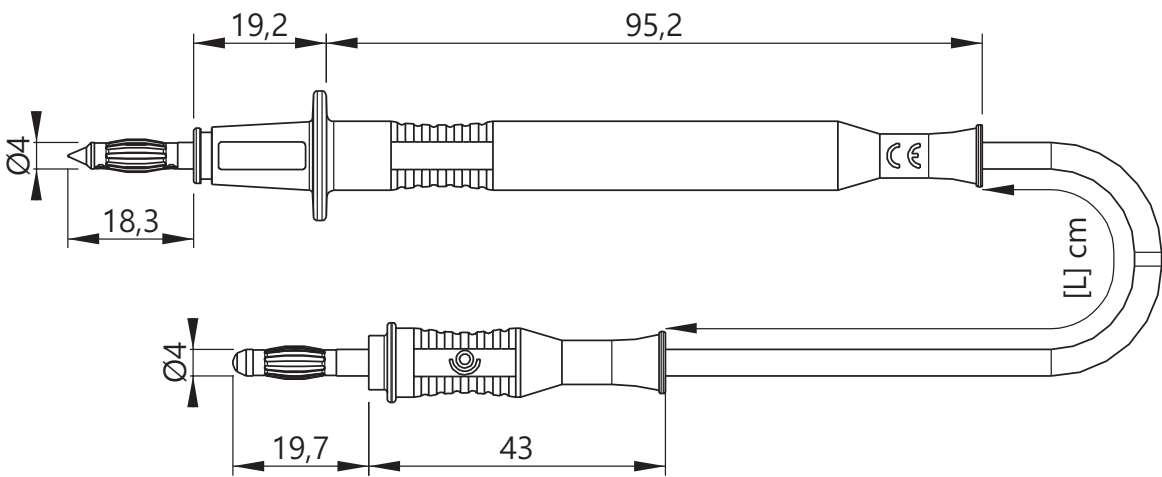

Reference
Référence
Bestell-Nr 401[X]-D4-[L]-#

Wire
Câble
Litze PVC [X] : 0,75mm² [0] • 1mm² [2] • 1,5mm² [5] • 2,5mm² [7]
SIL [X] : 0,75mm² [1] • 1mm² [9] • 1,5mm² [3] • 2,5mm² [4]

Lengths Longueurs Längen [cm]	Rated voltage Tension assignée Bemessungsspannung	Rated current Intensité assignée Bemessungsstrom	Contact parts Contacts Kontaktteile	Insulation Isolant Isolierteile	Colours [#] Couleurs [#] Farben [#]
100 150	≤30VAC ≤60VDC	0,75mm ² / 12A 1,00mm ² / 20A 1,50mm ² / 25A 2,50mm ² / 36A	Brass and CuBe / Ni coated (AuNi on request) Laiton et CuBe / Revêtement Ni (AuNi sur demande) CuBe und Messing vernickelt (AuNi auf Anfrage)	PP - PA6	R N 2 0