


TYPE 5274

Ø4MM SAFETY BANANA SOCKET WITH Ø14,5MM HEXAGONAL NUT / FLAT CONNECTING TAB 4,8 X 8 MM
DOUILLE DE SÉCURITÉ Ø4MM AVEC ÉCROU HEXAGONAL Ø14,5MM / RACCORD PLAT 4,8 X 8 MM
Ø4MM SICHERHEITS-EINBAUBUCHSE MIT Ø14,5MM SECHSKANTMUTTER / FLACHSTECKER 4,8 X 8 MM

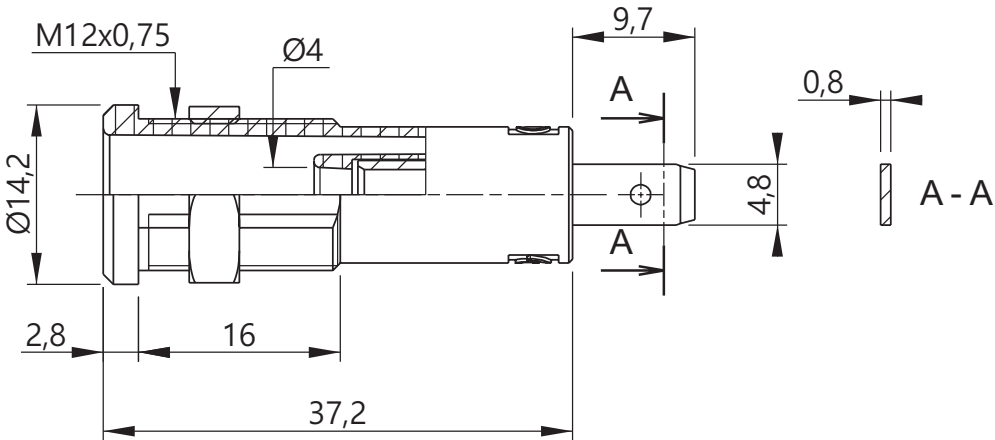

Reference Référence Bestell.-Nr.	Rated voltage Tension assignée Bemessungsspannung	Rated current Intensité assignée Bemessungsstrom	Contact parts Contacts Kontaktteile	Insulation Isolant Isolierteile	Colours [#] Couleurs [#] Farben [#]
5274-C-HT-#	5000 V CAT 0 (Transient overvoltage 2 kV) 5000 V CAT 0 (Surtensions transitoires 2kV) 5000 V CAT 0 (Transiente Überspannungen 2 kV)	10A	Ni coated brass Laiton nickelé Messing vernickelt	PP	R N 2 0
5274-I-HT-#	5000 V CAT 0 (Transient overvoltage 2 kV) 5000 V CAT 0 (Surtensions transitoires 2kV) 5000 V CAT 0 (Transiente Überspannungen 2 kV)	10A	Ni coated brass Laiton nickelé Messing vernickelt	PP	