 
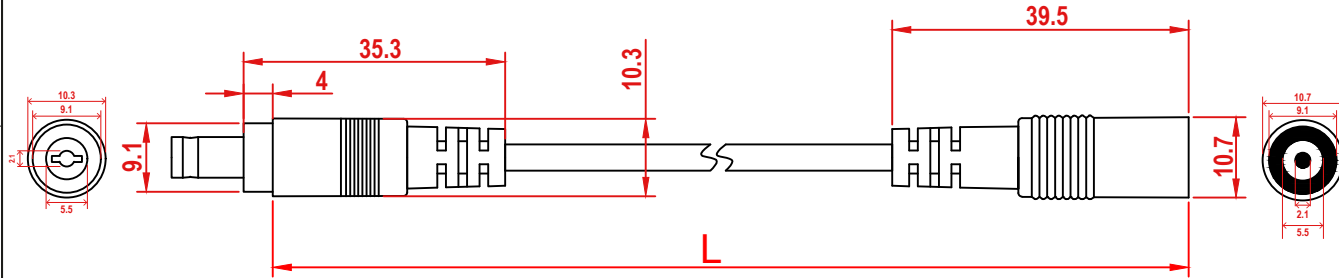
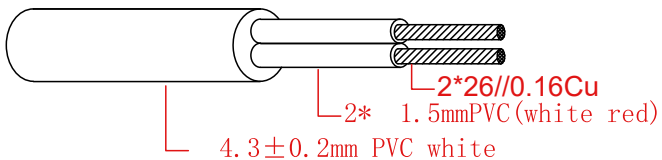


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	Artikel-Nr. / Item No.		Beschreibung / Description			max. Leistung / max. performance		Länge / Length		Anschlussdiagramm / Wiring diagram					A
	76674		DC Extension 2.1-0150 2.1/5.5 white 1,5m			140 W		1500±30mm		 2.1/5.5 DC plug2.1/5.5 DC jack					
	76675		DC Extension 2.1-0300 2.1/5.5 white 3m			120 W		3000±50mm							
	76676		DC Extension 2.1-0500 2.1/5.5 white 5m			120 W		5000±50mm							
B	76677		DC Extension 2.1-1000 2.1/5.5 white 10m			100 W		10000±80mm							
C															C
D	 2* 26/0.16Cu 2* 1.5mmPVC(white red) 4.3±0.2mm PVC white														D
E															E
F			DC-Verlängerungskabel - Verlängert ein vorhandenes DC-Netzanschlusskabel oder Netzteil für den Stromanschluss - Verfügt über 1x DC-Stecker (5,5 x 2,1 mm) und 1x DC-Buchse (5,5 x 2,1 mm) - Geeignet für Geräte mit 5-24 V Gleichstrom und max. 5 A, z. B. LED-Lichtleisten, Router wie die AVM Fritz!Box, elektrisches Spielzeug, externe Festplatten und Überwachungs-kameras - Flexibles DC-Kabel mit 4,3 mm Durchmesser und Steckergehäuse mit 9,5 mm Durchmesser - Der Knickschutz an beiden Seiten beugt Kabelbruch vor - Artikel ist nur für den Hobby-/Bastlerbereich geeignet Anschlüsse: Anschluss, Typ:DC-Stecker (5,50 x 2,10 mm) Anschluss 2, Typ:DC-Buchse (5,50 x 2,10 mm) Leistung: max. Strombelastbarkeit:5 A Geräte-Anschlüsse: Eingang, Spannungsbereich:5 - 24 V=== Kabel: Innenleiter, Aderquerschnitt:0,5 mm² Innenleiter, Material:Kupfer Innenleiter, Anzahl:2 Stück Durchmesser Kabelmantel (ca.):4,3 mm² AWG:20 Allgemein: Farbe:weißß DC Extension Cable - Extends an existing mains connection cable or power supply unit - Equipped with 1x DC plug (5.5 x 2.1 mm) and 1x DC socket (5.5 x 2.1 mm) - Suitable for devices with 5-24 V (DC) and max. 5 A, e.g. LED light strips, routers such as the AVM Fritz!Box, electric toys, external hard drives and surveillance cameras - Flexible DC cable with 4.3 mm diameter and plug housing with 9.5 mm diameter - Bend protection on both sides prevents cable breakage - Product is only suitable for hobbyist/DIY use Connections: Connection, type:DC male (5.50 x 2.10 mm) Connection 2, type:DC female (5.50 x 2.10 mm) Performance: max current capacity:5 A Device connections: Input, Voltage Range:5 - 24 V=== Cable: Inner conductor cross-section:0.5 mm² Inner conductor material:copper Inner Conductor number:2 pieces Cable sheath diameter (approx.):4.3 mm² AWG:20 General: Color:white												F
G															G
H															H
I	Änderungen		Datum		Name		Bezeichnung				Blatt				I
	Datum	Name	gez.:	07.04.2025	fw	DC Extension 2.1-XXXX 2.1/5.5 white XX,Xm								1	
			gepr.:			Zeichnungs-Nr.:				von					
J			Norm:			76674, 76675, 76676, 76677				1				J	
	Änderungen vorbehalten / Subject to change														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	