



GRZAŁKA Z TERMOSTATEM **TER-INOX** DO OGRZEWACZY WODY



Zastosowanie: ogrzewacze wody,
zbiorniki buforowe, akumulacyjne,
zbiorniki nierdzewne

Zakres regulacji temperatury: 5-70°C


Funkcja ECO-POINT - optymalna nastawa
temperatury na termostacie

Innowacyjny niesamoczynny ogranicznik
temperatury TRX 87°C

Gwarancja 24 miesiące



GRZAŁKA Z TERMOSTATEM **TER-INOX** DO OGRZEWACZY WODY

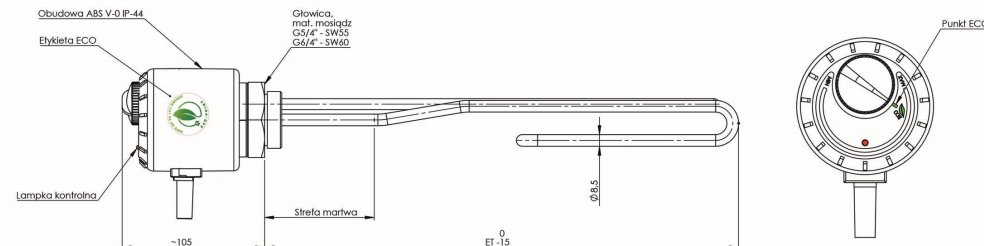

Typ	Moc grzałki [W]	Napięcie zasilania [V]	Długość zanurzeniowa L [mm]	Strefa martwa [mm]	Przyłącze gwintowane	Waga netto [kg]
TER-1500-54-INOX	1500	230~	360	80	5/4"	0,96
TER-2000-54-INOX	2000	230~	360	80	5/4"	0,98
TER-3000-54-INOX	3000	230~	400	80	5/4"	1,00
TER-1500-64-INOX	1500	230~	360	80	6/4"	0,98
TER-2000-64-INOX	2000	230~	360	80	6/4"	1,00
TER-3000-64-INOX	3000	230~	400	80	6/4"	1,02

Typ	Moc grzałki [W]	Napięcie zasilania [V]	Długość zanurzeniowa L [mm]	Strefa martwa [mm]	Przyłącze gwintowane	Waga netto [kg]
TERI-1500-54-INOX	1500	230~	360	80	5/4"	0,96
TERI-2000-54-INOX	2000	230~	360	80	5/4"	0,98
TERI-3000-54-INOX	3000	230~	400	80	5/4"	1,00
TERI-1500-64-INOX	1500	230~	360	80	6/4"	0,98
TERI-2000-64-INOX	2000	230~	360	80	6/4"	1,00
TERI-3000-64-INOX	3000	230~	400	80	6/4"	1,02

Grzałki wykonane są ze stali kwasoodpornej. Mogą pracować w zbiornikach nierdzewnych.
Grzałka standardowo wyposażona w przewód zasilający z wtyczką o długości 1500mm.
Spełnia najnowsze normy jakościowe PN-EN 60335-1:2012, LVD 2014/35/EU.

TERMIK Sp. z o.o.
Marcinkowo 106, 11-700 Mrągowo
tel. + 48 89 741 73 35, fax +48 89 741 87 25
www.termik.pl, info@termik.pl

