



CONNECTIONS

CONNETTORI EPc / EPc CONNECTORS

EPNC2, EPN2, EPNC3, EPN3, EPNC5, EPN5 MINI FLAT	7
EPS2, EPS3, EPS5 MINI BUILT-IN	10
EPC3, EPC4, EPC5	12
EPC3, EPC4, EPC5 CON BLOCCACAVO / WITH STRAIN RELIEF	15
EPN3, EPN4, EPN5 FLAT	18
ACCESSORI / ACCESSORIES	20
EPS3, EPS4, EPS5 BUILT-IN	21
EPN2 CON CAVO ASSEMBLATO / WITH ASSEMBLED CABLE	23
EPN3 CON CAVO ASSEMBLATO / WITH ASSEMBLED CABLE	24
EPN3 CON CAVO ASSEMBLATO E SPINA / WITH ASSEMBLED CABLE AND PLUG	25
EPN4, EPN5 CON CAVO ASSEMBLATO / WITH ASSEMBLED CABLE	26
EPT2 DISTRIBUTORI / DISTRIBUTORS	27
EPN3, EPT3, EPD3, EPE3 DISTRIBUTORI / DISTRIBUTORS	28
EPD5, EPE5, EPG5, EPT5 DISTRIBUTORI / DISTRIBUTORS	29
EPP3, EPP4, EPP5 PER CIRCUITI STAMPATI / PCB MOUNT	30
ACCESSORI / ACCESSORIES	31

CONNETTORI E MORSETTI PROTETTI / WATERPROOF CONNECTORS AND TERMINAL BLOCKS - (IP66 IP66/68)

3700	33
------	----

ACCESSORI / ACCESSORIES	35
-------------------------	----

3800	36
------	----

ACCESSORI / ACCESSORIES	38
-------------------------	----

GIUNTI LINEARI E DI DERIVAZIONE IP68 / IP68 LINEAR COUPLING

610	41
-----	----

SCATOLE DI DERIVAZIONE IP68 / IP68 JUNCTION BOXES

EPW024.68	42
-----------	----



Dal 2016 Epc Connectors è un brand A.A.G. Stucchi. Con questi connettori di qualità adatti ad essere utilizzati non solo nel lighting ma anche nel cablaggio pronto veloce in genere e nella costruzione di edifici ed uffici, si ampliano gli ambiti di applicazione dei prodotti A.A.G. Stucchi. La gamma continua a crescere ed incontra le esigenze di miniaturizzazione del mercato con l'inserimento dei connettori MINI a 3 e 5 poli, per dare al cliente la massima scelta.

In 2016, Epc Connectors became part of the A.A.G. Stucchi. These quality connectors are used today, not only in lighting, but also in fast wiring system, building automation and offices. This range widens the application fields of A.A.G. Stucchi Product Range. In this sense, product development meets the miniaturization needs of the market with the launch of MINI 3 and 5 poles connectors. A full range to give the customer a wide choice.



Cablaggio veloce
Fast wiring



Lighting



Building



Mini 3/5 poli
Mini 3/5 poles

EPNC2, EPN2, EPNC3, EPN3, EPNC5, EPN5 MINI FLAT

POLI / POLES

CLASSE DI PROTEZIONE / PROTECTION CLASS

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

RATING

T MAX FUNZIONAMENTO / MAX FUNCTIONING T

MATERIALI / MATERIALS

CAVI UTILIZZABILI / SUITABLE CABLES

NORMA DI RIFERIMENTO / STANDARDS

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

2 / 3 / 5

EPNC...IP00 - EPN...: IP20 - IP40 quando accoppiato / IP20 - IP40 when plugged in

Spine/prese di connessione / Connection plugs/sockets

2P: 16A - 250V; versione ...8 / ...8 version : 2A-60V

3P: 16A - 250V

5P: 16A - 250/400V

T100

Corpo in poliammide / Polyamide body

Contatti in ottone argentato / Silver plated brass contacts

Sezione conduttori flessibile:

Flexible conductor section: 0,75-1,5mm²

Spelatura cavetti flessibili:

Flexible wires stripping: 8mm

Lunghezza sguainatura cavo ed opzioni per copertura bloccacavo:

Dismantling length, strain relief covers option :

EPN2, EPNC2: 21mm - ø5.5-8mm

EPN3, EPNC3: 20mm (24mm PE) - ø6-9mm


EPN5, EPNC5: 30mm (38mm PE) - ø6-11mm

EN61535+A1 (con di dispositivo di aggancio / with locking device)



* con copertura assemblata / * if cover is mounted
** solo 2P - 5P / ** 2P - 5P only

SPINE DI CONNESSIONE 2P / 2P CONNECTION PLUGS

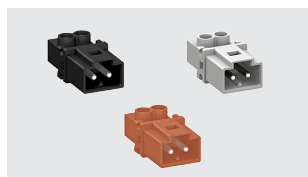

EPNC024
EPNC025
EPNC029

MARCATURA / MARK:

1 - 2

4 Nero
Black

5 Bianco
White

9 Marrone
Brown

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

PRESE DI CONNESSIONE 2P / 2P CONNECTION SOCKETS



EPNC034
EPNC035
EPNC039

MARCATURA / MARK:

2 - 1

4 Nero
Black

5 Bianco
White

9 Marrone
Brown

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

SPINE DI CONNESSIONE CON SISTEMA DI AGGANCIO 2P / 2P CONNECTION PLUGS WITH LOCKING SYSTEM



EPN0024
EPN0025
EPN0029

MARCATURA / MARK:

1 - 2

4 Nero
Black

5 Bianco
White

9 Nero/Marrone
Black/Brown

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

PRESE DI CONNESSIONE CON SISTEMA DI AGGANCIO 2P / 2P CONNECTION SOCKETS WITH LOCKING SYSTEM



EPN0034
EPN0035
EPN0039

MARCATURA / MARK:

2 - 1

4 Nero
Black

5 Bianco
White

9 Nero/Marrone
Black/Brown

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

SPINE DI CONNESSIONE BT 2P / 2P LV CONNECTION PLUGS



EPNC028

MARCATURA / MARK:

1 - 2

8 Azzurro
Sky blue

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

2A
60V

PRESE DI CONNESSIONE BT 2P / 2P LV CONNECTION SOCKETS



EPNC038

MARCATURA / MARK:

2 - 1


8 Azzurro
Sky blue

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

2A
60V

SPINE DI CONNESSIONE BT CON SISTEMA DI AGGANCIO 2P / 2P LV CONNECTION PLUGS WITH LOCKING SYSTEM

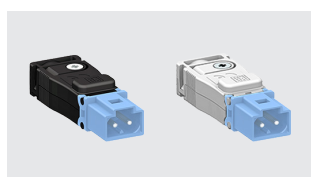

EPN0028
EPN0028W

MARCATURA / MARK:

1 - 2

8 Nero/Azzurro
Black/Sky blue


8W Bianco/Azzurro
White/Sky blue

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

2A
60V

PRESE DI CONNESSIONE BT CON SISTEMA DI AGGANCIO 2P / 2P LV CONNECTION SOCKETS WITH LOCKING SYSTEM

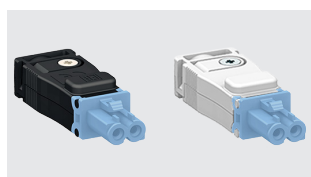

EPN0038
EPN0038W

MARCATURA / MARK:

2 - 1

8 Nero/Azzurro
Black/Sky blue

8W Bianco/Azzurro
White/Sky blue

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

2A
60V

SPINE DI CONNESSIONE CON SISTEMA DI AGGANCIO 3P / 3P CONNECTION PLUGS WITH LOCKING SYSTEM



EPN0324
EPN0325

MARCATURA / MARK:

L - E - N

4 Nero
Black

5 Bianco
White

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

PRESE DI CONNESSIONE CON SISTEMA DI AGGANCIO 3P / 3P CONNECTION SOCKETS WITH LOCKING SYSTEM



EPN0334
EPN0335

MARCATURA / MARK:

N - E - L


4 Nero
Black

5 Bianco
White

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

SPINE DI CONNESSIONE 5P / 5P CONNECTION PLUGS

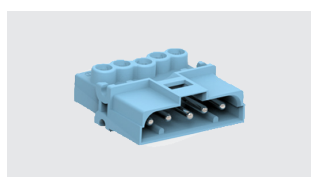

EPNC0528

MARCATURA / MARK:

L - N - E - - - +

8 Azzurro
Sky blue

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

PRESE DI CONNESSIONE 5P / 5P CONNECTION PLUGS



EPNC0538

MARCATURA / MARK:

+ - - - E - N - L

8 Azzurro
Sky blue

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

SPINE DI CONNESSIONE CON SISTEMA DI AGGANCIO 5P / 5P CONNECTION PLUGS WITH LOCKING SYSTEM



EPN0524
EPN0525

MARCATURA / MARK:


1 - 2 - E - N - 3

4 Nero
Black

5 Bianco
White

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

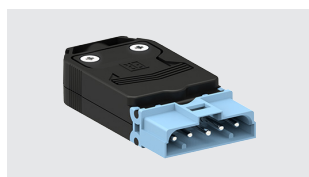

EPN0528

MARCATURA / MARK:

L - N - E - - - +

8 Nero/Azzurro
Black/Sky blue

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

PRESE DI CONNESSIONE CON SISTEMA DI AGGANCIO 5P / 5P CONNECTION SOCKETS WITH LOCKING SYSTEM



EPN0534
EPN0535

MARCATURA / MARK:


3 - N - E - 2 - 1

4 Nero
Black

5 Bianco
White

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

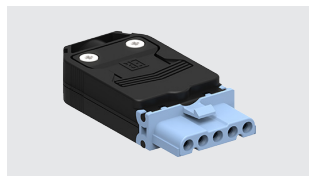

EPN0538

MARCATURA / MARK:

+ - - - E - N - L

8 Nero/Azzurro
Black/Sky blue

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

EPS2, EPS3, EPS5 MINI BUILT-IN

POLI / POLES

CLASSE DI PROTEZIONE / PROTECTION CLASS

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

RATING

T MAX FUNZIONAMENTO / MAX FUNCTIONING T

MATERIALI / MATERIALS

CAVI UTILIZZABILI / SUITABLE CABLES

NORMA DI RIFERIMENTO / STANDARDS

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

2 / 3 / 5

EPNC...IP00 - EPN...: IP20 - IP40 quando accoppiato / IP20 - IP40 when plugged in

Spine/prese di connessione / Connection plugs/sockets

2P: 16A - 250V; versione ...8 / ...8 version : 2A-60V

5P: 16A - 250/400V

T100

Corpo in poliammide / Polyamide body

Contatti in ottone argentato / Silver plated brass contacts

Sezione conduttori flessibile e rigido: 0,5-1,5mm²

Flexible and rigid conductor section : 0,5-1,5mm²

Diametro conduttore flessibile con fascetta: max. 1,4mm

Diameter of the flexible conductor with ferrule: max. 1,4mm

Spelatura cavetti rigidi e flessibili (con o senza fascetta): 8mm

Rigid and flexible wires stripping (with or without ferrule): 8mm

Lunghezza sguainatura cavo ed opzioni per copertura bloccacavo / Dismantling length, strain relief covers option :

EPS2: 21mm - ø5.5-8mm;

EPN3, EPNC3: 20mm (24mm PE) - ø6-9mm

EPS5, EPNC3: 30mm (38mm PE) - ø6-11mm

EN61535+A1 (solo se provvisti di dispositivo di aggancio / only when used with locking device)




600V - max T 110°C
AWG14 SOL/STR 15A
AWG16 SOL/STR 10A
AWG18 SOL/STR 7A

* devono essere installati esclusivamente in prodotti conformi al grado di protezione IP2XC

* must only be installed in another product complying with IP2XC

** solo 2P - 5P / ** 2P - 5P only

SPINE DI CONNESSIONE PER FISSAGGIO A PARETE CON SISTEMA DI AGGANCIO 2P / 2P CONNECTION PLUGS WITH LOCKING SYSTEM FOR PANEL MOUNTING

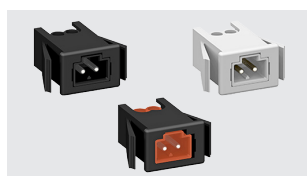

EPS0024
EPS0025
EPS0029

MARCATURA / MARK:

1 - 2

4 Nero
Black


5 Bianco
White

9 Marrone
Brown

FISSAGGIO / FIXING:

Ad innesto / Snap-in

PRESE DI CONNESSIONE PER FISSAGGIO A PARETE CON SISTEMA DI AGGANCIO 2P / 2P CONNECTION SOCKETS WITH LOCKING SYSTEM FOR PANEL MOUNTING

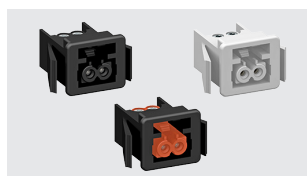

EPS0034
EPS0035
EPS0039

MARCATURA / MARK:

2 - 1

4 Nero
Black


5 Bianco
White

9 Marrone
Brown

FISSAGGIO / FIXING:

Ad innesto / Snap-in

SPINE DI CONNESSIONE BT PER FISSAGGIO A PARETE CON SISTEMA DI AGGANCIO 2P / 2P LV CONNECTION PLUGS WITH LOCKING SYSTEM FOR PANEL MOUNTING

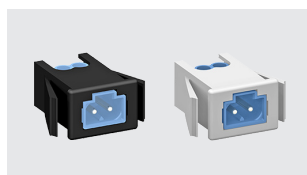

EPS0028
EPS0028W

MARCATURA / MARK:

1 - 2


8 Nero/Azzurro
Black/Sky blue

8W Bianco/Azzurro
White/Sky blue

FISSAGGIO / FIXING:

Ad innesto / Snap-in

PRESE DI CONNESSIONE BT PER FISSAGGIO A PARETE CON SISTEMA DI AGGANCIO 2P / 2P LV CONNECTION
SOCKETS WITH LOCKING SYSTEM FOR PANEL MOUNTING

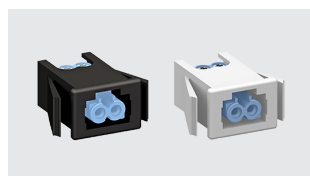

EPS0038
EPS0038W

MARCATURA / MARK:

2 - 1

8 Nero/Azzurro
Black/Sky blue

FISSAGGIO / FIXING:

Ad innesto / Snap-in

8W Bianco/Azzurro
White/Sky blue

SPINE DI CONNESSIONE PER FISSAGGIO A PARETE CON SISTEMA DI AGGANCIO 3P / 3P CONNECTION
PLUGS WITH LOCKING SYSTEM FOR PANEL MOUNTING



EPS0324
EPS0325

MARCATURA / MARK:

L - E - N

4 Nero
Black

FISSAGGIO / FIXING:

Ad innesto / Snap-in

5 Bianco
White

PRESE DI CONNESSIONE PER FISSAGGIO A PARETE CON SISTEMA DI AGGANCIO 5P / 5P CONNECTION SOCKETS
WITH LOCKING SYSTEM FOR PANEL MOUNTING



EPS0334
EPS0335

MARCATURA / MARK:

N - E - L

4 Nero
Black

FISSAGGIO / FIXING:

Ad innesto / Snap-in

5 Bianco
White

SPINE DI CONNESSIONE PER FISSAGGIO A PARETE CON SISTEMA DI AGGANCIO 5P / 5P CONNECTION
PLUGS WITH LOCKING SYSTEM FOR PANEL MOUNTING



EPS0524
EPS0525

MARCATURA / MARK:

1 - 2 - E - N - 3

4 Nero
Black

FISSAGGIO / FIXING:

Ad innesto / Snap-in

5 Bianco
White



EPS0528

MARCATURA / MARK:

L - N - E - - - +

8 Nero/Azzurro
Black/Sky blue

FISSAGGIO / FIXING:

Ad innesto / Snap-in

PRESE DI CONNESSIONE PER FISSAGGIO A PARETE CON SISTEMA DI AGGANCIO 5P / 5P CONNECTION SOCKETS
WITH LOCKING SYSTEM FOR PANEL MOUNTING



EPS0534
EPS0535

MARCATURA / MARK:


3 - N - E - 2 - 1

4 Nero
Black

FISSAGGIO / FIXING:

Ad innesto / Snap-in

5 Bianco
White

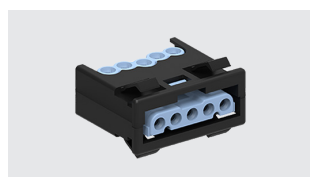

EPS0538

MARCATURA / MARK:

+ - - - E - N - L

8 Nero/Azzurro
Black/Sky blue

FISSAGGIO / FIXING:

Ad innesto / Snap-in

POLI / POLES**CLASSE DI PROTEZIONE / PROTECTION CLASS****DESCRIZIONE / DESCRIPTION****RATING****T MAX FUNZIONAMENTO / MAX FUNCTIONING T****MATERIALI / MATERIALS****CAVI UTILIZZABILI / SUITABLE CABLES****NORMA DI RIFERIMENTO / STANDARDS****CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS**

3 / 4 / 5

IP20 - Protetto IP40 quando accoppiato / *IP40 protected when plugged in*Spine/prese di connessione / *Connection plugs/sockets*

3P: 20A - 250V; versione ...8 - ...9 / ...8 - ...9 version : 20A - 250/400V

4P: 20A - 250/400V

5P: 20A - 250/400V

T100

Corpo in poliammide / *Polyamide body*Contatti in ottone argentato / *Silver plated brass contacts*Sezione conduttore flessibile e rigido: 0,5-2,5mm² - 20A: 1,5-2,5mm²
*Flexible and rigid conductor section:*Diametro conduttore flessibile con fascetta: max. 2,7mm
*Flexible conductor with ferrule diameter:*Spelatura cavetti rigidi e flessibili (con o senza fascetta): 7mm
*Rigid and flexible wires stripping (with or without ferrule):*EN61535+A1 (solo se provvisti di dispositivo di aggancio / *only when used with locking device*)

600V - max T 110°C
AWG14 SOL/STR 15A
AWG16 SOL/STR 10A
AWG18 SOL/STR 7A

* con copertura assemblata / * *if cover is mounted***SPINE DI CONNESSIONE 3P / 3P CONNECTION PLUGS**EPC0104
EPC0105**MARCATURA / MARK:**

L - E - N

4

Nero
Black

5

Bianco
White**MARCATURA / MARK:**

L - E - N

6

Grigio
Grey**MARCATURA / MARK:**

L - E - N

7

Rosso
Light Red**MARCATURA / MARK:**

1 - 2 - 3

8

Azzurro
Sky blue**MARCATURA / MARK:**

1 - 2 - 3

9

Marrone
Brown**FISSAGGIO / FIXING:**Senza fissaggio / *Without fixing*Con vite / *Screw fixing***FISSAGGIO / FIXING:**Senza fissaggio / *Without fixing*Con vite / *Screw fixing***FISSAGGIO / FIXING:**Senza fissaggio / *Without fixing*Con vite / *Screw fixing***FISSAGGIO / FIXING:**Senza fissaggio / *Without fixing*Con vite / *Screw fixing***FISSAGGIO / FIXING:**Senza fissaggio / *Without fixing*Con vite / *Screw fixing*

PRESE DI CONNESSIONE 3P / 3P CONNECTION SOCKETS



EPC0114
EPC0115

MARCATURA / MARK:

N - E - L


4 Nero
Black

5 Bianco
White

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

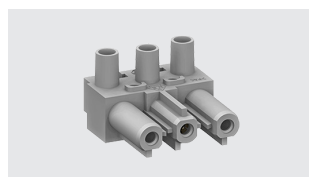

EPC0116

MARCATURA / MARK:


N - E - L

6 Grigio
Grey

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

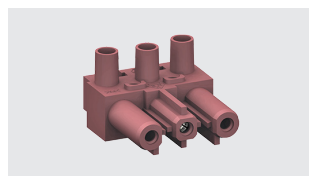

EPC0117

MARCATURA / MARK:


N - E - L

7 Rosso
Red

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

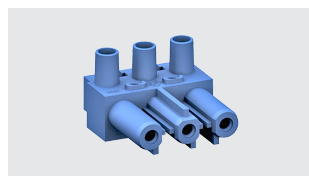

EPC0118

MARCATURA / MARK:


3 - 2 - 1

8 Azzurro
Sky blue

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

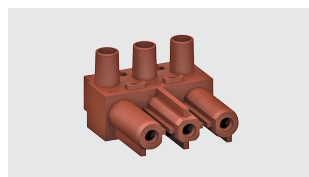

EPC0119

MARCATURA / MARK:

3 - 2 - 1

9 Marrone
Brown

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

SPINE DI CONNESSIONE 4P / 4P CONNECTION PLUGS



EPC0204
EPC0205

MARCATURA / MARK:

1 - E - N - 2

4 Nero
Black

5 Bianco
White

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

PRESE DI CONNESSIONE 3P / 3P CONNECTION SOCKETS



EPC0214
EPC0215

MARCATURA / MARK:

2 - N - E - 1

4 Nero
Black

5 Bianco
White

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing



EPC0214D

MARCATURA / MARK:

2 - N - E - 1

4 Nero
Black

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

SPINE DI CONNESSIONE 5P / 5P CONNECTION PLUGS



EPC0304
EPC0305

MARCATURA / MARK:

1 - 2 - E - N - 3


4 Nero
Black

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

5 Bianco
White

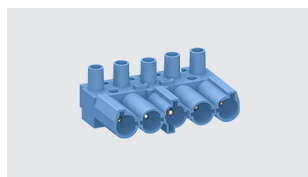

EPC0308

MARCATURA / MARK:

+ - - E - N - L

8 Azzurro
Sky blue

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

PRESE DI CONNESSIONE 5P / 5P CONNECTION SOCKETS



EPC0314
EPC0315

MARCATURA / MARK:

3 - N - E - 2 - 1


4 Nero
Black

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

5 Bianco
White

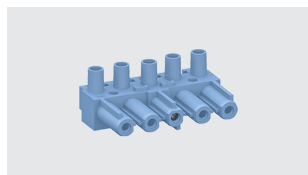

EPC0318

MARCATURA / MARK:

L - N - E - - - +

8 Azzurro
Sky blue

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

POLI / POLES

CLASSE DI PROTEZIONE / PROTECTION CLASS

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

RATING

T MAX FUNZIONAMENTO / MAX FUNCTIONING T

MATERIALI / MATERIALS

CAVI UTILIZZABILI / SUITABLE CABLES

NORMA DI RIFERIMENTO / STANDARDS

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

3 / 4 / 5

IP00 - IP40 quando accoppiato / IP40 when plugged in

Spine/prese di connessione / Connection plugs/sockets

3P: 20A - 250V; versione ...8 - ...9 / ...8 - ...9 version : 20A - 250/400V

4P: 20A - 250/400V

5P: 20A - 250/400V

Adatti per tensione di accensione ad impulsi fino a / Suitable for impulse ignition voltage up to: 5kV

T100

Corpo in poliammide / Polyamide body

Contatti in ottone argentato / Silver plated brass contacts

Sezione conduttore flessibile e rigido: 0,5-2,5mm² - 20A: 1,5-2,5mm²
Flexible and rigid conductor section:Diametro conduttore flessibile con fascetta: max. 2,7mm
Flexible conductor with ferrule diameter:Spelatura cavetti rigidi e flessibili (con o senza fascetta): 7mm
Rigid and flexible wires stripping (with or without ferrule):

Lunghezza sguainatura cavo ed opzioni per copertura bloccacavo:

Dismantling length, strain relief covers option:

3P: 27mm (33mm PE) - Ø7-8.3mm (versione standard - standard version),
Ø9-10.5mm (versione M, disponibile a richiesta - M version, available on demand);4P: 29mm (36mm PE) - Ø8.4-10.5mm (versione standard - standard version),
Ø10.0-12.0mm (versione M, disponibile a richiesta - M version, available on demand);5P: 31mm (39mm PE) - Ø9.5-11.6mm (versione standard - standard version),
Ø13.0-14.0mm (versione M, disponibile a richiesta - M version, available on demand)

EN61535+A1 (se provvisti di dispositivo di aggancio / when used with locking device)

600V - max T 110°C
AWG14 SOL/STR 15A
AWG16 SOL/STR 10A
AWG18 SOL/STR 7A

SPINE DI CONNESSIONE CON COPERTURA E BLOCCACAVO 3P / 3P CONNECTION PLUGS WITH COVER AND STRAIN RELIEF

EPC1104
EPC1105


MARCATURA / MARK:

L - E - N

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

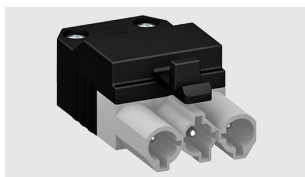4 Nero
Black5 Bianco
White

EPC1106


MARCATURA / MARK:

L - E - N

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

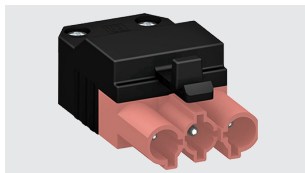6 Nero/Grigio
Black/Grey

EPC1107


MARCATURA / MARK:

L - E - N

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

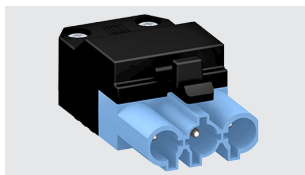7 Nero/Rosso
Black/Light Red

EPC1108


MARCATURA / MARK:

1 - 2 - 3

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

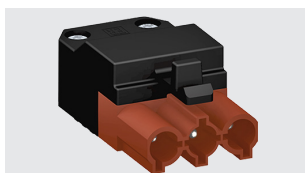8 Nero/Azzurro
Black/Sky blue

EPC1109

MARCATURA / MARK:

1 - 2 - 3


FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

9 Nero/Marrone
Black/Brown

PRESE DI CONNESSIONE CON COPERTURA E BLOCCACAVO 3P / 3P CONNECTION SOCKETS WITH COVER AND STRAIN RELIEF

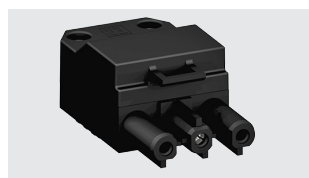

EPC1114
EPC1115

MARCATURA / MARK:

N - E - L

4 Nero
Black

5 Bianco
White

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing



EPC1116

MARCATURA / MARK:


N - E - L

6 Nero/Grigio
Black/Grey

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

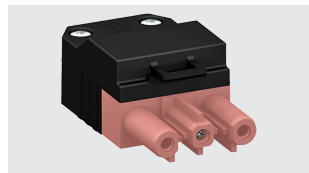

EPC1117

MARCATURA / MARK:


N - E - L

7 Nero/Rosso
Black/Light Red

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

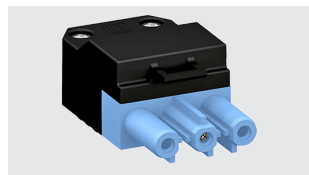

EPC1118

MARCATURA / MARK:


3 - 2 - 1

8 Nero/Azzurro
Black/Sky blue

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

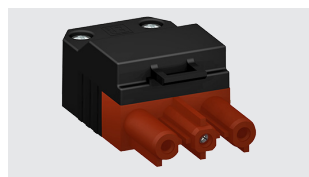

EPC1119

MARCATURA / MARK:

3 - 2 - 1

9 Nero/Marrone
Black/Brown

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

SPINE DI CONNESSIONE CON COPERTURA E BLOCCACAVO 4P / 4P CONNECTION PLUGS WITH COVER AND STRAIN RELIEF



EPC1204
EPC1205

MARCATURA / MARK:

1 - E - N - 2

4 Nero
Black


5 Bianco
White

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

PRESE DI CONNESSIONE CON COPERTURA E BLOCCACAVO 4P / 4P CONNECTION SOCKETS WITH COVER AND STRAIN RELIEF

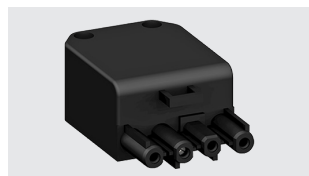

EPC1214
EPC1215

MARCATURA / MARK:

2 - N - E - 1

4 Nero
Black

5 Bianco
White

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

SPINE DI CONNESSIONE CON COPERTURA E BLOCCACAVO 5P / 5P CONNECTION PLUGS WITH COVER AND STRAIN RELIEF



EPC1304
EPC1305

MARCATURA / MARK:

1 - 2 - E - N - 3


4 Nero / Black

5 Bianco / White

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

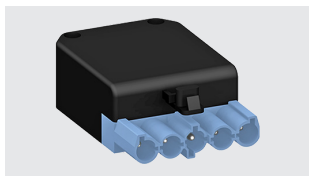

EPC1308

MARCATURA / MARK:

+ - - E - N - L


8 Nero/Azzurro
Black/Sky blue

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

PRESE DI CONNESSIONE CON COPERTURA E BLOCCACAVO 5P / 5P CONNECTION SOCKETS WITH COVER AND STRAIN RELIEF

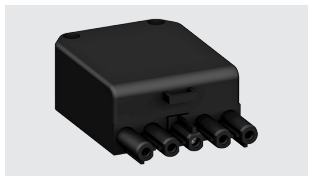

EPC1314
EPC1315

MARCATURA / MARK:

3 - N - E - 2 - 1


4 Nero
Black

5 Bianco
White

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

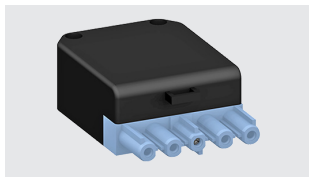

EPC1318

MARCATURA / MARK:

L - N - E - - - +

8 Nero/Azzurro
Black/Sky blue

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

EPN3, EPN4, EPN5 FLAT

POLI / POLES

CLASSE DI PROTEZIONE / PROTECTION CLASS

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

RATING

T MAX FUNZIONAMENTO / MAX FUNCTIONING T

MATERIALI / MATERIALS

CAVI UTILIZZABILI / SUITABLE CABLES

NORMA DI RIFERIMENTO / STANDARDS

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

3 / 4 / 5

IP00 - Protetto IP40 quando accoppiato / *IP40 protected when plugged in*

Spine/prese di connessione / *Connection plugs/sockets*

3P: 20A - 250V

4P: 20A - 250/400V

5P: 20A - 250/400V

Adatti per tensione di accensione ad impulsi fino a / *Suitable for impulse ignition voltage up to : 5kV*

T100

Corpo in poliammide / *Polyamide body*

Contatti in ottone argentato / *Silver plated brass contacts*

Sezione conduttore flessibile e rigido: 0,5-2,5mm² - 20A: 1,5-2,5mm²
Flexible conductor section:

Diametro conduttore flessibile con fascetta: max. 2,7mm

Flexible conductor with ferrule diameter:

Spelatura cavetti rigidi e flessibili (con o senza fascetta): 8mm

Rigid and flexible wires stripping (with or without ferrule):

Lunghezza sguainatura cavo ed opzioni per copertura bloccacavo

Dismantling lenght, strain relief covers option :

3P: 27mm (35mm PE) - ø7.5-10.5mm (ø6-9.5mm con / with EPNR8)

4P: 29mm (36mm PE) - ø7-12.5mm

5P: 31mm (39mm PE) - ø9.5-14mm

EN61535+A1 (solo se provvisti di dispositivo di aggancio / *only when used with locking device*)



600V - max T 110°C
AWG14 SOL/STR 15A
AWG16 SOL/STR 10A
AWG18 SOL/STR 7A

* solo 3P / * 3P only

SPINE DI CONNESSIONE CON COPERTURA E BLOCCACAVO 3P / 3P CONNECTION PLUGS WITH COVER AND STRAIN RELIEF



EPN1104
EPN1105

MARCATURA / MARK:

L - E - N

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / *Without fixing*


Con vite / *Screw fixing*

4

Nero
Black

5

Bianco
White

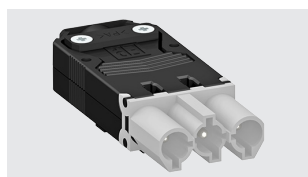

EPN1106

MARCATURA / MARK:

L - E - N


FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / *Without fixing*

Con vite / *Screw fixing*

6

Nero/Grigio
Black/Grey

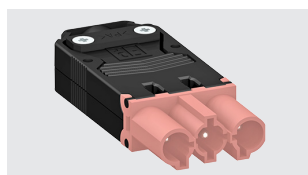

EPN1107

MARCATURA / MARK:

L - E - N

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / *Without fixing*

Con vite / *Screw fixing*

7

Nero/Rosso
Black/Light Red

PRESE DI CONNESSIONE CON COPERTURA E BLOCCACAVO 3P / 3P CONNECTION SOCKETS WITH COVER AND STRAIN RELIEF



EPN1114
EPN1115

MARCATURA / MARK:

N - E - L

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / *Without fixing*

Con vite / *Screw fixing*

4

Nero
Black

5

Bianco
White



EPN1116

MARCATURA / MARK:


N - E - L

6 Nero/Grigio
Black/Grey

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

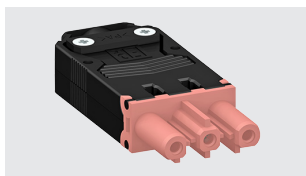

EPN1117

MARCATURA / MARK:

N - E - L

7 Nero/Rosso
Black/Light Red

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

SPINE DI CONNESSIONE CON COPERTURA E BLOCCACAVO 4P / 4P CONNECTION PLUGS WITH COVER AND STRAIN RELIEF



EPN1204
EPN1205

MARCATURA / MARK:

1 - T - N - 2

4 Nero
Black

5 Bianco
White

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

PRESE DI CONNESSIONE CON COPERTURA E BLOCCACAVO 4P / 4P CONNECTION SOCKETS WITH COVER AND STRAIN RELIEF



EPN1214
EPN1215

MARCATURA / MARK:

2 - N - E - 1

4 Nero
Black

5 Bianco
White

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

SPINE DI CONNESSIONE CON COPERTURA E BLOCCACAVO 5P / 5P CONNECTION PLUGS WITH COVER AND STRAIN RELIEF



EPN1304
EPN1305

MARCATURA / MARK:

1 - 2 - E - N - 3


4 Nero
Black

5 Bianco
White

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

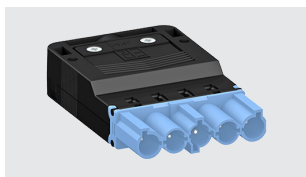

EPN1308

MARCATURA / MARK:

+ - - - E - N - L

8 Nero/Azzurro
Black/Sky blue

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

PRESE DI CONNESSIONE CON COPERTURA E BLOCCACAVO 5P / 5P CONNECTION SOCKETS WITH COVER AND STRAIN RELIEF



EPN1314
EPN1315

MARCATURA / MARK:

3 - N - E - 2 - 1


4 Nero
Black

5 Bianco
White

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

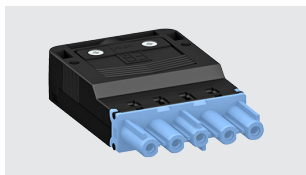

EPN1318

MARCATURA / MARK:

L - N - E - - - +

8 Nero/Azzurro
Black/Sky blue

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

DISPOSITIVO DI AGGANCIO PER EPN3-EPC3 / LOCKING DEVICE FOR EPN3-EPC3 SERIES



EPNH2
EPNH2W

PER / FOR:

EPC1104; EPC1105; EPN1114; EPN1115

2 Nero
Black

2W Bianco
White

DISPOSITIVO DI AGGANCIO PER EPN3-EPC3 / LOCKING DEVICE FOR EPN3-EPC3 SERIES



EPNH3
EPNH3W

PER / FOR:

EPC1114; EPC1115; EPN1104; EPN1115

3 Nero
Black

3W Bianco
White

DISPOSITIVO DI AGGANCIO PER EPN3-EPN4-EPN5 / LOCKING DEVICE FOR EPN3-EPN4-EPN5 SERIES



EPNH4
EPNH5

PER / FOR:

EPN3, EPN4, EPN5 serie/series

4 Nero
Black

5 Bianco
White

ADATTATORE PER PICCOLI CAVI PER SERIE EPN3 / ADAPTER FOR SMALL CABLES FOR EPN3 SERIES



EPNR8

PER / FOR:

EPN3 serie/series

1 Nero
Black

EPS3, EPS4, EPS5 BUILT-IN

POLI / POLES

CLASSE DI PROTEZIONE / PROTECTION CLASS

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

RATING

T MAX FUNZIONAMENTO / MAX FUNCTIONING T

MATERIALI / MATERIALS

CAVI UTILIZZABILI / SUITABLE CABLES

NORMA DI RIFERIMENTO / STANDARDS

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

3 / 4 / 5

IP20 - IP40 quando accoppiato / IP40 when plugged in

Spine/prese di connessione / Connection plugs/sockets

3P: 20A - 250V

4P: 20A - 250/400V

5P: 20A - 250/400V

T100

Corpo in poliammide / Polyamide body

Contatti in ottone argentato / Silver plated brass contacts

Sezione conduttore flessibile con fascetta: 0,5-1,5mm²
Flexible conductor with ferrule section:

Sezione conduttore rigido: 0,5-2,5mm²
Rigid conductor section:

Spelatura cavetti rigidi e flessibili (con o senza fascetta): 10mm
Rigid and flexible wires stripping (with or without ferrule):

EN61535+A1 (se provvisti di dispositivo di aggancio / when used with locking device)



600V - max T 110°C
AWG14 SOL/STR 15A
AWG16 SOL/STR 10A
AWG18 SOL/STR 7A

* solo 3P / * 3P only

SPINE DI CONNESSIONE PER FISSAGGIO A PARETE CON SISTEMA DI AGGANCIO 3P / 3P CONNECTION PLUGS WITH LOCKING SYSTEM FOR PANEL MOUNTING



EPS7104
EPS7105

MARCATURA / MARK:

L - E - N

FISSAGGIO / FIXING:


Ad innesto / Snap-in

4

Nero
Black

5

Bianco
White

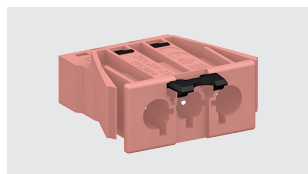

EPS7107

MARCATURA / MARK:

L - E - N


FISSAGGIO / FIXING:

Ad innesto / Snap-in

7

Rosso
Light Red

PRESE DI CONNESSIONE PER FISSAGGIO A PARETE CON SISTEMA DI AGGANCIO 3P / 3P CONNECTION SOCKETS WITH LOCKING SYSTEM FOR PANEL MOUNTING

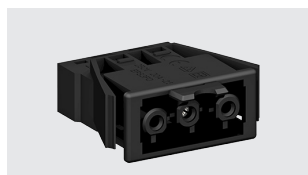

EPS7114
EPS7115

MARCATURA / MARK:

N - E - L

FISSAGGIO / FIXING:


Ad innesto / Snap-in

4

Nero
Black

5

Bianco
White

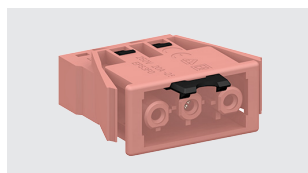

EPS7117

MARCATURA / MARK:

N - E - L


FISSAGGIO / FIXING:

Ad innesto / Snap-in

7

Rosso
Light Red

SPINE DI CONNESSIONE PER FISSAGGIO A PARETE CON SISTEMA DI AGGANCIO 4P / 4P CONNECTION PLUGS WITH LOCKING SYSTEM FOR PANEL MOUNTING

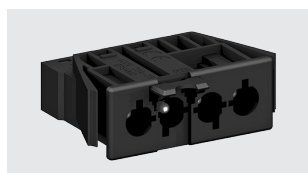

EPS7204
EPS7205

MARCATURA / MARK:

1 - E - N - 2

FISSAGGIO / FIXING:

Ad innesto / Snap-in


4

Nero
Black

5

Bianco
White

PRESE DI CONNESSIONE PER FISSAGGIO A PARETE CON SISTEMA DI AGGANCIO 4P / 4P CONNECTION SOCKETS
WITH LOCKING SYSTEM FOR PANEL MOUNTING

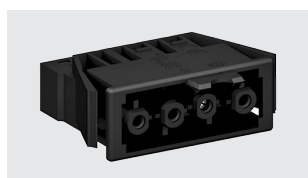

EPS7214
EPS7215

MARCATURA / MARK:

2 - N - E - 1

4 Nero
Black

FISSAGGIO / FIXING:

Ad innesto / Snap-in

5 Bianco
White

SPINE DI CONNESSIONE PER FISSAGGIO A PARETE CON SISTEMA DI AGGANCIO 5P / 5P CONNECTION
PLUGS WITH LOCKING SYSTEM FOR PANEL MOUNTING



EPS7304
EPS7305

MARCATURA / MARK:


1 - 2 - E - N - 3

4 Nero
Black

FISSAGGIO / FIXING:

Ad innesto / Snap-in

5 Bianco
White

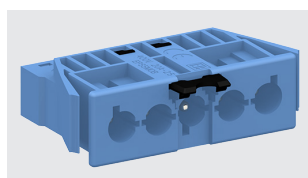

EPS7308

MARCATURA / MARK:

+ - - - E - N - L

8 Azzurro
Sky blue

FISSAGGIO / FIXING:

Ad innesto / Snap-in

PRESE DI CONNESSIONE PER FISSAGGIO A PARETE CON SISTEMA DI AGGANCIO 5P / 5P CONNECTION SOCKETS
WITH LOCKING SYSTEM FOR PANEL MOUNTING



EPS7314
EPS7315

MARCATURA / MARK:


3 - N - E - 2 - 1

4 Nero
Black

FISSAGGIO / FIXING:

Ad innesto / Snap-in

5 Bianco
White

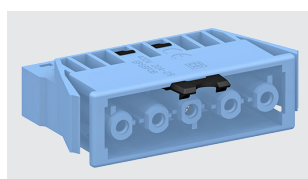

EPS7318

MARCATURA / MARK:

L - N - E - - - +

8 Azzurro
Sky blue

FISSAGGIO / FIXING:

Ad innesto / Snap-in

EPN2 CON CAVO ASSEMBLATO / WITH ASSEMBLED CABLE

POLI / POLES

CLASSE DI PROTEZIONE / PROTECTION CLASS

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

RATING

T MAX FUNZIONAMENTO / MAX FUNCTIONING T

CAVI UTILIZZABILI / SUITABLE CABLES

NORMA DI RIFERIMENTO / STANDARDS

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

2

IP20 - IP40 quando accoppiato / IP40 when plugged in

Spine/prese di connessione / Connection plugs/sockets

16A - 250V

T100

Cavo / Cable : EPN05= H03VVH2-F(2x0,5); EPN10= H05VV-F(2x1). Altri cavi a richiesta / Other cables types on request

Lunghezze cavi / Cable lengths : ... =0,3/0,5/1 m. Altre lunghezze del cavo a richiesta / Other cable lengths on request

EN61535+A1 (se provvisti di dispositivo di aggancio / when used with locking device)



PRESA E SPINA DI CONNESSIONE (EPN2) CON CAVO ASSEMBLATO / PLUG TO SOCKET (EPN2) EXTENSION LEADS



EPN05MF2...
EPN05MF2...W
EPN10MF2...
EPN10MF2...W

CON / WITH:

EPN0024 - EPN0034 (nero / black)
EPN0025 - EPN0035 (bianco / white)


FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

... Nero
Black

...W Bianco
White

SPINA DI CONNESSIONE (EPN2) CON CAVO ASSEMBLATO / PLUG (EPN2) TO FREE END ASSEMBLED CABLE

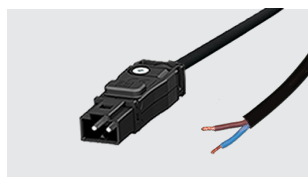

EPN05M2...
EPN05M2...W
EPN10M2...
EPN10M2...W

CON / WITH:

EPN0024 (nero / black)
EPN0025 (bianco / white)

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

... Nero
Black

...W Bianco
White

PRESA DI CONNESSIONE (EPN2) CON CAVO ASSEMBLATO / SOCKET (EPN2) TO FREE END ASSEMBLED CABLE



EPN05F2...
EPN05F2...W
EPN10F2...
EPN10F2...W

CON / WITH:

EPN0034 (nero / black)
EPN0035 (bianco / white)

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

... Nero
Black

...W Bianco
White

EPN3 CON CAVO ASSEMBLATO / WITH ASSEMBLED CABLE

POLI / POLES

CLASSE DI PROTEZIONE / PROTECTION CLASS

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

RATING

T MAX FUNZIONAMENTO / MAX FUNCTIONING T

CAVI UTILIZZABILI / SUITABLE CABLES

NORMA DI RIFERIMENTO / STANDARDS

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

3

IP00 - Protetto IP40 quando accoppiato / *IP40 protected when plugged in*

Spine/prese di connessione / *Connection plugs/sockets*

16A(1,5mm²) / 20A(2,5mm²) - 250V

T100

Cavo / *Cable* : EPN153...= H05VVF(3x1,5); EPN253...= H05VV-F(3x2,5). Altri cavi a richiesta / *Other cables types on request*

Lunghezze cavi / *Cable lengths* : ... = 0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5 m. Altre lunghezze del cavo a richiesta / *Other cable lengths on request*

EN61535+A1 (solo se provvisti di dispositivo di aggancio / *only when used with locking device*)



PRESA E SPINA DI CONNESSIONE (EPN3) CON CAVO ASSEMBLATO / PLUG TO SOCKET (EPN3) EXTENSION LEADS



EPN153...
EPN253...
EPN153...W
EPN253...W

WITH / CON:

EPN1104 - EPN1114



FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / *Without fixing*

SPINA DI CONNESSIONE (EPN3) CON CAVO ASSEMBLATO / PLUG (EPN3) TO FREE END ASSEMBLED CABLE



EPN15M3...
EPN25M3...
EPN15M3...W
EPN25M3...W

WITH / CON:

EPN1104



FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / *Without fixing*

PRESA DI CONNESSIONE (EPN3) CON CAVO ASSEMBLATO / SOCKET (EPN3) TO FREE END ASSEMBLED CABLE



EPN15F3...
EPN25F3...
EPN15F3...W
EPN25F3...W

WITH / CON:

EPN1114



FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / *Without fixing*

EPN3 CON CAVO ASSEMBLATO E SPINA / WITH ASSEMBLED CABLE AND PLUG

POLI / POLES

CLASSE DI PROTEZIONE / PROTECTION CLASS

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

RATING

CAVI UTILIZZABILI / SUITABLE CABLES

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

3

IP20

Spine/prese di connessione con cavo assemblato / Connection plugs/sockets with assembled cable

10A - 250V

Cavo / Cable: H05VVF(3x1,5). Altri cavi a richiesta / Other cables types on request

Lunghezze cavi / Cable lengths: ... = 0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5 m. Altre lunghezze del cavo a richiesta / Other cable lengths on request



PRESA DI CONNESSIONE (EPN3) CON CAVO ASSEMBLATO E SPINA (SCHUKO DIN 49441) / SOCKET (EPN3) TO PLUG (SCHUKO DIN 49441) EXTENSION LEADS



EPN15FK...
EPN15FK...W

WITH / CON:

EPN1114

spina tipo / plug type : CEE 7/7



Nero
Black



Bianco
White

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

PRESA DI CONNESSIONE (EPN3) CON CAVO ASSEMBLATO E ADATTATORE ASIMMETRICO (9209-4/B) / SOCKET (EPN3) TO ASYMMETRIC ADAPTER (9209-4/B) EXTENSION LEADS



EPN10F92090.5
EPN10F92090.5W

WITH / CON:

EPN1114

9209-4/B



Nero
Black



Bianco
White

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

EPN4, EPN5 CON CAVO ASSEMBLATO / WITH ASSEMBLED CABLE

POLI / POLES

CLASSE DI PROTEZIONE / PROTECTION CLASS

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

RATING

CAVI UTILIZZABILI / SUITABLE CABLES

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS 

4 / 5

IP20 - IP40 quando accoppiato / IP40 when plugged in

Spine/prese di connessione / Connection plugs/sockets

16A(1,5mm²) / 20A(2,5mm²) - 250V

Cavo / Cable: EPN154...= H05VV-F(4x1,5); EPN254...= H05VV-F(4x2,5). Altri cavi a richiesta / Other cables types on request

Lunghezze cavi / Cable lengths: ...= 0,5/1/1,5/2/2,5 m. Altre lunghezze a richiesta / Other lengths on request

PRESA E SPINA DI CONNESSIONE (EPN4) CON CAVO ASSEMBLATO / PLUG TO SOCKET (EPN4) EXTENSION LEADS



EPN154...
EPN254...
EPN154...W
EPN254...W

WITH / CON:

EPN1204 - EPN1214

 Nero
Black

 Bianco
White

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

SPINA DI CONNESSIONE (EPN4) CON CAVO ASSEMBLATO / PLUG (EPN4) TO FREE END ASSEMBLED CABLE



EPN15M4...
EPN25M4...
EPN15M4...W
EPN25M4...W

WITH / CON:

EPN1204

 Nero
Black

 Bianco
White

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

PRESA DI CONNESSIONE (EPN4) CON CAVO ASSEMBLATO / SOCKET (EPN4) TO FREE END ASSEMBLED CABLE



EPN15F4...
EPN25F4...
EPN15F4...W
EPN25F4...W

WITH / CON:

EPN1214

 Nero
Black

 Bianco
White

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

PRESA E SPINA DI CONNESSIONE (EPN5) CON CAVO ASSEMBLATO / PLUG TO SOCKET (EPN5) EXTENSION LEADS



EPN155...
EPN255...
EPN155...W
EPN255...W

WITH / CON:

EPN1304 - EPN1314

 Nero
Black

 Bianco
White

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

SPINA DI CONNESSIONE (EPN5) CON CAVO ASSEMBLATO / PLUG (EPN5) TO FREE END ASSEMBLED CABLE



EPN15M5...
EPN25M5...
EPN15M5...W
EPN25M5...W


WITH / CON:

EPN1304

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

PRESA DI CONNESSIONE (EPN5) CON CAVO ASSEMBLATO / SOCKET (EPN5) TO FREE END ASSEMBLED CABLE

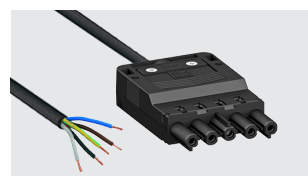

EPN15F5...
EPN25F5...
EPN15F5...W
EPN25F5...W

WITH / CON:

EPN1314

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

DISTRIBUTORI SERIE EPT2 / EPT2 SERIES DISTRIBUTORS

POLI / POLES	2
CLASSE DI PROTEZIONE / PROTECTION CLASS	IP20
DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Distributori / Distributors
RATING	16A - 250V
T MAX FUNZIONAMENTO / MAX FUNCTIONING T	T100
MATERIALI / MATERIALS	Corpo in poliammide / Polyamide body Contatti in ottone argentato / Silver plated brass contacts
NORMA DI RIFERIMENTO / STANDARDS	EN61535+A1 (se provvisti di dispositivo di aggancio / when used with locking device)
CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS	 600V - max T 110°C AWG14 SOL/STR 15A AWG16 SOL/STR 10A AWG18 SOL/STR 7A  

DISTRIBUTORI PER SERIE EPS2, EPN2 (1 IN - 2 OUT) / DISTRIBUTORS FOR EPS2, EPN2 SERIES (1 IN - 2 OUT)



EPT004
EPT005
EPT009

WITH / CON:

EPS002... - EPS003...
EPN002... - EPN003...

4 Nero
Black

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing
Con vite / Screw fixing

5 Bianco
White

9 Marrone
Brown

DISTRIBUTORI EPN3, EPT3, EPD3, EPE3 / EPN3, EPT3, EPD3, EPE3 SERIES DISTRIBUTORS

POLI / POLES

CLASSE DI PROTEZIONE / PROTECTION CLASS

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

RATING

T MAX FUNZIONAMENTO / MAX FUNCTIONING T

MATERIALI / MATERIALS

NORMA DI RIFERIMENTO / STANDARDS

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

3

IP20

Distributori / Distributors

16A - 250V

T100

Corpo in poliammide / Polyamide body


Contatti in ottone argentato / Silver plated brass contacts

EN61535+A1 (se provvisti di dispositivo di aggancio / when used with locking device)



600V - max T 110°C
AWG14 SOL/STR 15A
AWG16 SOL/STR 10A
AWG18 SOL/STR 7A

DISTRIBUTORI PER SERIE EPS3 (1 IN - 1 OUT) / EPS3 SERIES DISTRIBUTORS (1 IN - 1 OUT)

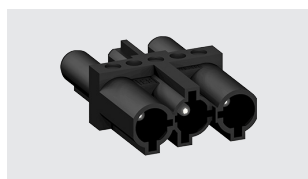

EPN0414
EPN0415

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

4 Nero
Black

5 Bianco
White

DISTRIBUTORI PER SERIE EPS3 (1 IN - 2 OUT) / EPS3 SERIES DISTRIBUTORS (1 IN - 2 OUT)



EPT014
EPT015

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

4 Nero
Black

5 Bianco
White

DISTRIBUTORI PER SERIE EPS3 (1 IN - 3 OUT) / EPS3 SERIES DISTRIBUTORS (1 IN - 3 OUT)



EPD014
EPD015

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

4 Nero
Black

5 Bianco
White

DISTRIBUTORI PER SERIE EPS3 (1 IN - 5 OUT) / EPS3 SERIES DISTRIBUTORS (1 IN - 5 OUT)



EPE014
EPE015

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

4 Nero
Black

5 Bianco
White

DISTRIBUTORI EPT5, EPD5, EPE5, EPG5 / EPT5, EPD5, EPE5, EPG5 SERIES DISTRIBUTORS

POLI / POLES

CLASSE DI PROTEZIONE / PROTECTION CLASS

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

RATING

T MAX FUNZIONAMENTO / MAX FUNCTIONING T

MATERIALI / MATERIALS

NORMA DI RIFERIMENTO / STANDARDS

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

5

IP20

Distributori / Distributors

20A - 250/400V

T100

Corpo in poliammide / Polyamide body

Contatti in ottone argentato / Silver plated brass contacts

EN61535+A1 (se provvisti di dispositivo di aggancio / when used with locking device)



600V - max T 110°C
AWG14 SOL/STR 15A
AWG16 SOL/STR 10A
AWG18 SOL/STR 7A

* Non per EPG... / * Not for EPG...

DISTRIBUTORI PER SERIE EPN3 (1 IN - 2 OUT) / EPN5 SERIES DISTRIBUTORS (1 IN - 2 OUT)



EPT034
EPT035


4 Nero
Black

5 Bianco
White

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

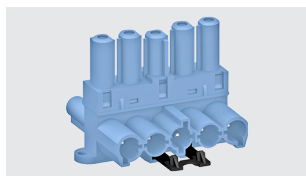

EPT038

8 Azzurro
Sky blue

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

DISTRIBUTORI PER SERIE EPN5 (1 IN - 3 OUT) / EPN5 SERIES DISTRIBUTORS (1 IN - 3 OUT)



EPD034
EPD035

4 Nero
Black


5 Bianco
White

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

DISTRIBUTORI PER SERIE EPN5 (1 IN - 5 OUT) / EPN5 SERIES DISTRIBUTORS (1 IN - 5 OUT)

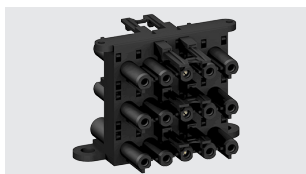

EPE034
EPE035

4 Nero
Black

5 Bianco
White

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

DISTRIBUTORI PER SERIE EPN3 E EPN5 (1 IN 5P - 1 OUT 5P + 6 OUT 3P) / EPN3 AND EPN5 SERIES DISTRIBUTORS (1 IN 5P - 1 OUT 5P + 6 OUT 3P)



EPG034
EPG035

4 Nero
Black

5 Bianco
White

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

Con vite / Screw fixing

EPP3, EPP4, EPP5 PER CIRCUITI STAMPATI / PCB MOUNT

POLI / POLES

CLASSE DI PROTEZIONE / PROTECTION CLASS

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

RATING

T MAX FUNZIONAMENTO / MAX FUNCTIONING T

MATERIALI / MATERIALS

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

3 / 5

IP00 - IP40 quando accoppiato / IP40 when plugged in

Spine/prese di connessione / Connection plugs/sockets

16A - 250/400V

T100


Corpo in poliammide / Polyamide body

Contatti in ottone argentato / Silver plated brass contacts



WORK IN
PROGRESS

SPINE 3P VERTICALI E A 90° PER CIRCUITI STAMPATI / PCB MOUNT 3P PLUGS, VERTICAL AND 90°

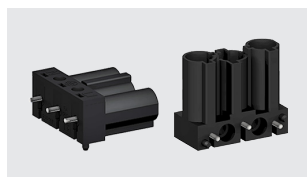

EPP0104
(verticale/ vertical)

EPP9104
(90°)

MARCATURA / MARK:


L1 - E - N

4

Nero
Black

FISSAGGIO / FIXING:

In circuiti stampati / Into PCB

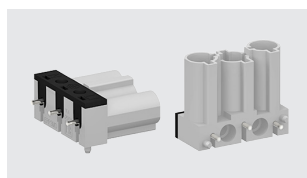

EPP0106
(verticale/ vertical)

EPP9106
(90°)

MARCATURA / MARK:

L1 - E - N


6

Grigio
Grey

FISSAGGIO / FIXING:

In circuiti stampati / Into PCB

PRESE 3P VERTICALI E A 90° PER CIRCUITI STAMPATI / PCB MOUNT 3P SOCKETS, VERTICAL AND 90°

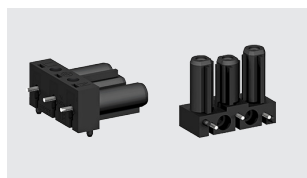

EPP0114
(verticale/ vertical)

EPP9114
(90°)

MARCATURA / MARK:


N - E - L1

4

Nero
Black

FISSAGGIO / FIXING:

In circuiti stampati / Into PCB

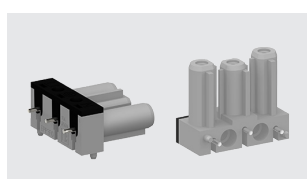

EPP0116
(verticale/ vertical)

EPP9116
(90°)

MARCATURA / MARK:


N - E - L1

6

Grigio
Grey

FISSAGGIO / FIXING:

In circuiti stampati / Into PCB

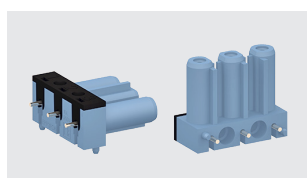

EPP0118
(verticale/ vertical)

EPP9118
(90°)

MARCATURA / MARK:

3 - 2 - 1


6

Nero/Azzurro
Black/Sky blue

FISSAGGIO / FIXING:

In circuiti stampati / Into PCB

SPINE 5P VERTICALI E A 90° PER CIRCUITI STAMPATI / PCB MOUNT 5P PLUGS, VERTICAL AND 90°

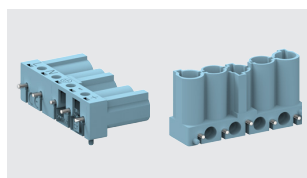

EPP0308
(verticale/ vertical)

EPP9308
(90°)

MARCATURA / MARK:

L - N - E - - - +

6

Nero/Azzurro
Black/Sky blue

FISSAGGIO / FIXING:

In circuiti stampati / Into PCB

DISPOSITIVO DI AGGANCIO PER EPN3-EPN4-EPN5 / LOCKING DEVICE FOR EPN3-EPN4-EPN5 SERIES



EPNH1

PER / FOR:

EPN3, EPN4, EPN5 serie/series

4

Nero
Black




NEW!
3800MINI

A.A.G. Stucchi propone una ampia gamma di connettori protetti che permettono di collegare in modo rapido gli apparecchi di illuminazione protetti o stagni alla linea o fra di loro, garantendo modularità agli impianti elettrici. La protezione è raggiunta montando il cavo al connettore, con il serraggio del bloccacavo, accoppiando il connettore con quello già fissato all'apparecchio di illuminazione e assicurandoli con l'avvitatura dell'apposita ghiera. La nuova serie 3800 di connettori M/F da 2 a 5 poli incontra le esigenze di miniaturizzazione del mercato ed ha con un ingombro ridotto a 22.5mm di diametro; si adatta quindi ad essere utilizzato nelle applicazioni di luce a LED. Questa nuova serie garantisce una diminuzione dei tempi di installazione grazie alla connessione rapida in accordo con la norma EN61535 e EN61984 ed una maggior sicurezza grazie al sistema anti rotazione accidentale del pressacavo e alle guarnizioni sovrastampate, oltre alla presenza di una chiave di polarizzazione anti mis-matching.

A.A.G. Stucchi has wide range of water-resistant connectors. These connectors make the connection to and between protected luminaries quick, easy and secure, giving a modular structure to the installation. Protection is only possible if all the cable glands are fully tightened and all plug and socket connections are properly and securely made.


The new 3800 series of M/F connectors from 2 to 5 poles meets the miniaturization needs of the market and has a reduced size of 22.5mm diameter, thus being suitable for use in LED lighting applications. This new product range guarantees reduced installation time thanks to the quick connection; in compliance with EN61535 and EN61984. It is safer thanks to the anti-rotation system in the cable gland and over-molded gaskets, moreover a mechanical key ensures proper connection.

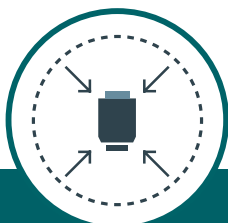

Design compatto
Compact design



Idrorepellente
Waterproof

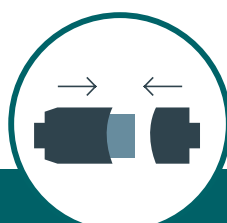

Installazione rapida
Quick connection



Maggior sicurezza
Higher security

SERIE 3700 / 3700 SERIES

POLI / POLES

CLASSE DI PROTEZIONE / PROTECTION CLASS

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

RATING

T MAX FUNZIONAMENTO / MAX FUNCTIONING T

MATERIALI / MATERIALS

CAVI UTILIZZABILI / SUITABLE CABLES

NORMA DI RIFERIMENTO / STANDARDS

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

2 / 3 / 4 / 5

IP66/68 (3m/2h)

Spine/prese di connessione / Connection plugs/sockets

2P - 3P: 16A - 250V

4P - 5P: 16A - 400V

T120

Corpo in poliammide / Polyamide body

Contatti in ottone argentato / Silver plated brass contacts

Guarnizioni in EPDM / EPDM gaskets

Sezione conduttore rigido e flessibile con fascetta:

Rigid and flexible conductor with ferrule section: 1-2,5mm²

Spelatura cavetti rigidi e flessibili (con o senza fascetta):

Rigid and flexible wires stripping (with or without ferrule): 7-8mm

Cavi / Cables :

- FG7OR: 2x1,5 mm² ; 2x2,5 mm² ; 3x1,5 mm² ; 3x2,5 mm²

- FROR: 2x1,5 mm² ; 2x2,5 mm² ; 3x1,5 mm² ; 3x2,5 mm²

- H05VV-F: 2x2,5 mm² ; 3x1,5 mm² ; 3x2,5 mm²

- H07RN-F: 2x1 mm² ; 2x2,5mm² ; 3x1,5 mm² ; 3x2,5 mm²

- SIHF: 2x2,5 mm² ; 3x2,5 mm²

- AWG14, AWG16, AWG18: 2x; 3x

EN/IEC61984



600V - T105
15A(AWG14)
10A(AWG16)
7A(AWG18)

SPINE DI CONNESSIONE PROTETTE 2P / 2P PROTECTED CONNECTION PLUGS



3701/A2P
3701/A2P-N

Grigio chiaro
Light grey

Nero
Black



3701/V2P
3701/V2P-N

Grigio chiaro
Light grey

Nero
Black


FISSAGGIO / FIXING:

Con dado per fissaggio a parete
With nut for panel mounting

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

PRESE DI CONNESSIONE PROTETTE 2P / 2P PROTECTED CONNECTION SOCKETS

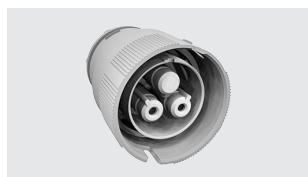

3702/A2P
3702/A2P-N

Grigio chiaro
Light grey

Nero
Black



3702/V2P
3702/V2P-N

Grigio chiaro
Light grey

Nero
Black

FISSAGGIO / FIXING:

Con dado per fissaggio a parete
With nut for panel mounting

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

SPINE DI CONNESSIONE PROTETTE 3P / 3P PROTECTED CONNECTION PLUGS



3701/A
3701/A-N

Grigio chiaro
Light grey

Nero
Black

FISSAGGIO / FIXING:

Con dado per fissaggio a parete
With nut for panel mounting



3701-A/F-3P-M20-7
3701-A/F-3P-M20-7-N

Grigio chiaro
Light grey

Nero
Black

FISSAGGIO / FIXING:
Con dado per fissaggio a parete
With nut for panel mounting




3701/V
3701/V-N

Grigio chiaro
Light grey

Nero
Black

FISSAGGIO / FIXING:
Senza fissaggio / Without fixing

PRESE DI CONNESSIONE PROTETTE 3P / 3P PROTECTED CONNECTION SOCKETS

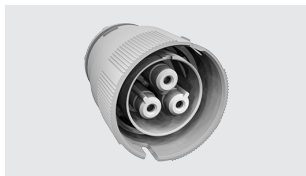


3702/A
3702/A-N

Grigio chiaro
Light grey

Nero
Black

FISSAGGIO / FIXING:
Con dado per fissaggio a parete
With nut for panel mounting

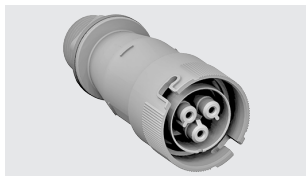


3702-A/F-3P-M20-7
3702-A/F-3P-M20-7-N

Grigio chiaro
Light grey

Nero
Black

FISSAGGIO / FIXING:
Con dado per fissaggio a parete
With nut for panel mounting

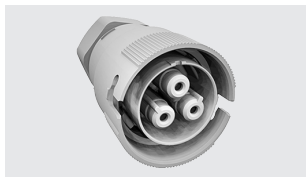

3702/V
3702/V-N

Grigio chiaro
Light grey

Nero
Black

FISSAGGIO / FIXING:
Senza fissaggio / Without fixing

RACCORDO PER TUBI Ø 20MM / JOINT FOR Ø 20MM CONDUITS



3700/C
3700/CN

PER / FOR:

3701/V...; 3702/V...; 3701/M...; 3702/M...



Grigio chiaro
Light grey



Nero
Black

TAPPO DI PROTEZIONE 2-3 POLI / 2-3 POLES PROTECTION CAPS



3700-3/T
3700-3/TN



Grigio chiaro
Light grey



Nero
Black

GUARNIZIONE PER CAVI CON Ø: 11-14MM / GASKET FOR CABLES WITH Ø: 11-14MM



S-3700/120

PER / FOR:

3701/M...; 3702/M...



Nero
Black

GUARNIZIONE PER CAVI CON Ø: 6-7,5MM / GASKET FOR CABLES WITH Ø: 6-7,5MM



S-3700/121

PER / FOR:

3701/V...; 3702/V...; 3701/M...; 3702/M...



Nero
Black

POLI / POLES

CLASSE DI PROTEZIONE / PROTECTION CLASS

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

RATING

T MAX FUNZIONAMENTO / MAX FUNCTIONING T

MATERIALI / MATERIALS

CAVI UTILIZZABILI / SUITABLE CABLES

2 / 3 / 4 / 5

IP66/68 (3m/2h)

Spine/prese di connessione / Connection plugs/sockets

16A - 400V

Adatti per tensione di accensione ad impulsi fino a
Suitable for impulse ignition voltage up to: 4kV (EN61535)

T100

Corpo in poliammide / Polyamide body

Contatti in ottone argentato / Silver plated brass contacts

Guarnizioni in TPE / TPE gaskets

Diametro conduttore flessibile con fascetta:
Diameter of the flexible conductor with ferrule: max. 1,4mm

Sezione conduttore flessibile e rigido: 0,5-1,5mm²

Spelatura cavetti rigidi e flessibili (con o senza fascetta):
Rigid and flexible wires stripping (with or without ferrule): 6mm

Cavi / Cables :

Con guarnizione / With gasket: 3800/117 (ø6,5mm):

- FROR: 2X0,75mm²; 3X0,5mm²; 3X0,75mm²; 5X0,5mm²; 5X0,75mm²

- H05RN-F: 2X0,75mm²; 3X0,75mm²; 3X1mm²

- H05SS-F/G: 2x1mm²; 3x0,75mm²

- H05VV-F: 2x0,75mm²; 2x1mm²; 3x0,75mm²; 3x1mm²

- FLEX OIL PLUS: 5x1mm²

Con guarnizione / With gasket: 3800/118 (ø8mm):

- FROR: 2X1mm²; 2X1,5mm²; 3X1mm²; 3X1,5mm²; 4X1mm²

- H07RN-F: 2X1mm²

- H05VV-F: 2X1,5mm²; 3X1,5mm²

- G/Silicone: 3X1,5mm²

- H05Z1Z1-F Halogen free: 3X1mm²

- H05RN-F: 4X0,75mm²

- H05SS-F/G: 4X1mm²; 5X1mm²

Con guarnizione / With gasket: 3800/119 (ø11,5mm):

- FG7OR: 2X1,5mm²; 3X1,5mm²

- FROR: 4X1,5mm²; 5X1mm²; 5X1,5mm²

- H07RN-F: 4X1mm²; 4X1,5mm²; 5X1,5mm²

- H05VV-F: 4X1,5mm²; 5X1,5mm²

- OFLEX HEAT 145MC: 4X1,5mm²

- FG7OH2R: 5X1,5mm²

- FLEX OIL (FROR): 5X1,5mm²

- OFLEX HEAT: 5X1,5mm²

- FG7OM1: 5X1,5mm²

Lunghezza sguainatura cavo ed opzioni per copertura bloccacavo / Dismantling
length, strain relief covers option : 20mm (28mm PE)

EN/IEC61535



NORMA DI RIFERIMENTO / STANDARDS

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

SPINE DI CONNESSIONE PROTETTE 2P / 2P PROTECTED CONNECTION PLUGS



3801/V-M-2P-BK

MARCATURA / MARK:

L - N



Nero
Black

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

PRESE DI CONNESSIONE PROTETTE 2P / 2P PROTECTED CONNECTION SOCKETS



3802/V-M-2P-BK

MARCATURA / MARK:

L - N



Nero
Black

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

SPINE DI CONNESSIONE PROTETTE 3P / 3P PROTECTED CONNECTION PLUGS



3801/V-M-3P-BK

MARCATURA / MARK:

L - N - E



Nero
Black

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

PRESE DI CONNESSIONE PROTETTE 3P / 3P PROTECTED CONNECTION SOCKETS



3802/V-M-3P-BK

MARCATURA / MARK:

L - N - E



Nero
Black

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

SPINE DI CONNESSIONE PROTETTE 4P / 4P PROTECTED CONNECTION PLUGS



3801/V-M-4P-BK

MARCATURA / MARK:

1 - 2 - 3 - E



Nero
Black

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

PRESE DI CONNESSIONE PROTETTE 4P / 4P PROTECTED CONNECTION SOCKETS



3802/V-M-4P-BK

MARCATURA / MARK:

1 - 2 - 3 - E



Nero
Black

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

SPINE DI CONNESSIONE PROTETTE 5P / 5P PROTECTED CONNECTION PLUGS



3801/V-M-5P-BK

MARCATURA / MARK:

1 - 2 - 3 - N - E



Nero
Black

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

PRESE DI CONNESSIONE PROTETTE 5P / 5P PROTECTED CONNECTION SOCKETS



3802/V-M-5P-BK

MARCATURA / MARK:

1 - 2 - 3 - N - E




Nero
Black

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

GUARNIZIONE PER CAVI CON Ø: 4,5-6,5MM / GASKET FOR CABLES WITH Ø: 4,5-6,5MM

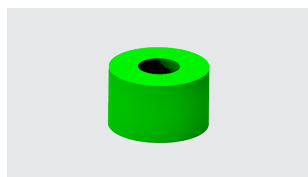


S-3800/117

PER / FOR:

3801...M...; 3802...M...

 Verde
Green

GUARNIZIONE PER CAVI CON Ø: 6,5-8MM / GASKET FOR CABLES WITH Ø: 6,5-8MM

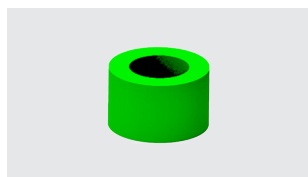


S-3800/118

PER / FOR:

3801...M...; 3802...M...

 Verde
Green

GUARNIZIONE PER CAVI CON Ø: 8-11,5MM / GASKET FOR CABLES WITH Ø: 8-11,5MM

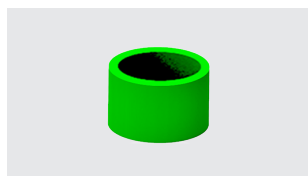

S-3800/119

PER / FOR:


3801...M...; 3802...M...

 Verde
Green



I giunti di derivazione della gamma 610 sono disponibili sia in versione a 3 che a 5 poli ed hanno ingombri ridotti. Si tratta di prodotti particolarmente resistenti grazie alla rigidità del corpo centrale costituito da un unico componente, ed allo stesso tempo economici grazie alla riduzione dei componenti interni. L'installazione è rapida ed affidabile e non richiede l'utilizzo di resine o gel.


These products have a single body construction that makes them a mechanical robust component but also economical thanks to the reduction of internal components. Installation is quick and reliable without the use of resins or gel.

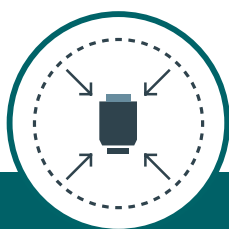

Design compatto
Compact design



Idrorepellente
Waterproof

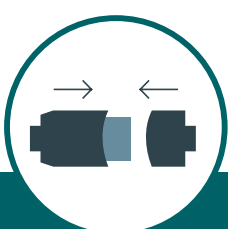

Installazione rapida
Quick connection



Economico
Low cost



Resistente
Resistant

POLI / POLES

CLASSE DI PROTEZIONE / PROTECTION CLASS

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

RATING

T MAX FUNZIONAMENTO / MAX FUNCTIONING T

MATERIALI / MATERIALS

CAVI UTILIZZABILI / SUITABLE CABLES

NORMA DI RIFERIMENTO / STANDARDS

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

3 / 5

IP66/68 (30m/3h)

Giunti di connessione / *Connection coupling*

32A - 450V

T85

Corpo in PA66 GTW 960°C / *PA66 GTW 960°C body*

Corpo morsettiera in PA66 GF V0 GTW 960°C / *PA66 GF V0 GTW 960°C terminal block body*

Contatti in ottone nichelato / *Nichel plated brass contacts*

Gommini pressacavo in TPE / *Gland grommets in TPE*

Sezione conduttore ingresso - *Conductor section input side* : 0,5-4mm²

Sezione conduttore uscita - *Conductor section output side* : (2x) 0,5-2,5mm²

Spelatura cavetti rigidi e flessibili (con o senza fascetta) / *Rigid and flexible wires stripping (with or without ferrule)* : 6mm

Lunghezza sguainatura cavo / *Dismantling lenght* : 38mm

Cavi / *Cables* :

FROR 2x1mm²; 2x1,5mm²; 2x2,5mm²; 3x0,5mm²; 3x1mm²; 3x1,5mm²; 3x2,5mm²;

3x4mm²; 4x0,75mm²; 4x1mm²; 4x1,5mm²; 4x2,5mm²; 4x4mm²; 5x0,5mm²;

5x0,75mm²; 5x1mm²; 5x1,5mm²; 5x2,5mm²; 5x4mm²

FSI8ORI8 2x1,5mm²; 2x2,5mm²; 3x1mm²; 3x1,5mm²; 3x2,5mm²; 4x1mm²; 4x1,5mm²;

4x2,5mm²; 5x1mm²; 5x1,5mm²; 5x2,5mm²

H05SS-F/G 2x1mm²; 3x0,75mm²; 3x1,5mm²; 3x2,5mm²; 4x1mm²

H05VV-F 2x0,75mm²; 2x1mm²; 2x1,5mm²; 2x2,5mm²; 2x4mm²; 3x1mm²; 3x0,75mm²;

3x1,5mm²; 3x1,5mm²; 3x2,5mm²; 4x0,75mm²; 4x1mm²; 4x1,5mm²; 4x2,5mm²;

5x1,5mm²; 5x2,5mm²

H07RN-F 2x1mm²; 2x1,5mm²; 2x2,5mm²; 2x4mm²; 3x1mm²; 3x1,5mm²; 3x2,5mm²;

3x4mm²; 4x1,5mm²; 4x2,5mm²; 4x4mm²; 5x1mm²; 5x1,5mm²; 5x2,5mm²; 5x4mm²

H05ZIZI-F Halogen free 3x1mm²

FG70R 2x1,5mm²; 3x2,5mm²; 4x2,5mm²

FGI6ORI6 2x2,5mm²; 2x4mm²; 3x1,5mm²; 3x4mm²; 4x1,5mm²; 4x4mm²

H05RN-F 2x0,75mm²; 3x0,75mm²; 3x1mm²; 4x0,75mm²; 4x1mm²

OFLEX HEAT 145MC 4x1,5mm²; 4x2,5mm²

H05VV-F/G 5x0,75mm²; 5x1mm²

FG70H2R 5x1,5mm²; 5x2,5mm²

FLEXOIL - FROR 5x1,5mm²; 5x2,5mm²

FG70M1 5x1,5mm²; 5x2,5mm²

FTGI00M1 5x1,5mm²; 5x2,5mm²

Per compatibilità vedere le schede tecniche dei singoli articoli / *For compatibility check of the singular article please see technical data sheet*

EN60998-1; EN60998-2-1; EN60529:1991+A1; EN60335-2



(WORK IN PROGRESS)

GIUNTO ESAGONALE LINEARE 3P / 3P LINEAR HEXAGONAL COUPLING



610/VL-3P-M20-B

PER Ø CAVI/ FOR Ø CABLES:

6,6-9mm



Nero / Black

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

GIUNTO ESAGONALE A T DI DERIVAZIONE 3P / 3P T-SHAPE HEXAGONAL BRANCHING COUPLING



610/VL-3P-M25-T-B

PER Ø CAVI/ FOR Ø CABLES:

10-11,5mm



Nero / Black

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

GIUNTO ESAGONALE LINEARE 5P / 5P LINEAR HEXAGONAL COUPLING



610/VL-5P-M25-B

PER Ø CAVI/ FOR Ø CABLES:

10-11,5mm



Nero / Black

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

GIUNTO ESAGONALE LINEARE 3P / 3P LINEAR HEXAGONAL COUPLING



610/VS-3P-M20-B

PER Ø CAVI/ FOR Ø CABLES:

6,6-9mm



Nero / Black

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

GIUNTO ESAGONALE A T DI DERIVAZIONE 3P / 3P T-SHAPE HEXAGONAL BRANCHING COUPLING



610/VS-3P-M25-T-B

PER Ø CAVI/ FOR Ø CABLES:

10-11,5mm



Nero / Black

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

GIUNTO ESAGONALE LINEARE 3P / 3P LINEAR HEXAGONAL COUPLING



610/VS-3P-M25-B

PER Ø CAVI/ FOR Ø CABLES:

10-11,5mm




Nero / Black

FISSAGGIO / FIXING:

Senza fissaggio / Without fixing

GUARNIZIONE PER CAVI CON Ø: 9,3-11,5MM / GASKET FOR CABLES WITH Ø: 9,3-11,5MM

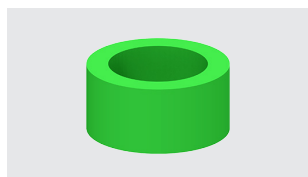


1002-1

PER / FOR:

610...M20...

 Verde
Green

GUARNIZIONE PER CAVI CON Ø: 5,4-6,8MM / GASKET FOR CABLES WITH Ø: 5,4-6,8MM

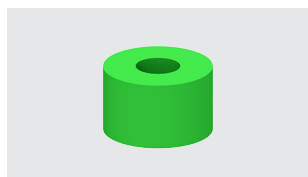


1002-2

PER / FOR:

610...M20...

 Verde
Green

GUARNIZIONE PER CAVI CON Ø: 8-11,5MM / GASKET FOR CABLES WITH Ø: 8-11,5MM

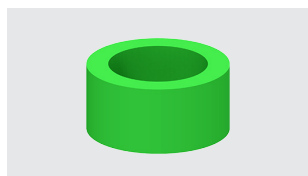


1005-1

PER / FOR:

610...M25...

 Verde
Green

GUARNIZIONE PER CAVI CON Ø: 12,2-12,6MM / GASKET FOR CABLES WITH Ø: 12,2-12,6MM

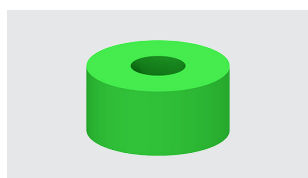


1005-2

PER / FOR:

610...M25...

 Verde
Green

GUARNIZIONE PER CAVI CON Ø: 5,4-6,8MM / GASKET FOR CABLES WITH Ø: 5,4-6,8MM

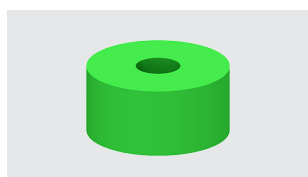

1005-3

PER / FOR:

610...M25...

 Verde
Green

SCATOLE DI DERIVAZIONE IP68

IP68 JUNCTION BOXES



EPW024.68

POLI / POLES

CLASSE DI PROTEZIONE / PROTECTION CLASS

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

RATING

T MAX FUNZIONAMENTO / MAX FUNCTIONING T

MATERIALI / MATERIALS

CAVI UTILIZZABILI / SUITABLE CABLES

NORMA DI RIFERIMENTO / STANDARDS

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

5

IP68 (5bar/3h - EN60529)

Scatola di derivazione / Junction box

32A - 450V

T85

Corpo in policarbonato / Polycarbonate body

Corpo morsetti in PA66 GF V0 GTW 960°C / PA66 GF V0 GTW 960°C terminal block body

Guarnizioni planare e pressacavi in silicone / Gaskets in silicone

Gommini pressacavi in TPE / Cable gland grommets in TPE

Sezione conduttore ingresso - Conductor section input side:

1 IN - 2 OUT: 0,5-2,5mm²

1 IN - 3 OUT: 0,5-1,5mm²

Sezione conduttore uscita - Conductor section output side: 0,5-1,5mm²


Spelatura cavetti flessibili / Flexible wires stripping: 8mm

Lunghezza sguainatura cavo / Dismantling length: 55mm (max 5x1mm²) - 70 (5x1,5mm² - 5x2,5mm²)

EN60529



EPC3 - SPINE DI CONNESSIONE / CONNECTION PLUG

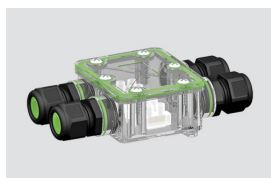

EPW024.68

PER Ø CAVI/ FOR Ø CABLES:

7-12mm



Trasparente
Transparent

FISSAGGIO / FIXING:

Fissaggio con vite / Screw fixing



3773...

POLI / POLES

CLASSE DI PROTEZIONE / PROTECTION CLASS

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

RATING

T MAX FUNZIONAMENTO / MAX FUNCTIONING T

MATERIALI / MATERIALS

CAVI UTILIZZABILI / SUITABLE CABLES

NORMA DI RIFERIMENTO / STANDARDS

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

2P / 2P+T

IP66/IP68 (10m/4h)

Morsetto / Terminal block

16A - 250V

T85

Corpo in poliammide / Polyamide body

Corpo serrafilo in rame stagnato / Internal part in plated copper

Sezione conduttore ingresso - Conductor section input side:

cordato - stranded: 0,5-2,5mm²; solido - solid: 1-2,5mm²; flessibile - flexible: 1-2,5mm²

Sezione conduttore uscita (solidi)- Conductor section output side (solid): 0,5-2,5mm²

Spelatura cavetti flessibili / Flexible wires stripping: 0,5-1=8-9mm; 1-2,5=9-10mm

Lunghezza sguainatura cavo / Dismantling length: 7-10 mm

EN60529



2P



3773-2P/...

PER Ø CAVI/ FOR Ø CABLES:

8,3 - 11,5 mm

FISSAGGIO / FIXING:

Fissaggio con dado / Fixing with nut

B Nero / Black

G Grigio / Grey

2P+T



3773-3P/...

PER Ø CAVI/ FOR Ø CABLES:

8,3 - 11,5 mm

FISSAGGIO / FIXING:

Fissaggio con dado / Fixing with nut

B Nero / Black

G Grigio / Grey

GUARNIZIONE PER CAVI CON Ø: 12,5MM / GASKET FOR CABLES WITH Ø: 12,5MM



S-3700/120

PER / FOR:

3773...

 Nero
Black

GUARNIZIONE PER CAVI CON Ø: 5,4-8MM / GASKET FOR CABLES WITH Ø: 5,4-8MM



S-3700/121

PER / FOR:

3773...

 Nero
Black

A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32, 23854
Olginate (LC) - ITALY
Ph. +39-0341-653111
Fax +39-0341-653250
info@aagstucchi.it

A.A.G. STUCCHI NORTH AMERICA, INC.
5080 North Royal Atlanta Drive
Tucker, GA 30084 - USA
Ph. +1-404-806-5399
northamerica@aagstucchi.com

A.A.G. STUCCHI ASIA PACIFIC LTD.
Unit 05, 20/F., W50, No.50 Wong Chuk Hang Road,
Hong Kong
Ph. +852-2578-8988
Fax +852-2571-5039
hongkong@aagstucchi.hk

A.A.G. STUCCHI SHANGHAI LTD.
Rm A1109, No.1555, Kong Jiang Rd, YangPu District,
200092, Shanghai, China
Ph. +86 021 80213518
Fax +86 021 80213506
Mobile +86 13601972149
east@aagstucchi.hk

Per maggiori informazioni riguardanti i prodotti A.A.G. Stucchi visitate il sito www.aagstucchi.it
o il virtual tour del nostro showroom inquadrando il QR Code a fianco.

*For more info regarding A.A.G. Stucchi products please visit our website www.aagstucchi.it
or see our showroom virtual tour by scanning the QR Code next.*



Aggiornamento Ottobre 2023
October 2023 update