
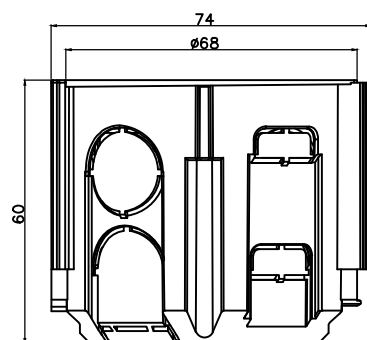


KARTA KATALOGOWA

Puszka podtynkowa ProDuo, dwukomponentowa, z wkrętami, 60mm, fi68

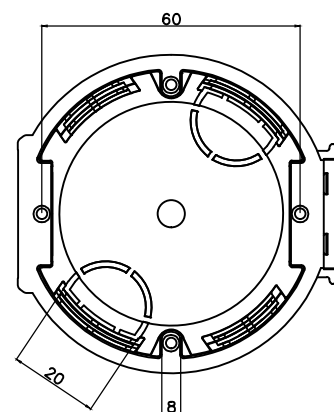

Informacje ogólne	
Symbol	A.0091
EAN	5901350803882
Certyfikaty i normy	
CE, PN-EN IEC 60670-1:2021-06	
Link do deklaracji	
https://www.pawbol.pl/wp-content/uploads/2025/07/A.28-Puszki-instalacyjne-podtynkowe-laczeniowe.pdf	
Parametry produktu	
Kolor	Pomarańczowy / czarny
Opakowanie zbiorcze	110 szt.
Głębokość	60mm
Średnica	68mm
Średnica zewnętrzna	74mm
Rozstaw otworów do mocowania osprzętu	60mm
Waga	31g
Tworzywo	Polipropylen (PP) / Elastomer termoplastyczny (TPE)
Stopień ochrony IP	IP30
Odporność na żar	650°C
Pokrywa sygnalizacyjna	A.0057
Możliwość łączenia z innymi puszkami	TAK
Wkręty w zestawie	TAK
Bezhalogenowa	TAK
Wiatroszczelna	TAK

PAWBOL S.A. PRODUCENT OSPRZĘTU ELEKTROTECHNICZNEGO