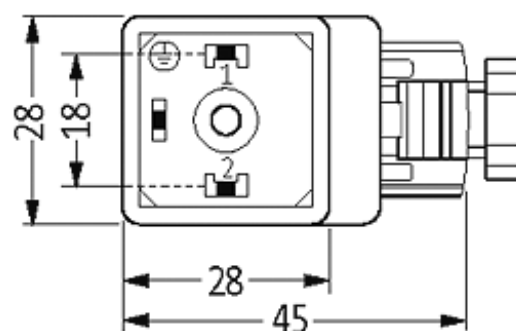


SVS Ventilst. BF A 18 mm selbstanschl. Schraubkl.

24...230V LED M16x1,5 Brückengleichrichter

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Height: 41 mm

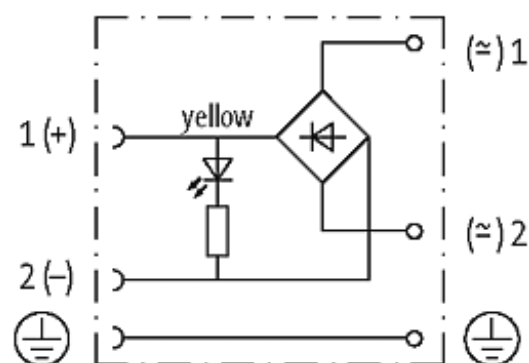


Abbildung stellvertretend

Zulassungen

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 04/14

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3, 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0, Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.de | shop.murrelektronik.de

**Bauform**

29521

Technische Daten

Betriebsspannung	24...230 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 1.5 A
Anschlussquerschnitt	4 mm ² eindrähtig, mit Aderendhülse 1.5 mm ²
Klemmbereich (Kabeldurchmesser)	5...10 mm
Verriegelung der Steckplätze	M3 (empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm)
Verschraubung	M16 x 1.5 mm
Schutzart	IP65 in gestecktem und verriegeltem Zustand (EN 60529), mit Verschraubung
Temperaturbereich	-20...+60 °C

Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	CZ
Zolltarifnummer	85369010