NETZGERÄTE

STLF, STLS

CE


Aufgebaut als Variante des Trafos Typ STM, mit DC- Ausgang als Stromversorgung für die Steuerungs- und Anlagentechnik mit Filter (Typ STLF) ODER mit Spannungsregler (STLS). Schutzklasse I und Schutzart IP 00, max. Umgebungstemperatur 40°C , Isolationsklasse B (130 °C), Gefertigt gem. EN 61558.


Strom SEC: 1 - 10 A DC , Up<5%

Spannung PRI: 230 V oder 400 V 50/60 Hz

Spannung SEC: 24V DC



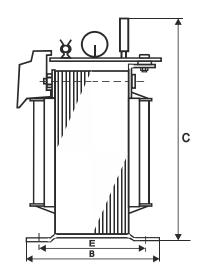

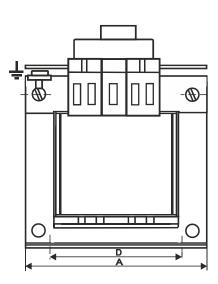

True	Auggeng	Abmessungen [mm]					Defectious	Gewicht
Тур	Ausgang	Α	В	С	D	Ε	Befestigung	[kg]
STLF 30	24VDC/1A	66	53	94	50	40	M4	1,40
STLS 50	24VDCSTAB/1A	66	65	110	50	52	M4	1,60
STLF 75	24VDC/2A	84	61	110	64	47	M4	1,90
STLF 100	24VDC/3A	84	75	110	64	61	M4	2,10
STLF 200	24VDC/5A	96	87	120	84	70	M5	4,65
STLF 400	24VDC/10A	120	103	161	80	82	M5	5,80

Standard Trafovarianten. Technische Änderungen vorbehalten.