


Indukcyjność p1: 10.89 μ H

Napięcie wej. zas.
10-14V

Klucz/kontroler
UC3843

Norma
EN-61558-2-17

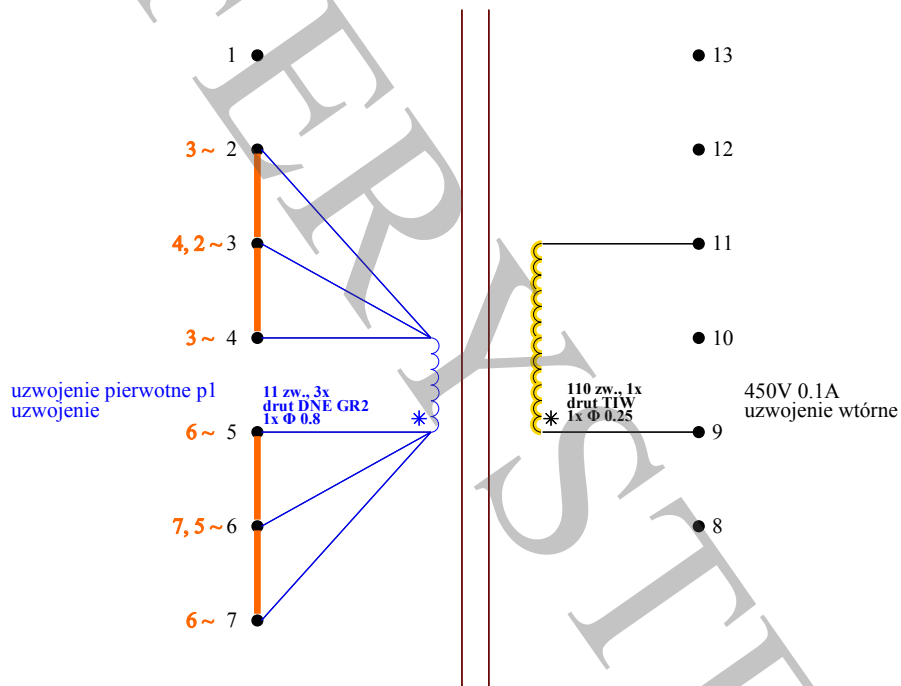


Test napięciowy: 3 kV


- Uzwojenia pierwotne
 - Połączenia pinów na PCB
 - Rdzeń
 - TIW
 - Uzwojenia pozostałe
 - Ekran
 - Początek uzwojenia
 - Koszulki
 - Piny
 - Piny wycięte

[karkas: EF25_7-K-H-13P-7950](#)

Footprint - Widok z góry

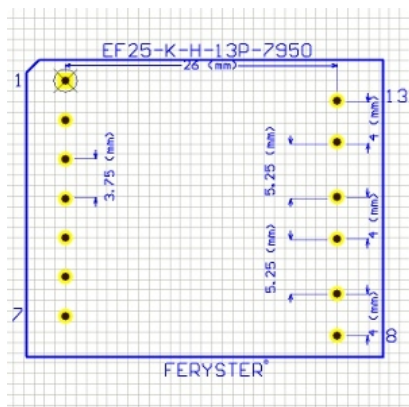

Zdjęcie karkasu

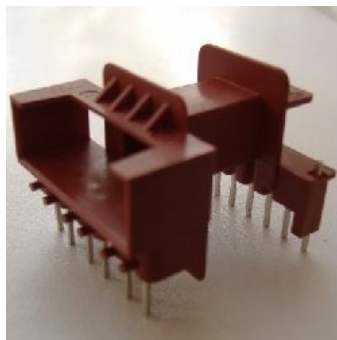

Zdjęcie transformatora

