 



HDMI CABLES

Code	Section	External Ø mm.		Packaging m.	Description
		Core	Cable		
TSK1060 HIGH SPEED	4x(2cx0,22) mm² (7x0,20 mm) (24 AWG)	1,55	9,6	100 **50	 Cavo HDMI HIGH SPEED versione che supporta una frequenza di trasmissione doppia rispetto ai precedenti formati HDMI; una ampiezza massima di banda a 340 MHz pari a max.10,2 Gbps. Cavo che consente un alto livello di trasmissioni cromatiche da 24 fino a 48 bit e definizione delle sfumature e della profondità di colore oltre la percezione dell'occhio umano, risoluzione video 1920x1080p - 120Hz.
	+1x2x0,22 mm² (7x0,20 mm) (24 AWG)	1,30			
	+5x0,22 mm² (7x0,20 mm) (24 AWG)	1,30			



24 AWG - Ø mm.9,6
UL STYLE

NEW

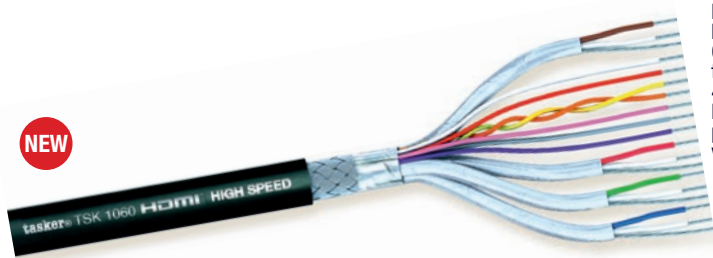

General Catalogue - pag.35

rightly blue

FirestoP®

TSK1062 HIGH SPEED with ETHERNET	5x(2cx0,22) mm² (7x0,20 mm) (24 AWG)	1,55	9,8	100 **25 **50	 Cavo HDMI HIGH SPEED WITH ETHERNET versione più avanzata dei sistemi HDMI che oltre a tutte le funzionalità degli altri cavi HDMI HIGH SPEED consente: formati 3D, scansione a 240Hz, comunicazione bidirezionale, connessione data ed Ethernet fino a 100 -Mbps e streaming del flusso Audio, funzioni HEC, canale di ritorno per l'audio, funzioni ACE. Questo cavo è adatto a tutte le applicazioni HDMI compreso i sistemi Blu-ray Disc player ed installazioni in edifici pubblici, civili e domestici.
	+4x0,22 mm² (7x0,20 mm) (24 AWG)	1,30			



24 AWG - Ø mm.9,8
UL STYLE

NEW



rightly blue

FirestoP®

General Catalogue - pag.36

** mt.25/50 only on demand



AZIENDA
CERTIFICATA
UNI EN ISO
9001:2008



tasker

...a project further...

www.tasker.it

Video Cables 2