


SwitchMark SM DIA 60-22 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

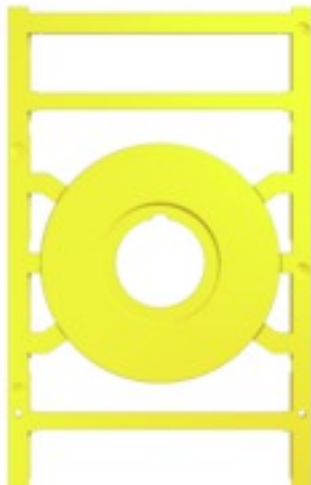

With an outer diameter of 60 mm, the SwitchMark SM DIA 60-22 offers plenty of room to label markers for emergency stop with 22 mm holes. The adhesive film on the back ensures a secure hold.

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Bitte beachten Sie, dass diese Markierer nicht zur Bedruckung mit dem Speedmarking-Laser vorgesehen sind.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SM DIA 60-22 K MC NE GE
Best.-Nr.	1323750000
Ausführung	SwitchMark, Gerätemarkierer, 60 x 60 mm, ø 60 - 22 mm, Siemens 3 SB, Eaton Moeller M22-PV, gelb
GTIN (EAN)	4050118127010
VPE	10 Stück
kompatibler Drucker	1324380000

**SwitchMark
SM DIA 60-22 K MC NE GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	60 mm	Breite (inch)	2,362 inch
Höhe	60 mm	Höhe (inch)	2,362 inch
Tiefe	1,2 mm	Tiefe (inch)	0,047 inch
Nettogewicht	10,3 g	Durchmesser	22 mm

Allgemeine Angaben

Applikation / Hersteller	ø 60 - 22 mm, Siemens 3 SB, Eaton Moeller M22-PV	Ausführung	selbstklebend
Breite	60 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C	Farbe	gelb
Halogene	Nein	Werkstoff	Polyamid 66

Gerätemarkierer

Durchmesser	22 mm
-------------	-------

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-37-12-25	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Engineering-Daten	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

SwitchMark SM DIA 60-22 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zeichnungen

