

HSS-R-Bohrerkassette, "SP", 19-teilig (627151000)

Bestell-Nr. 627151000

EAN 4007430175816

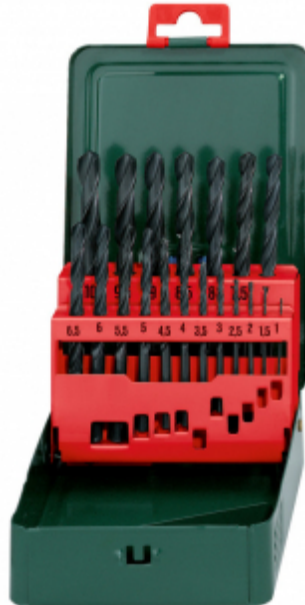


Abbildung stellvertretend

- □HSS-R Metallbohrer, rollgewalzte Ausführung, zylindrisch, Typ N, Kegelmantelschliff 118°, Oberfläche schwarz, 19-teilig, in Metallkassette □
- Ø 1- 10 x 0,5 mm; Geeignet für Bohrungen in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert; Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit
- □