

HSS-CO-Bohrerkassette, "SP", 19-teilig (627157000)

Bestell-Nr. 627157000

EAN 4007430175861

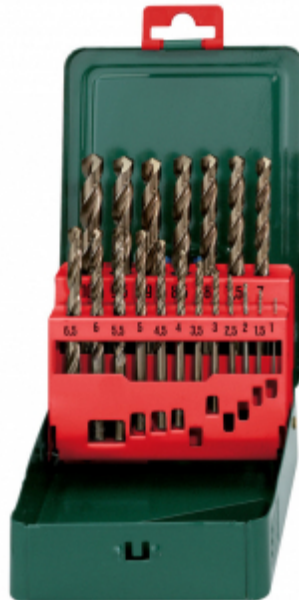


Abbildung stellvertretend

- HSS-CO- Metallbohrer, Kobaltlegierte Ausführung, geschliffen, zylindrisch, Typ N, 135° Kreuzanschliff, Oberfläche bronze, 19-teilig, in Metallkassette
- Ø 1 - 10 x 0,5 mm; Geeignet für Bohrungen in Stahl, VA-Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Kunststoffe, Sonderlegierungen; Bis zu 1100 N/mm² Zugfestigkeit